

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Plankonkave Linsen \(PCV\)](#)

TECHSPEC® Plankonkave Linsen (PCV) mit VIS-0°-Beschichtung



- AR-beschichtet für <0,4% Reflexion pro Oberfläche bei 425 - 675 nm
- Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
- Verschiedenste Beschichtungsoptionen: [unbeschichtet](#), [VIS-EXT](#), [MgF₂](#), [VIS-NIR](#), [YAG-BBAR](#), [NIR I](#) und [NIR II](#)

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften


Fase: Protective as needed

Optische Eigenschaften


Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)

Wellenlängenbereich (nm):	425 - 675	Beschichtungsspezifikation:	$R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675\text{nm}$
Designwellenlänge Brennweite (nm):	587.6	Toleranz Brennweite (%):	± 1
Power (P-V) @ 632,8 nm:	1.5 λ	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:	$\lambda/4$

Technische Informationen

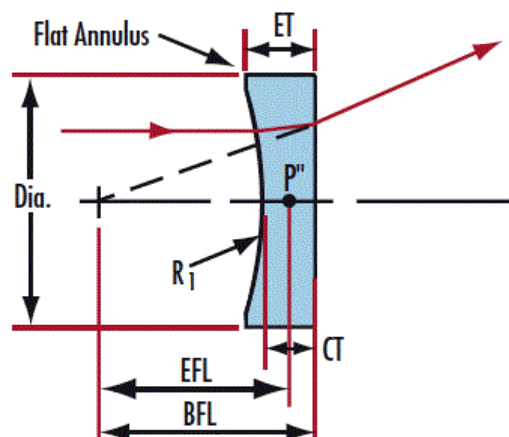

VIS 0° Coating
 $R_{avg} \leq 0.4\%$ @ 425 - 675nm
Typ. Energy Density Limit: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

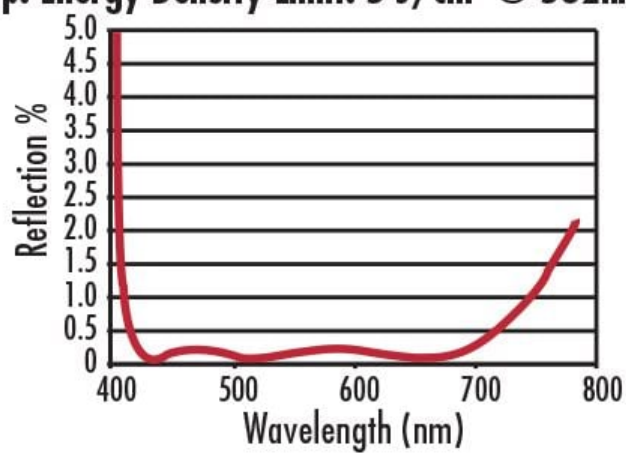

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Beschichtung	Substrat	Artikelnummer	Preis	Kaufen
3.00	-6.00	-6.56	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#84-377	€67,98 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	-9.00	-9.56	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#84-378	€67,98 Mengenrabatte	2 In Stock
6.00	-6.00	-6.84	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-265	€41,72 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	-9.00	-9.84	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-341	€41,72 Mengenrabatte	12 In Stock
6.00	-12.00	-12.99	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-266	€41,72 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	-15.00	-16.32	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-690	€41,72 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	-18.00	-19.32	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-267	€41,72 Mengenrabatte	3 In Stock
9.00	-9.00	-10.21	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-268	€42,75 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	-12.00	-13.26	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-342	€42,75 Mengenrabatte	14 In Stock
9.00	-18.00	-19.26	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-269	€42,75 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	-27.00	-28.68	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-270	€42,75 Mengenrabatte	4 In Stock
12.00	-12.00	-13.23	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#47-905	€44,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	-15.00	-16.68	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-691	€44,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	-18.00	-19.95	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-343	€44,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	-24.00	-26.32	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-906	€44,81 Mengenrabatte	Kontakt
12.00	-48.00	-50.31	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-907	€44,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	-30.00	-31.96	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#47-908	€46,35 Mengenrabatte	20+ In Stock

20.00	-40.00	-42.31	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-909	€46,35 Mengenrabatte	6 In Stock
20.00	-50.00	-52.31	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-910	€46,35 Mengenrabatte	10 In Stock
20.00	-	-	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#22-245	€46,35 Mengenrabatte	6 In Stock
25.00	-25.00	-26.96	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#47-911	€47,64 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	-35.00	-36.96	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-692	€47,64 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-50.00	-52.31	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-912	€47,64 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	-	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-913	€47,64 Mengenrabatte	9 In Stock
50.00	-	-	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-271	€69,01 Mengenrabatte	15 In Stock
50.00	-	-	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-272	€69,01 Mengenrabatte	6 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com