

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Beugungsgitter](#) / [Transmissionsgitter](#)

Transmissionsgitter für den sichtbaren Bereich



- Geringe Polarisationsempfindlichkeit
- Ideal für In-Line-Aufbauten

Spezifikationen



Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):	90	Aufbau:	Blazed (Ruled) Grating
Dicke (mm):	3.00 ±0.5	Ausrichtung Rillen zum Rand (°):	±0.5

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):	400 - 700	Substrat:	B270
Wellenlänge:	VIS		

Technische Informationen

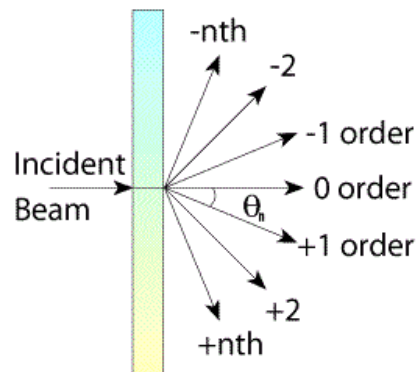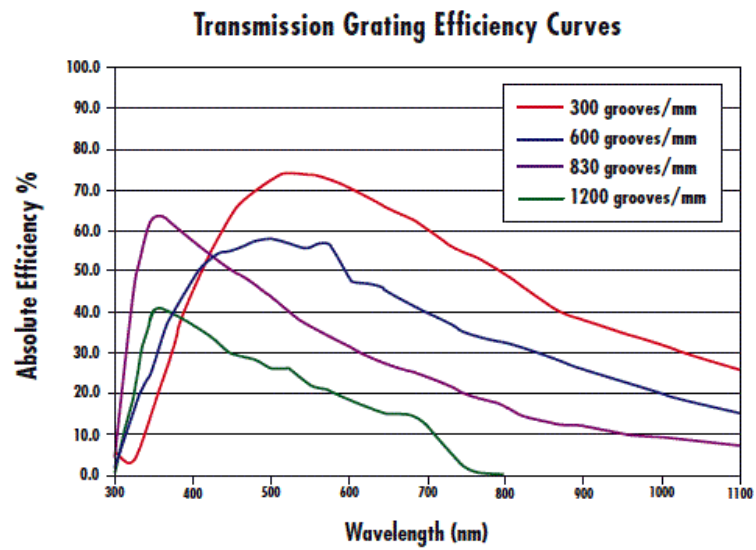

Produkte

Größe (mm)	Winkel der Rillen (°)	Linien pro mm	Wellenlängenbereich (nm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
12.70 x 12.70	17.5	300	400 - 700	#49-575	€105,06 Mengenrabatte	7 In Stock
25.00 x 25.00	17.5	300	400 - 700	#49-579	€125,66 Mengenrabatte	13 In Stock
50.00 x 50.00	17.5	300	400 - 700	#49-583	€236,90 Mengenrabatte	5 In Stock
12.70 x 12.70	28.7	600	400 - 700	#49-576	€105,06 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00 x 25.00	28.7	600	400 - 700	#49-580	€125,66 Mengenrabatte	1 In Stock
50.00 x 50.00	28.7	600	400 - 700	#49-584	€236,90 Mengenrabatte	6 In Stock
12.70 x 12.70	29.9	830	400 - 700	#49-577	€105,06 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00 x 25.00	29.9	830	400 - 700	#49-581	€125,66 Mengenrabatte	5 In Stock
50.00 x 50.00	29.9	830	400 - 700	#49-585	€236,90 Mengenrabatte	Kontakt
12.70 x 12.70	36.9	1200	400 - 700	#49-578	€105,06 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00 x 25.00	36.9	1200	400 - 700	#49-582	€125,66 Mengenrabatte	5 In Stock
50.00 x 50.00	36.9	1200	400 - 700	#49-586	€236,90 Mengenrabatte	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com