

[Alle Produkte](#) / [Laseroptiken](#) / [Laserstrahlaufweiter](#) / [Draconis® Strahlaufweiter](#)

TECHSPEC®

Draconis® Breitband-Strahlaufweiter



- AR-beschichtet für breitbandige durchstimbare Laser
- Feste Vergrößerungen von 3X - 10X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mittels nicht-rotierender Optik, um die Strahlwanderung zu minimieren

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gehäusedurchmesser (mm):	46
--------------------------	----

Optische Eigenschaften

Ausgangsapertur (mm):		33	
Designwellenlänge DWL (nm):	Broadband	Einfallswinkel (°):	0
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Einstellbare Strahldivergenz:	Non-Rotating Optics

Technische Informationen

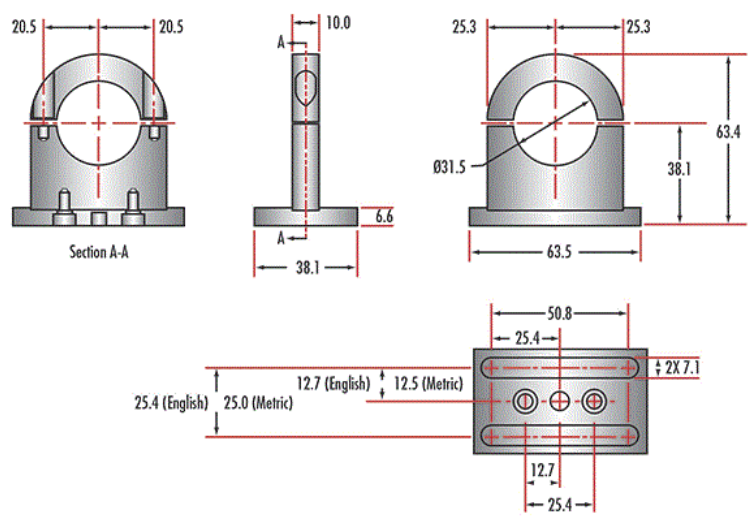

Produkte

Wellenlängenbereich (nm)	Aufweitung	Eingangsapertur (mm)	Ausgangsapertur (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
260 - 365	3X	11	33	#68-270	€901,25 Mengenrabatte	1 In Stock
260 - 365	5X	10	33	#68-271	€937,30 Mengenrabatte	Kontakt
260 - 365	10X	8	33	#68-272	€963,05 Mengenrabatte	1 In Stock
425 - 700	3X	11	33	#59-131	€901,25 Mengenrabatte	Kontakt
425 - 700	5X	10	33	#59-132	€937,30 Mengenrabatte	1 In Stock
425 - 700	10X	8	33	#59-133	€963,05 Mengenrabatte	1 In Stock
750 - 1100	3X	11	33	#59-134	€901,25 Mengenrabatte	2 In Stock
750 - 1100	5X	10	33	#59-135	€937,30 Mengenrabatte	1 In Stock
750 - 1100	10X	8	33	#59-136	€963,05 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com