


[Alle Produkte](#) / [Testcharts](#) / [Verzeichnungstestbilder](#)

Diffuse Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter

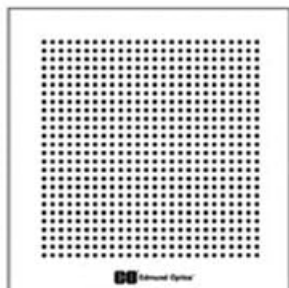

- Diffuse Reflexion ähnlich wie bei Keramik
- Chrommuster auf Substrat
- Keine Spiegelungen bei axialer oder außeraxialer Beleuchtung
- Perfekt für Messungen mit Auflichtbeleuchtung

Spezifikationen

Produktdetails

NIST-Zertifikat: No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm): 2.00 ± 0.2

Toleranz Abstand Mitte-Mitte (μm): ± 1

Toleranz Punktdurchmesser (μm): ± 3

Optische Eigenschaften

Beschichtung: Low Reflective Chrome

Substrat: Float Glass

Technische Informationen

Produkte

Titel	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Diffuses Verzeichnungstestbild, 2" x 2", 0,0625 mm Punktdurchmesser	#62-949	€731,30 Mengenrabatte	7 In Stock
Diffuses Verzeichnungstestbild, 2" x 2", 0,125 mm Punktdurchmesser	#62-950	€705,55 Mengenrabatte	6 In Stock
Diffuses Verzeichnungstestbild, 2" x 2", 0,25 mm Punktdurchmesser	#62-951	€684,95 Mengenrabatte	3 In Stock
Diffuses Verzeichnungstestbild, 3" x 3", 0,125 mm Punktdurchmesser	#62-952	€880,65 Mengenrabatte	3 In Stock
Diffuses Verzeichnungstestbild, 3" x 3", 0,25 mm Punktdurchmesser	#62-953	€839,45 Mengenrabatte	Kontakt
Diffuses Verzeichnungstestbild, 3" x 3", 0,5 mm Punktdurchmesser	#62-954	€808,55 Mengenrabatte	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com