

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Fokussierende \(konkave\) Spiegel](#)

Präzise elliptische Reflektoren



- Präzise poliertes Substrat
- Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
- Ideal für Solar- und Kondensoranwendungen
- [Präzise parabolische Reflektoren](#) sind ebenfalls erhältlich


Spezifikationen

Optische Eigenschaften

Substrat: [BOROFLOAT®](#)

Art der Beschichtung: Metal

Technische Informationen

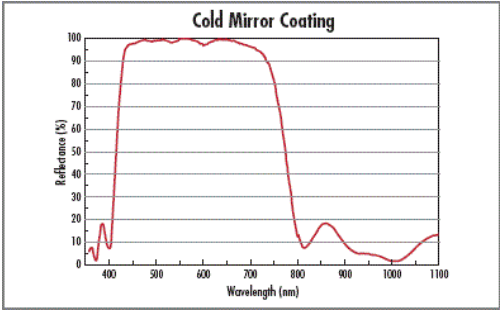

Produkte

Beschichtung	Lochdurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Distance to Focal Point f ₁ (mm)	Distance to Focal Point f ₂ (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Protected Aluminum (400- 700nm)	18.0	64.00	11	78	#90-968	€266,00 Mengenrabatte	3 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	20.0	86.00	14	134	#68-797	€397,00 Mengenrabatte	2 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	27.0	105.00	22	145	#90-969	€415,00 Mengenrabatte	Kontakt
Protected Aluminum (400- 700nm)	27.0	113.00	17	272	#68-798	€444,00 Mengenrabatte	1 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	31.0	128.00	17.8	294	#90-970	€530,00 Mengenrabatte	3 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	40.0	150.00	22.5	360	#90-971	€760,00 Mengenrabatte	1 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	60.0	220.00	40	440	#68-799	€950,00 Mengenrabatte	Kontakt
Protected Aluminum (400- 700nm)	80.0	300.00	45	790	#90-972	€1.400,00 Mengenrabatte	2 In Stock
Cold Mirror, 0°	18.0	64.00	11	78	#90-973	€268,00 Mengenrabatte	Kontakt
Cold Mirror, 0°	20.0	88.00	14	134	#68-800	€400,00 Mengenrabatte	1 In Stock
Cold Mirror, 0°	27.0	105.00	22	145	#90-974	€418,00 Mengenrabatte	2 In Stock
Cold Mirror, 0°	27.0	113.00	17	272	#68-801	€458,00 Mengenrabatte	Kontakt
Cold Mirror, 0°	60.0	220.00	40	440	#68-803	€1.095,00 Mengenrabatte	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com