

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Achromate](#)

TECHSPEC® Achromatenpaare in C-Mount-Fassung



- C-Mount-Halterungen zur einfachen Integration in Bildgebungssysteme
- Integrierte Irisblende zur Kontrolle des Lichtdurchsatzes
- Ideal für Relais- oder Projektionsanwendungen

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Apertur (mm):	0.8 - 20	Gehäusedurchmesser (mm):	38.00
Gehäuselänge (mm):	45.9		

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:	40-20		
Beschichtung:	VIS 0° (425-675nm)	Beschichtungsspezifikation:	$R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675nm$
Wellenlängenbereich (nm):	425 - 675		

Technische Informationen

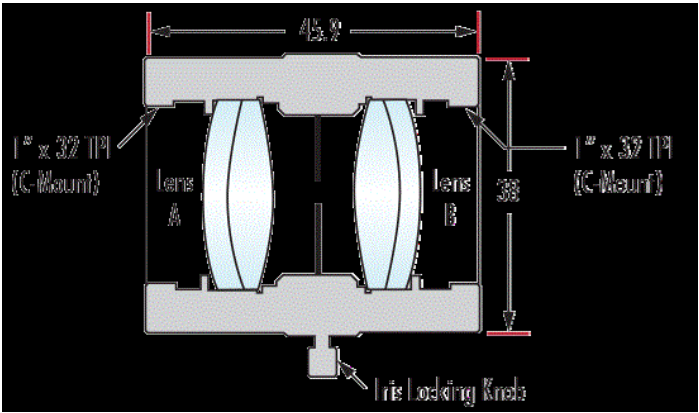

Produkte

Beschichtung	EFL A (mm)	EFL B (mm)	Gehäusedurchmesser (mm)	Vergrößerung	Objekt- abstand (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
VIS 0° (425-675nm)	30.0	30.0	38.00	1:1	15.00	#87-185	€396,55 Mengenrabatte	1 In Stock
VIS 0° (425-675nm)	30.0	60.0	38.00	1:2	15.00	#87-186	€396,55 Mengenrabatte	Kontakt
VIS 0° (425-675nm)	30.0	100.0	38.00	1:3.33	15.00	#87-187	€396,55 Mengenrabatte	20+ In Stock
VIS 0° (425-675nm)	50.0	50.0	38.00	1:1	35.00	#87-188	€396,55 Mengenrabatte	Kontakt
VIS 0° (425-675nm)	50.0	100.0	38.00	1:2	35.00	#87-189	€396,55 Mengenrabatte	Kontakt
VIS 0° (425-675nm)	75.0	75.0	38.00	1:1	60.00	#87-190	€396,55 Mengenrabatte	Kontakt
VIS 0° (425-675nm)	75.0	150.0	38.00	1:2	60.00	#87-191	€396,55 Mengenrabatte	Kontakt
VIS 0° (425-675nm)	100.0	100.0	38.00	1:1	85.00	#87-192	€396,55 Mengenrabatte	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com