

[Alle Produkte](#) / [Laser](#) / [Laser](#) / [Laser für Life-Science](#)

Günstige schlüsselfertige Laser



- Mehrere Wellenlängen (Farben) erhältlich
- Ideal für Mikroskopieanwendungen
- TE-gekühlt



Spezifikationen

Produktdetails


Lasertyp: Diode

CDRH-Laserklasse: IIIb

Elektronische Spezifikationen

Leistungsstabilität (%): <2% RMS over 4 hours

Technische Informationen

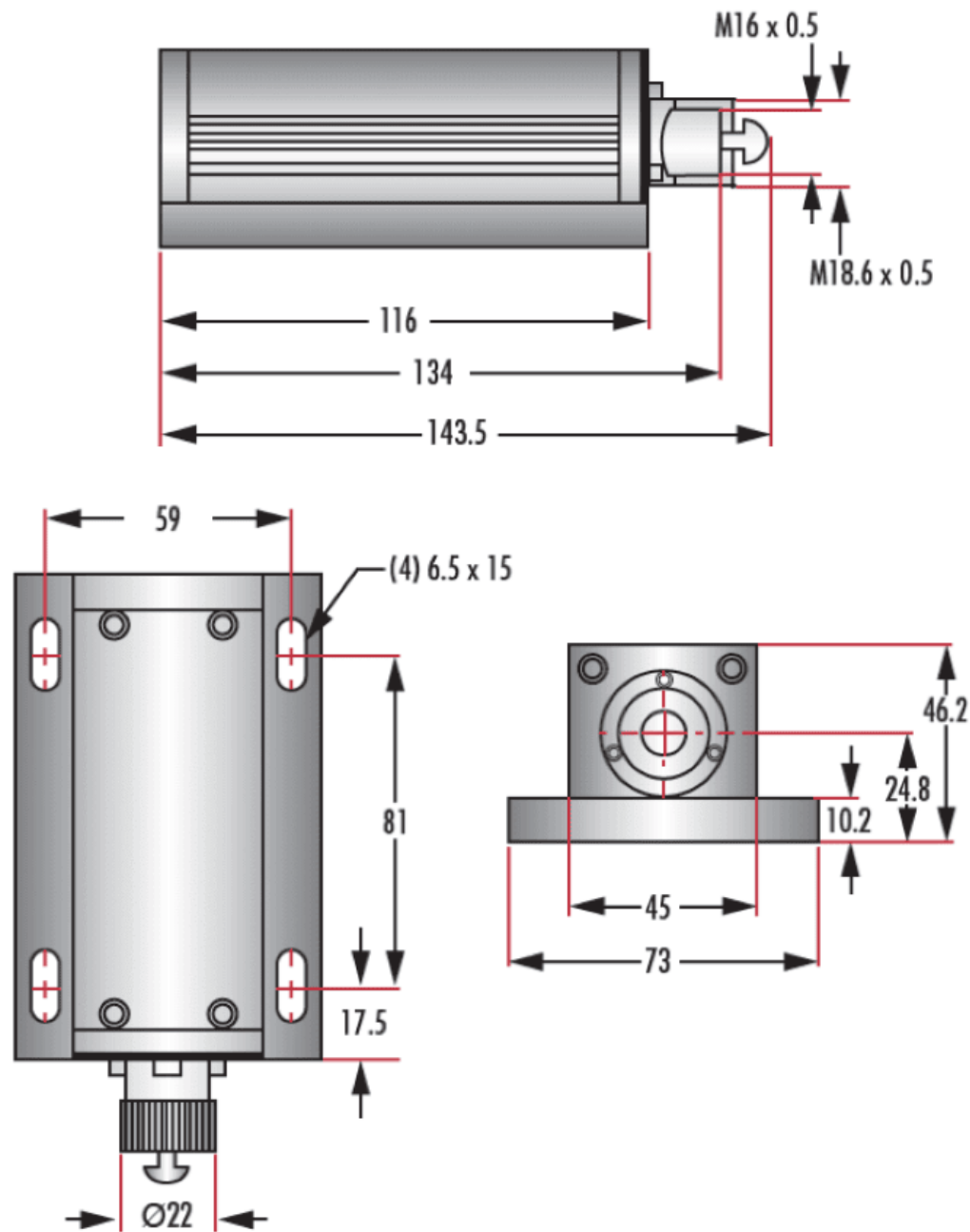

Produkte

Wellenlänge (nm)	Ausgangsleistung (mW)	Auskopplung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
405.00	50	Free Space	#35-069	€3.235,00 Mengenrabatte	2 In Stock
470.00	200	Fiber-Coupled	#19-504	€4.090,00 Mengenrabatte	1 In Stock
473.00	50	Free Space	#35-070	€4.610,00 Mengenrabatte	1 In Stock
473.00	200	Fiber-Coupled	#19-505	€5.210,00 Mengenrabatte	1 In Stock
488.00	50	Free Space	#37-091	€5.700,00 Mengenrabatte	1 In Stock
532.00	50	Free Space	#35-072	€2.850,00 Mengenrabatte	4 In Stock
532.00	50	Fiber-Coupled	#19-486	€3.445,00 Mengenrabatte	1 In Stock
589.00	50	Free Space	#35-073	€6.600,00 Mengenrabatte	1 In Stock
589.00	200	Fiber-Coupled	#19-506	€10.250,00 Mengenrabatte	1 In Stock
640.00	50	Free Space	#35-074	€2.900,00 Mengenrabatte	1 In Stock
785.00	50	Free Space	#19-488	€2.745,00 Mengenrabatte	1 In Stock
808.00	50	Free Space	#19-489	€2.795,00 Mengenrabatte	1 In Stock
980.00	50	Free Space	#19-490	€2.795,00 Mengenrabatte	Kontakt
1,064.00	50	Free Space	#35-075	€2.385,00 Mengenrabatte	4 In Stock
1,064.00	50	Fiber-Coupled	#19-487	€3.185,00 Mengenrabatte	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com