

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Filter](#) / [Neutraldichtefilter](#)

Präzise absorbierende Neutraldichtefilter mit Antireflexbeschichtung




- Transmittierte Wellenfrontverzerrung von $\lambda/4$
- Antireflexbeschichtung für 450-700 nm
- Optische Dichten von 0,1 bis 0,4 verfügbar
- [Absorbierende Neutraldichtefilter](#) sind ebenfalls verfügbar


Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften


Freie Apertur (%):	90	Parallelität (Bogensekunden):	<30
Optische Eigenschaften			
Substrat:	ND Filter Glass	Beschichtung:	BBAR (450-700nm)
Oberflächenqualität:	80-50	Blockungsbereich (nm):	400 - 700
Transmittierte Wellenfront, P-V:	$\lambda/4$	Beschichtungsspezifikation:	$R_{avg} \leq 1.0\% @ 450 - 700nm @ 0^\circ$

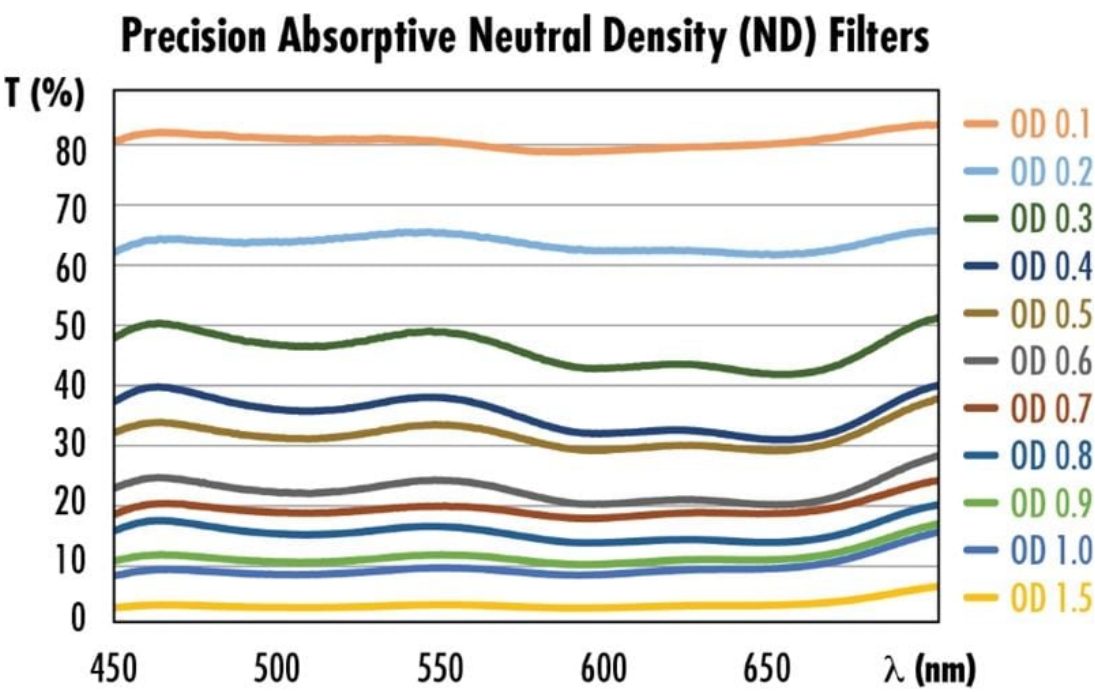

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

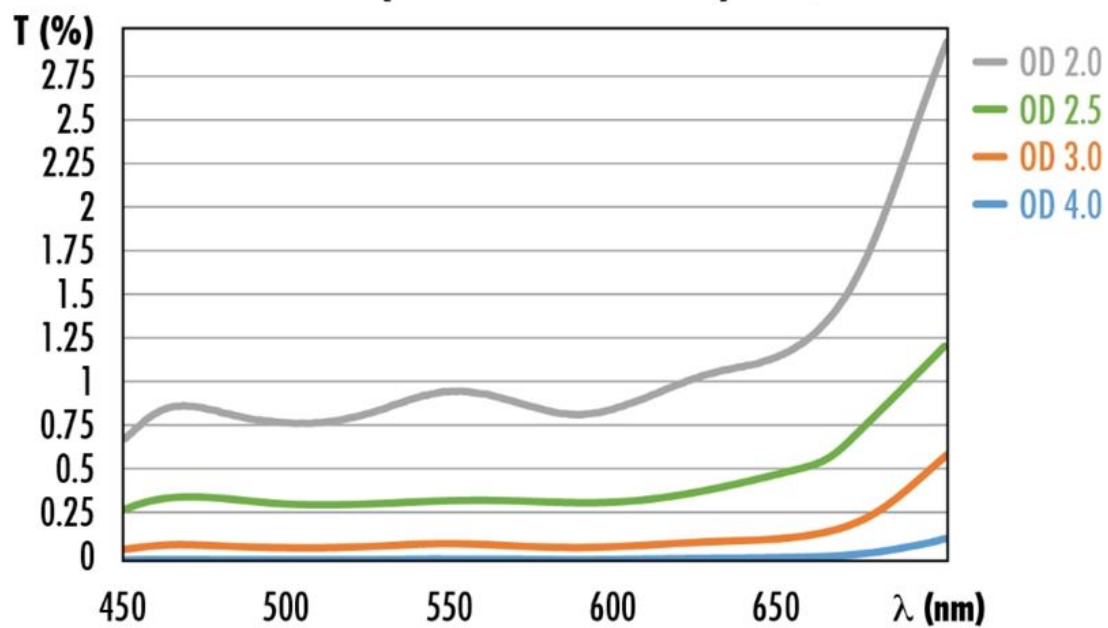

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters Typical AR Coating Performance

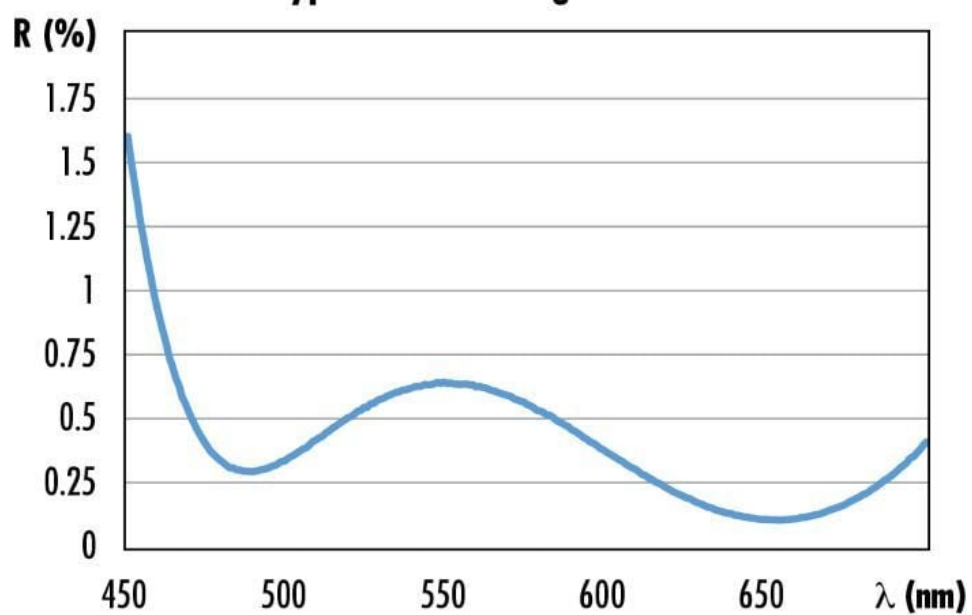

Produkte

Durchm. (mm)	Größe (mm)	Glas- /Filternummer	Optische Dichte OD	Dicke (mm)	Transmission (%)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
25.00	-	SCHOTT NG11	0.2	1.52	63.10	#16-049	€107,12 Mengenrabatte	3 In Stock
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG11	0.2	1.52	63.10	#16-050	€230,72 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG11	0.3	2.84	50.12	#16-051	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG11	0.3	2.84	50.12	#16-052	€230,72 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG11	0.4	3.78	39.81	#16-053	€107,12 Mengenrabatte	3 In Stock
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG11	0.4	3.78	39.81	#16-054	€230,72 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG5	0.5	2.11	31.62	#16-055	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG5	0.5	2.11	31.62	#16-056	€230,72 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG5	0.6	2.54	25.12	#16-057	€107,12 Mengenrabatte	2 In Stock
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG5	0.6	2.54	25.12	#16-058	€230,72 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG5	0.7	2.95	19.95	#16-059	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG5	0.7	2.95	19.95	#16-060	€230,72 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG5	0.8	3.38	15.85	#16-061	€107,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG5	0.8	3.38	15.85	#16-062	€230,72 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG4	0.9	1.75	12.59	#16-063	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG4	0.9	1.75	12.59	#16-064	€230,72 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG4	1.0	1.96	10.00	#16-065	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG4	1.0	1.96	10.00	#16-066	€230,72 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG4	1.5	2.90	3.16	#16-067	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt

-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG4	1.5	2.90	3.16	#16-068	€230,72 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG3	2.0	2.06	1.00	#16-069	€107,12 Mengenrabatte	5 In Stock
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG3	2.0	2.06	1.00	#16-070	€230,72 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG3	2.5	2.44	0.32	#16-071	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG3	2.5	2.44	0.32	#16-072	€230,72 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	-	SCHOTT NG3	3.0	2.92	0.10	#16-073	€107,12 Mengenrabatte	2 In Stock
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG3	3.0	2.92	0.10	#16-074	€230,72 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	-	SCHOTT NG9	4.0	2.82	0.01	#16-075	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt
-	50.00 x 50.00	SCHOTT NG9	4.0	2.82	0.01	#16-076	€230,72 Mengenrabatte	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com