


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Fenster und Diffusoren](#) / [Fenster für den sichtbaren Spektralbereich](#)

Dragontrail™ Chemisch gehärtete Fenster

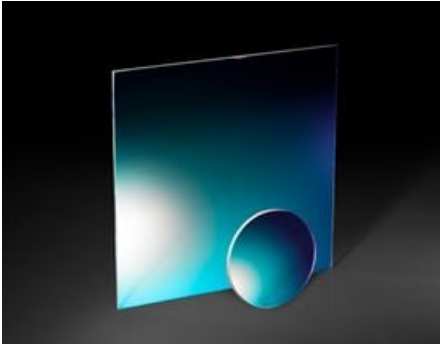

- Chemisch gehärtetes, dünnes Glas
- Sehr resistent gegen Kratzer auf der Oberfläche
- Ideal für elektronische Displays
- [TECHSPEC®](#) [Gorilla®](#) [Glasfenster](#) sind ebenfalls verfügbar

Spezifikationen

Produktdetails

Chemischer Härtingszyklus (Stunden):	20
--------------------------------------	----

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:		Protective as needed	
Freie Apertur (%):	90	Dicke (mm):	1.10 Nominal
Kanten:	Fine Ground	Poisson-Zahl:	0.23
Elastizitätsmodul (GPa):	74		


Optische Eigenschaften

Beschichtung:	Uncoated		
Brechungsindex (n _d):	1.51	Substrat:	Dragontrail™
Oberflächenqualität:	80-50	Wellenlängenbereich (nm):	350 - 2000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):	9.8	Dichte (g/cm ³):	2.48
--	-----	------------------------------	------

Technische Informationen

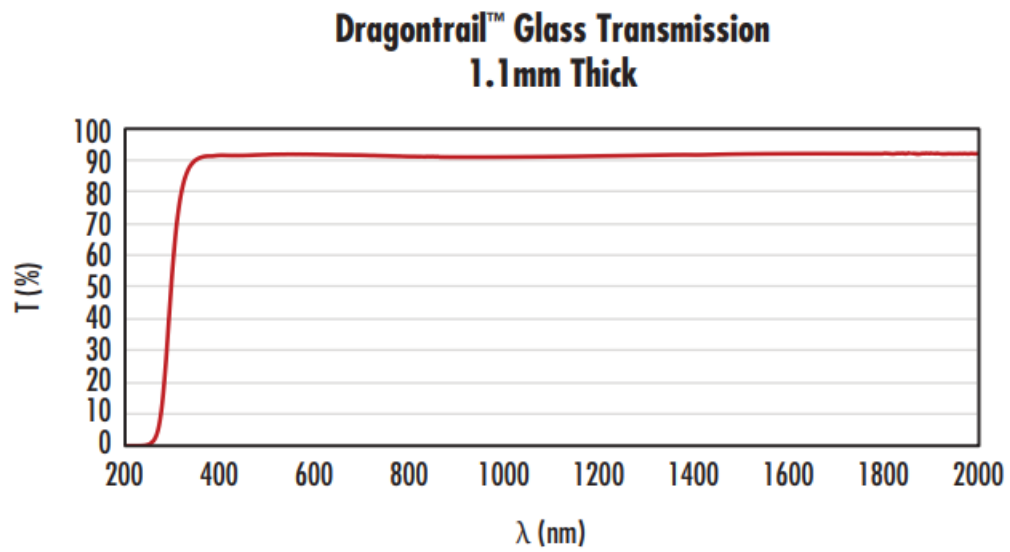

Produkte

Durchm. (mm)	Größe (mm)	Dicke (mm)	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
12.50	-	1.10	Uncoated	#17-256	€20,34 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	-	1.10	Uncoated	#17-257	€22,40 Mengenrabatte	Kontakt
-	50.00 x 50.00	1.10	Uncoated	#17-258	€34,25 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	100.00 x 100.00	1.10	Uncoated	#17-259	€42,75 Mengenrabatte	9 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com