


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Planspiegel](#) / [Laserspiegel](#)

TECHSPEC® Dualband-Laserlinienspiegel

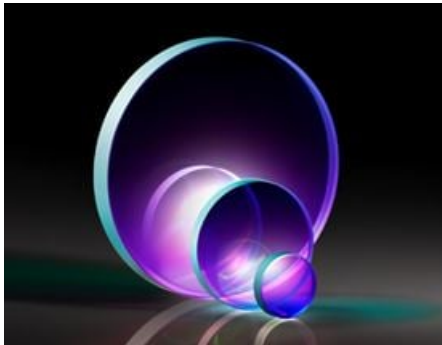

- >99% Reflexion bei der Designwellenlänge
- Oberflächenqualität 10-5 für empfindliche Laseranwendungen
- Wellenlängenbänder 532/1064 nm, 635-670/1064 nm oder 800/1030 nm
- [TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel](#) sind ebenfalls verfügbar

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):	>90
--------------------	-----

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:	10-5
----------------------	------

Oberflächenebenheit (P-V):	$\lambda/10$
----------------------------	--------------

Art der Beschichtung:	Dielectric
-----------------------	------------

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)
-----------	---

Technische Informationen

Produkte

DWL (nm)	Durchm. (mm)	Dicke (mm)	AOI (°)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
532, 1064	12.50	3.00	45	#20-371	€150,38 Mengenrabatte	Kontakt
532, 1064	12.50	6.00	45	#47-976	€150,38 Mengenrabatte	13 In Stock
532, 1064	12.70	6.35	45	#28-974	€179,22 Mengenrabatte	8 In Stock
532, 1064	25.00	3.00	45	#20-216	€172,01 Mengenrabatte	20+ In Stock
532, 1064	25.00	6.00	45	#47-977	€172,01 Mengenrabatte	16 In Stock
532, 1064	25.40	6.35	45	#28-975	€204,97 Mengenrabatte	20+ In Stock
532, 1064	50.00	10.00	45	#63-118	€261,62 Mengenrabatte	16 In Stock
532, 1064	50.80	9.53	45	#28-976	€348,14 Mengenrabatte	4 In Stock
532, 1064	76.20	12.70	45	#27-037	€746,75 Mengenrabatte	6 In Stock
532, 1064	50.80	6.35	45	#20-612	€292,52 Mengenrabatte	7 In Stock
532, 635, 650, 1064	12.70	6.35	45	#26-926	€168,92 Mengenrabatte	8 In Stock
532, 635, 650, 1064	12.70	6.35	0 - 45	#28-980	€200,85 Mengenrabatte	7 In Stock
532, 635, 650, 1064	25.40	6.35	45	#26-927	€191,58 Mengenrabatte	20+ In Stock
532, 635, 650, 1064	25.40	6.35	0 - 45	#28-981	€229,69 Mengenrabatte	20+ In Stock
532, 635, 650, 1064	50.80	9.53	45	#26-928	€327,54 Mengenrabatte	12 In Stock
532, 635, 650, 1064	50.80	9.53	0 - 45	#28-982	€390,37 Mengenrabatte	9 In Stock
635, 670, 1064	12.50	3.00	45	#20-399	€150,38 Mengenrabatte	Kontakt

635, 670, 1064	12.50	6.00	45	#47-978	€150,38 Mengenrabatte	20+ In Stock
635, 670, 1064	12.70	6.35	45	#28-977	€179,22 Mengenrabatte	5 In Stock
635, 670, 1064	25.00	3.00	45	#20-599	€172,01 Mengenrabatte	20+ In Stock
635, 670, 1064	25.00	6.00	45	#47-979	€172,01 Mengenrabatte	20+ In Stock
635, 670, 1064	25.40	6.35	45	#28-978	€204,97 Mengenrabatte	20+ In Stock
635, 670, 1064	50.00	10.00	45	#63-119	€292,52 Mengenrabatte	14 In Stock
635, 670, 1064	50.80	6.35	45	#20-607	€292,52 Mengenrabatte	14 In Stock
635, 670, 1064	50.80	9.53	45	#28-979	€348,14 Mengenrabatte	1 In Stock
635, 670, 1064	76.20	12.70	45	#27-038	€746,75 Mengenrabatte	4 In Stock
800, 1030	12.70	6.35	45	#28-965	€179,22 Mengenrabatte	9 In Stock
800, 1030	12.70	6.35	0 - 45	#28-968	€215,27 Mengenrabatte	9 In Stock
800, 1030	25.40	6.35	45	#28-966	€204,97 Mengenrabatte	20+ In Stock
800, 1030	25.40	6.35	0 - 45	#28-969	€247,20 Mengenrabatte	20+ In Stock
800, 1030	50.80	9.53	45	#28-967	€348,14 Mengenrabatte	5 In Stock
800, 1030	50.80	9.53	0 - 45	#28-970	€410,97 Mengenrabatte	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com