


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Absorbierender ND-Filter, optische Dichte 0,3, 50 mm D.

Mehr Produkte von [Hoya](#)

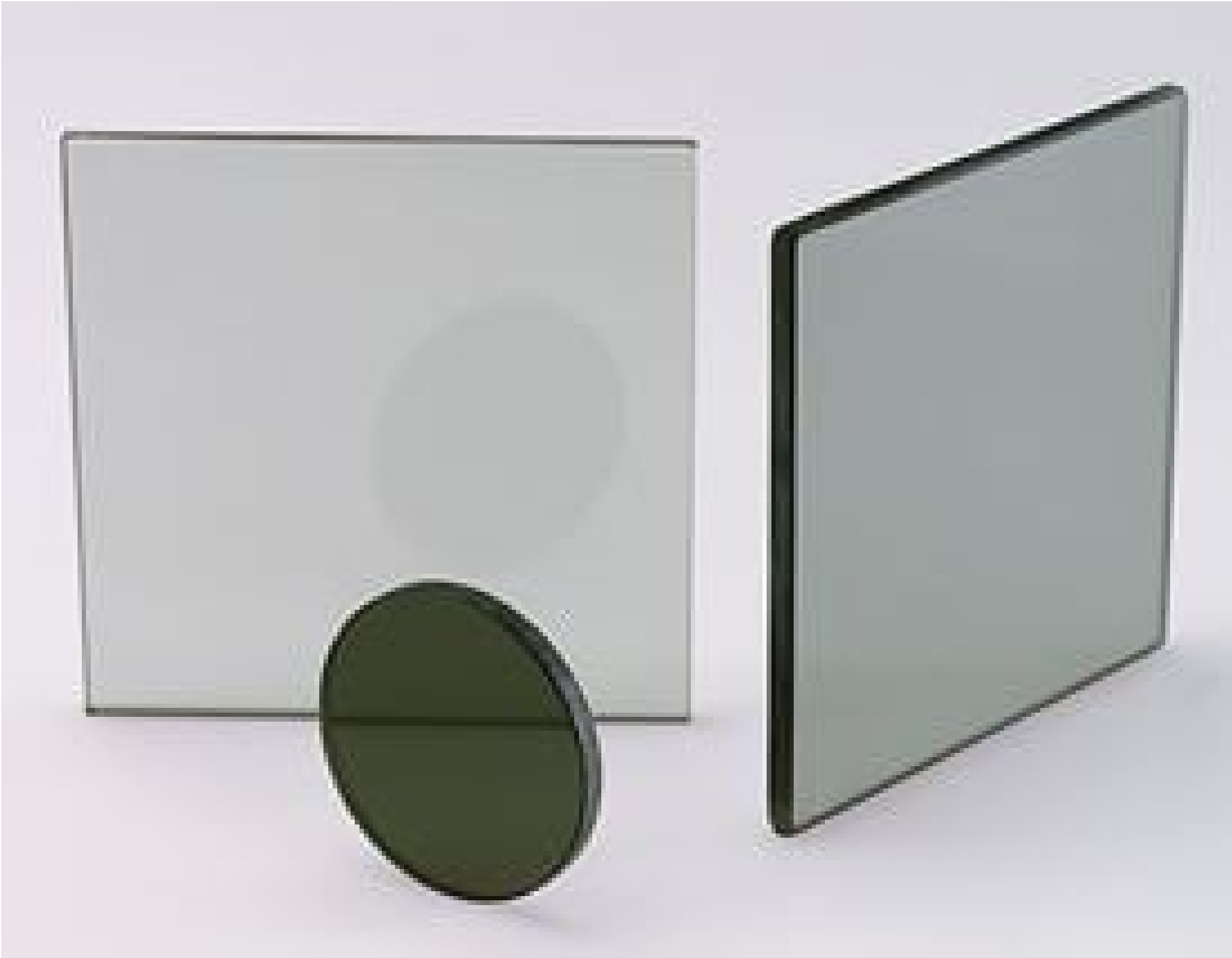

Produkt #65-811 3-4 TAGE

- 1 + €95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€95,00

Stk. 11+

€84,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Optische Dichte OD:

0.3 ±0.05
Glas-/Filternummer: Hoya ND-50
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.504
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 495
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 50.0 (average)
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen