

Schwalbenschwanzreiter, 0,5" Breite



0.5" Width, Dovetail Carrier, #54-403

Produkt **#54-403** **5 In Stock**

-

1

+

€84⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€84,50 stückpreis
Stk. 5+	€78,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Carrier

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X)

Art der Bewegung:

	Führungssystem:
Dovetail	
	Länge (Zoll):
0.5	
	Länge (mm):
12.70	
	Aufbau:
Black Anodized Aluminum	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Manual	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(3) 1/4-20 on 1"	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Konform	

Produktdetails

• Schienen und Reiter lieferbar


• Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung

• Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad

Optik-Schiensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitzte, mit denen sie an standardmäßige [Lochplatten oder Labortischen](#) mit 1/4-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen

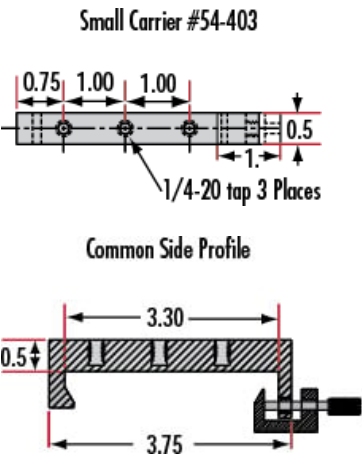

Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

Dovetail Optical Rail

Technical drawing showing the dovetail optical rail with dimensions: 1.50, 2.30, 1.70, 0.40, 2.30, 1.70, 0.40, 0.25, 0.75, 1.25, 0.25, 0.75, 1.50, 3.00, L, 0.25. Labels include: A, B, C, D, C'bores for 1/4 S.H.C.S., Slots for 1/4 S.H.C.S., Units: inches.

