


TECHSPEC<sup>®</sup> 0° AOI, 35,0mm Quadrat, Kaltlichtspiegel

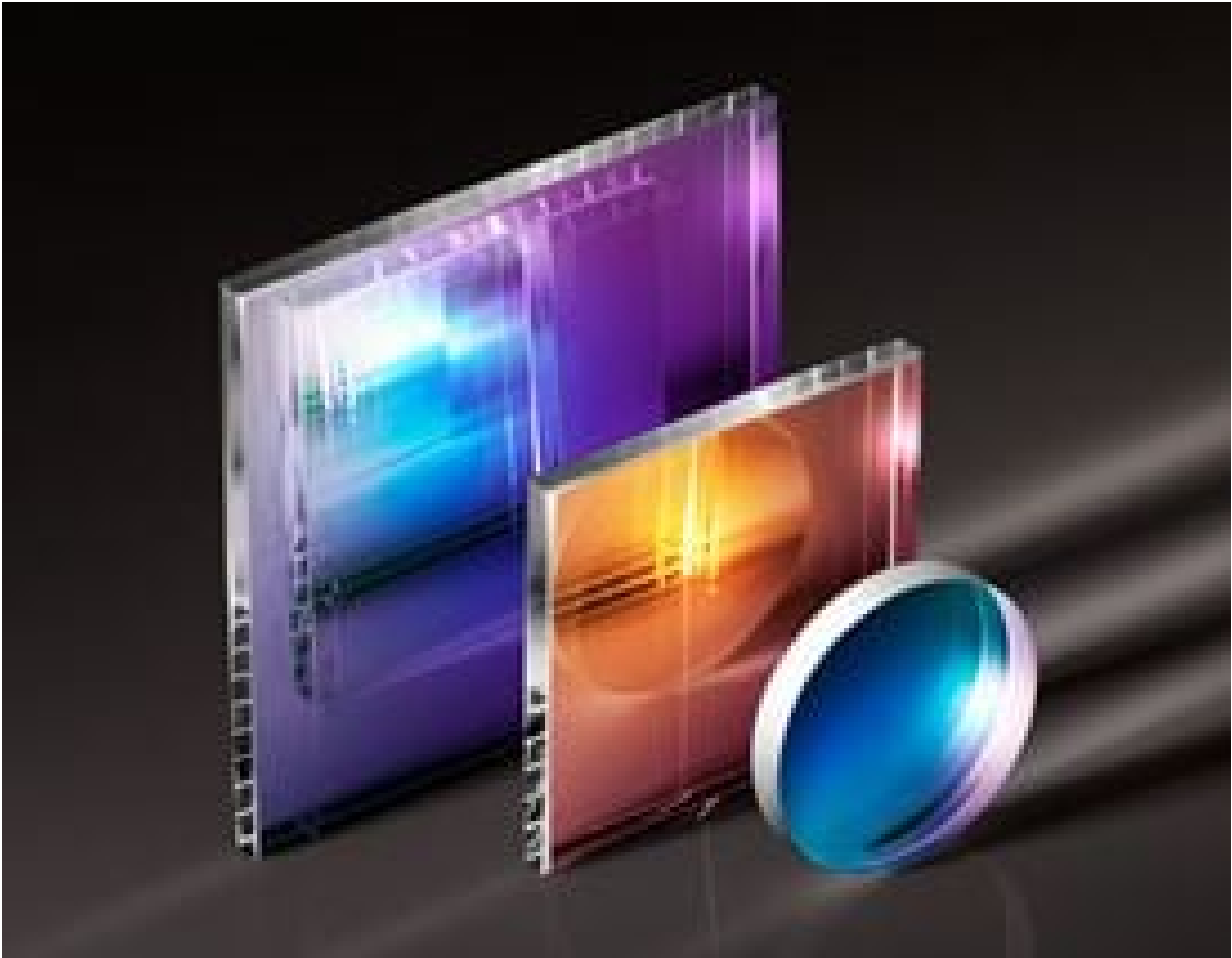

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

Produkt **#64-439** **16 In Stock**

-

1

+

€74<sup>16</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €74,16 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €66,95 stückpreis               |
| Stk. 26-49    | €63,35 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Cold Mirror


Typ:

| Physikalische und mechanische Eigenschaften                                                                                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 35.0 x35.0                                                                                                                                                     | Größe (mm):                        |
| 3.30 ±0.2                                                                                                                                                      | Dicke (mm):                        |
| +0.0/-0.2                                                                                                                                                      | Toleranz Größe (mm):               |
| Optische Eigenschaften                                                                                                                                         |                                    |
| 0                                                                                                                                                              | Einfallswinkel (°):                |
| Cold Mirror, 0°                                                                                                                                                | Beschichtung:                      |
| BOROFLOAT®                                                                                                                                                     | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 80-50                                                                                                                                                          | Oberflächenqualität:               |
| Longpass Filter                                                                                                                                                | Transmission (%):                  |
| Beschichtungsspezifikation:<br>R <sub>avg</sub> ≥95% @ 400 - 690nm and T <sub>avg</sub> ≥90% @ 750 - 1200nm<br>AR Coating: R <sub>avg</sub> <1% @ 700 - 1150nm |                                    |
| 400 - 1150                                                                                                                                                     | Wellenlängenbereich (nm):          |
| 4 - 6λ                                                                                                                                                         | Oberflächenebenheit (P-V):         |
| Dielectric                                                                                                                                                     | Art der Beschichtung:              |
| Konformität mit Standards                                                                                                                                      |                                    |
| Konform                                                                                                                                                        | RoHS 2015:                         |
| Anzeigen                                                                                                                                                       | Konformitätszertifikat:            |
| Konform                                                                                                                                                        | Reach 247:                         |

## PRODUKTDDETAILS

- >95% Reflexion von 400-690 nm
  - >90% Transmission von 700-1150 nm
  - Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°
- Die TECHSPEC® Kaltlichtspiegel haben eine mehrschichtige dielektrische Beschichtung, die >95% Reflexion für sichtbares Licht und >90% Transmission für IR-Strahlung bietet. Kaltlichtspiegel können in Systemen eingesetzt werden bei denen Wärme zu Problemen oder Schäden führen kann. Bei Beleuchtung mit hoher Leistung wird eine Gebläsekühlung empfohlen.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

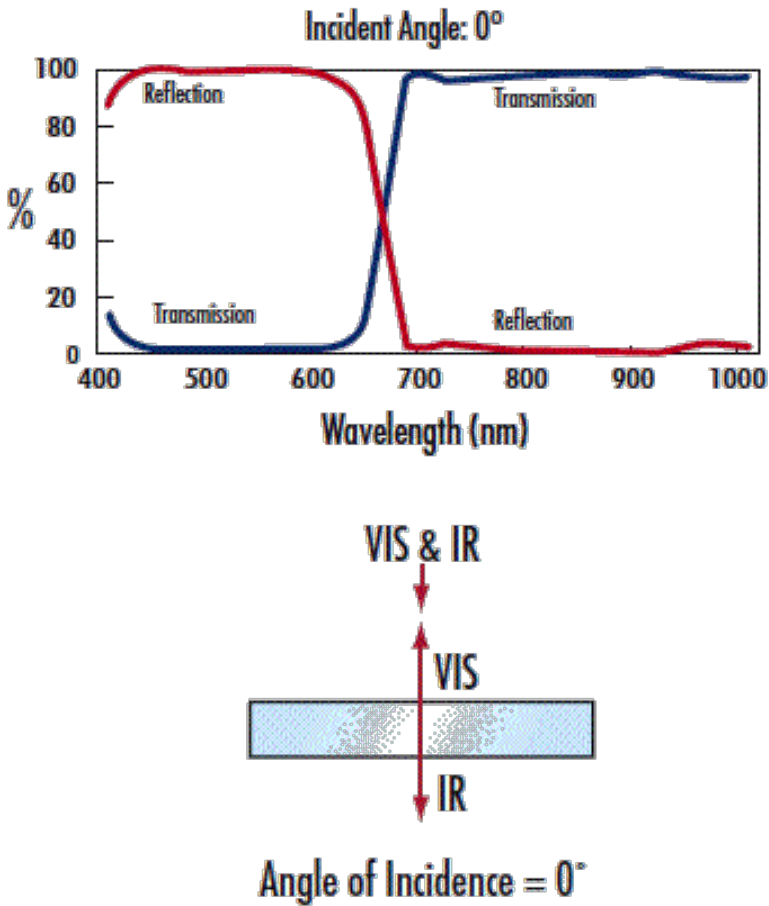

QUOTE YOUR SIZE

KOMPATIBLE HALTERUNGEN

