


Siemensstern, 60 mm Durchm., 36 Abschnitte, Chrom auf Glas

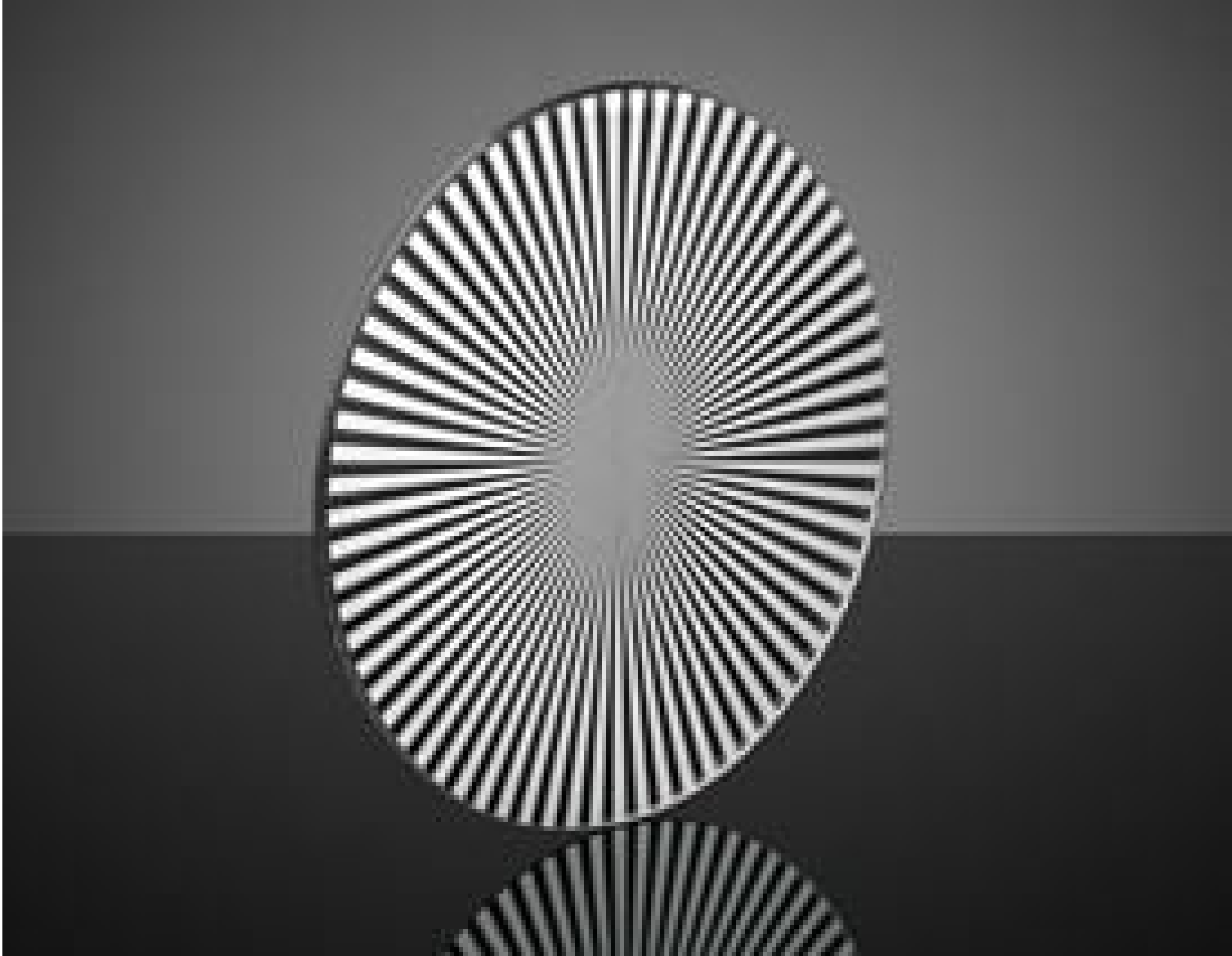

Glass Star Target

Produkt #58-832 3-4 TAGE



1



€435,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€435,00

Stk. 5+

€413,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Physical Vapor Deposition (Chromium Coating)

Durchmesser (mm):
60.00 ±0.1

Frequenz (lp/mm):
0.229 - 114.6

Substrat: Float Glass
Linienbreite (mm): 2.2 - 0.004
Zahl Sektoren: 36
Optische Dichte OD: >3.5
Durchmesser Muster(mm): 50.00
Dicke (mm): 1.50 ±0.05
Keilwinkel: 10°
Unresolved Core Diameter (mm): 0.1
NIST-Zertifikat: No

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen