


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union




SUBMIT

Polymerverzögerungstolle 1λ, 100 x 100 mm

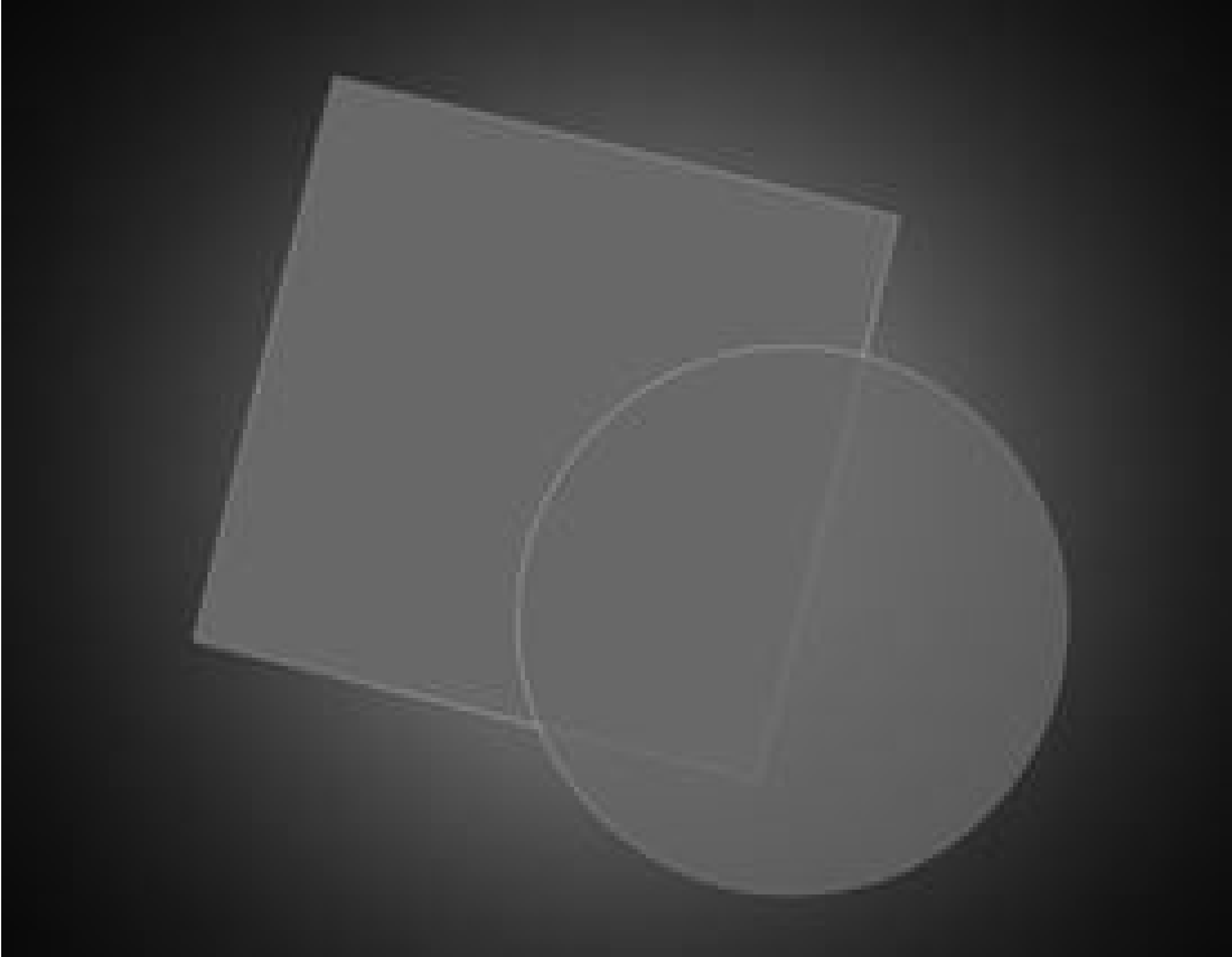

 Retarder Film with protective film removed



Produkt #88-258 ☐ Lagernd



1



€48,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€48,00

Stk. 11+

€43,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
560

Substrat: ☐
[Polymer Film WP560](#)

Länge (mm): 100.00
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Verzögerung: 1λ
Größe (mm): 100.0 x 100.0
Dicke (mm): 0.15 ±0.015
Transmission (%): >89
Typ: Retarder Film
Toleranz Größe (mm): +0.0/-1.0
Aufbau: Polarizing Film
Phasenverschiebung (°) : 360.00
Trübung (%): <1
Hinweis: Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hitzeresistenz (°C x Stunden): 80 x 1000
Breite (mm): 100.00
Verzögerung (nm): 560 ±10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform