


100 x 150mm, Rot, EuroBrite™ Punktbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)

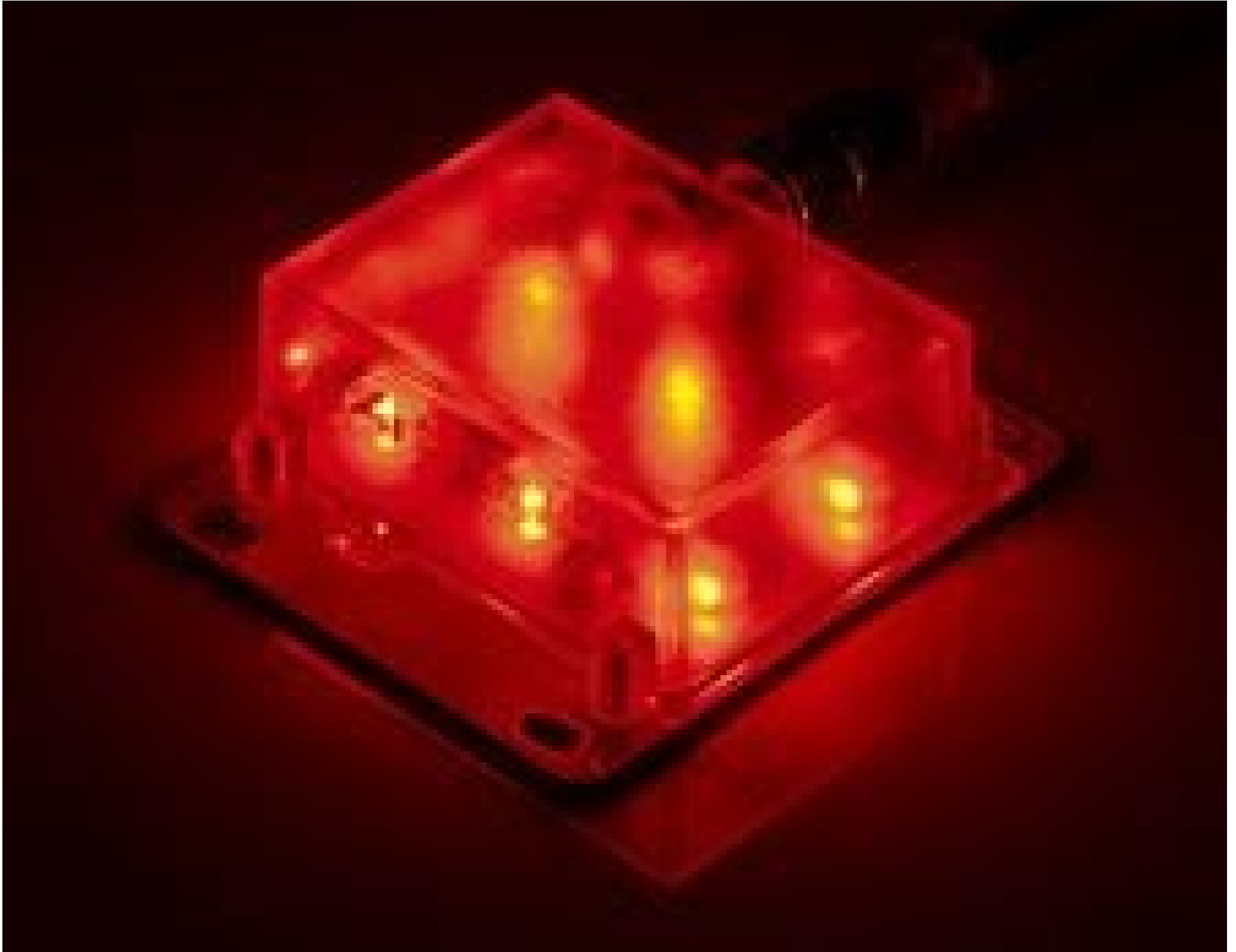

Red AI EuroBrite Spot Light

Produkt #33-454 **1 In Stock**

- 1 + €625⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€625,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

50,000 **Lebensdauer (Stunden):**

SL-S100150M625 **Modellnummer:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

See Technical Information Tab for Typical Intensity	Hinweis:
---	-----------------

Advanced Illumination	Hersteller:
-----------------------	--------------------

Spot Light	Gehäusegeometrie:
------------	--------------------------

Strobed or Constant	Betriebsmodus:
---------------------	-----------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

150 x 139 x 30	Größe (mm):
----------------	--------------------

253.00	Gewicht (g):
--------	---------------------

100 x 150	Aktive Fläche (mm):
-----------	----------------------------

Optische Eigenschaften

Red	Farbe:
-----	---------------

625	Wellenlänge (nm):
-----	--------------------------

Elektronische Spezifikationen

0.42 - 0.49A	Max. Eingangsstrom:
--------------	----------------------------

10% @ 0.7V, 100% @ 10V	Analoge Intensitätssteuerung:
------------------------	--------------------------------------

10µm	Trigger-Puls-Verzögerung:
------	----------------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
--------------	-----------------

24V nominal (min. 22 / max. 28)	Eingangsspannung (V):
---------------------------------	------------------------------

Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Stromversorgung:
---	-------------------------

Umwelt & Haltbarkeit

0 - 60	Betriebstemperatur (°C):
--------	---------------------------------

IP67	Schutzart:
------	-------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
-------------------------	-------------------

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	--------------------------------

Contains SVHC(s)	Reach 233:
----------------------------------	-------------------

Produktdetails

- Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau

Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal, auch bei höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit. Die "Adaptive OverDrive™"-Funktion erlaubt eine Leistungsoptimierung im Strobe-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht einen Kühlkörper überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit, bis zu vier miteinander verbundene 100 x 150 mm Geräte zu betreiben, und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung.

Bitte beachten Sie: Ein 24 V-Netzteil ist erforderlich.

Technische Informationen

Typical Intensity

Size	50 x 75mm	50 x 75mm	50 x 75mm	100 x 150mm
Working Distance	100mm	300mm	600mm	600mm
Area	79 x 56mm	117 x 99mm	ø198mm	325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M ²)	100.0	74	28	147
Typical Illuminance (kLux)	34.0	25	10	49

;