


1000µm, optische Plastikfaser ohne Ummantelung

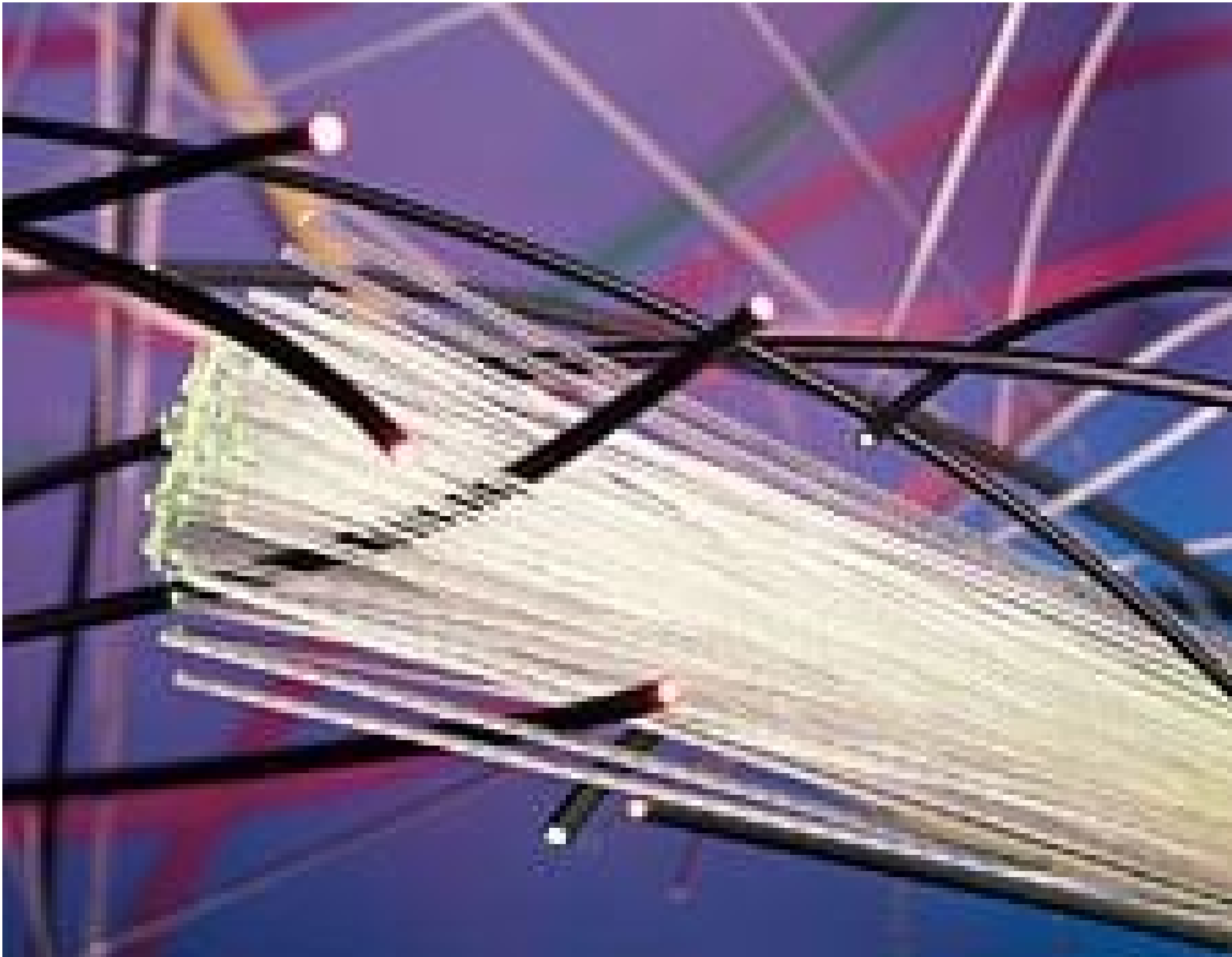

Produkt #02-534 3-4TAGE

- 1 + **€1,80**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
61.00

Min. Biegehalbmesser (mm):
25.00

Substrat: ☐
Acrylic

Abschwächung (dB/m):
0.15

Numerische Apertur NA:
0.51

Anzahl an Fasern: 1.00
Betriebstemperatur (°C): -55 to +70
Außendurchmesser (mm): 1.0
Kerndurchmesser (µm): 980.00
Faserdurchmesser (µm): 1000.00
Länge (Fuß): Cut to Order, Minimum 10
Aufbau: Unjacketed
Brechungsindex Kern n_d: 1.492
Brechungsindex Mantel n_d: 1.402
Abschwächung (dB/km): 150 - 300 (@ 650nm)
Toleranz Numerische Apertur (NA): ±0.03
Diameter Tolerance (%): ±6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 197: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen