


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

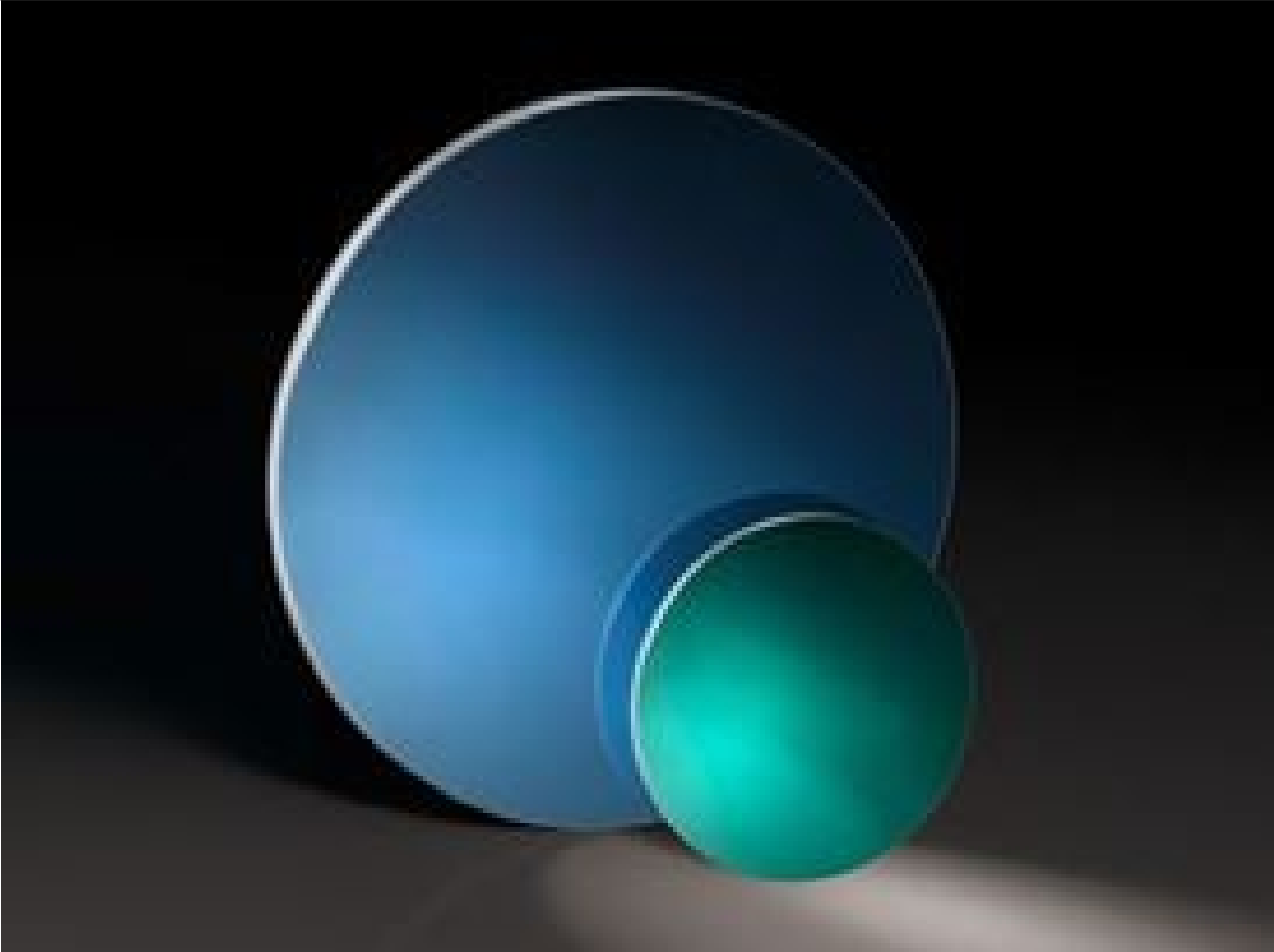

Alternative Langpassfilter zu Farbglas

Produkt **#15-453**

Lagernd

-

1

+

€42,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,00

Stk. 11+

€37,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70 ±0.127

Optische Dichte OD:
≥5.0

Grenzwellenlänge (nm):
1,000.00 ±9

Substrat:  BOROFLOAT®
Betriebstemperatur (°C): -100 to +400
Beschichtung: Dielectric
Brechungsindex n_d: 1.76
Sperrbereich (nm): 200 - 860
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.10 ±0.10
Transmission (%): >90 (typical)
Transmissionsbereich (nm): 1035 - 2500
Typ: Longpass Filter
Freie Apertur (%): 90
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen