


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

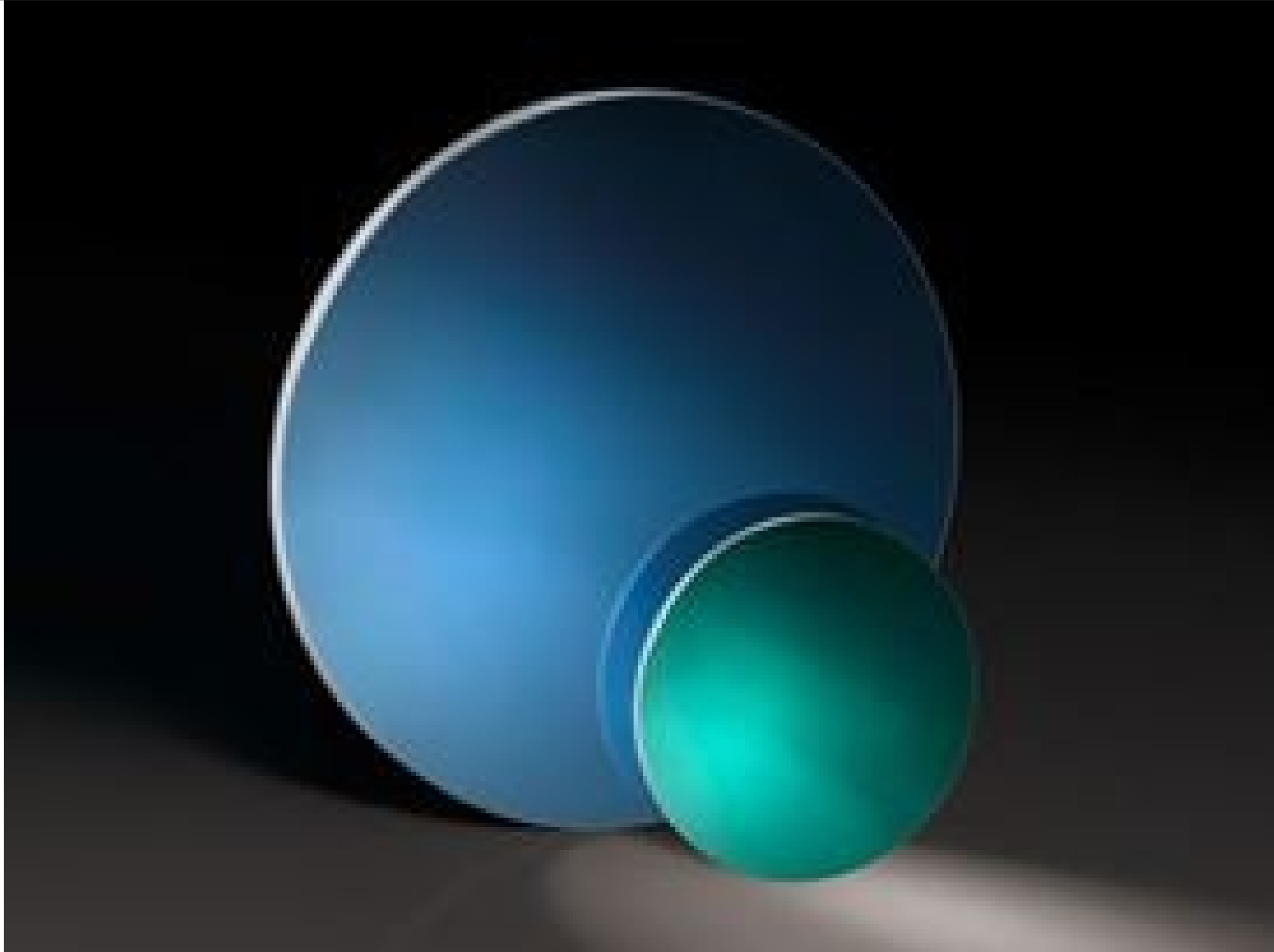

Alternative Langpassfilter zu Farbglas

Produkt #15-463 3-4 TAGE

-

1

+

€53,00

+ WARENKORB
Stk. 1-10
€53,00
Stk. 11+
€47,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 25.40 ±0.127
Optische Dichte OD: ≥5.0
Grenzwellenlänge (nm): 1,000.00 ±9

Substrat:  [BOROFLOAT®](#)

Betriebstemperatur (°C):
-100 to +400

Beschichtung:
Dielectric

Brechungsindex n_d:
1.76

Sperrbereich (nm):
200 - 860

Oberflächenqualität:
80-50

Dicke (mm):
1.10 ±0.10

Transmission (%):
>90 (typical)

Transmissionsbereich (nm):
1035 - 2500

Typ:
Longpass Filter

Freie Apertur (%):
90

Resistenz Umwelteinflüsse:
ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles

Resistenz mechanische Einflüsse:
ML-C-48497

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 219:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)