


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

MicroBrite Heileid-Ringlicht, weiss, 100 mm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)

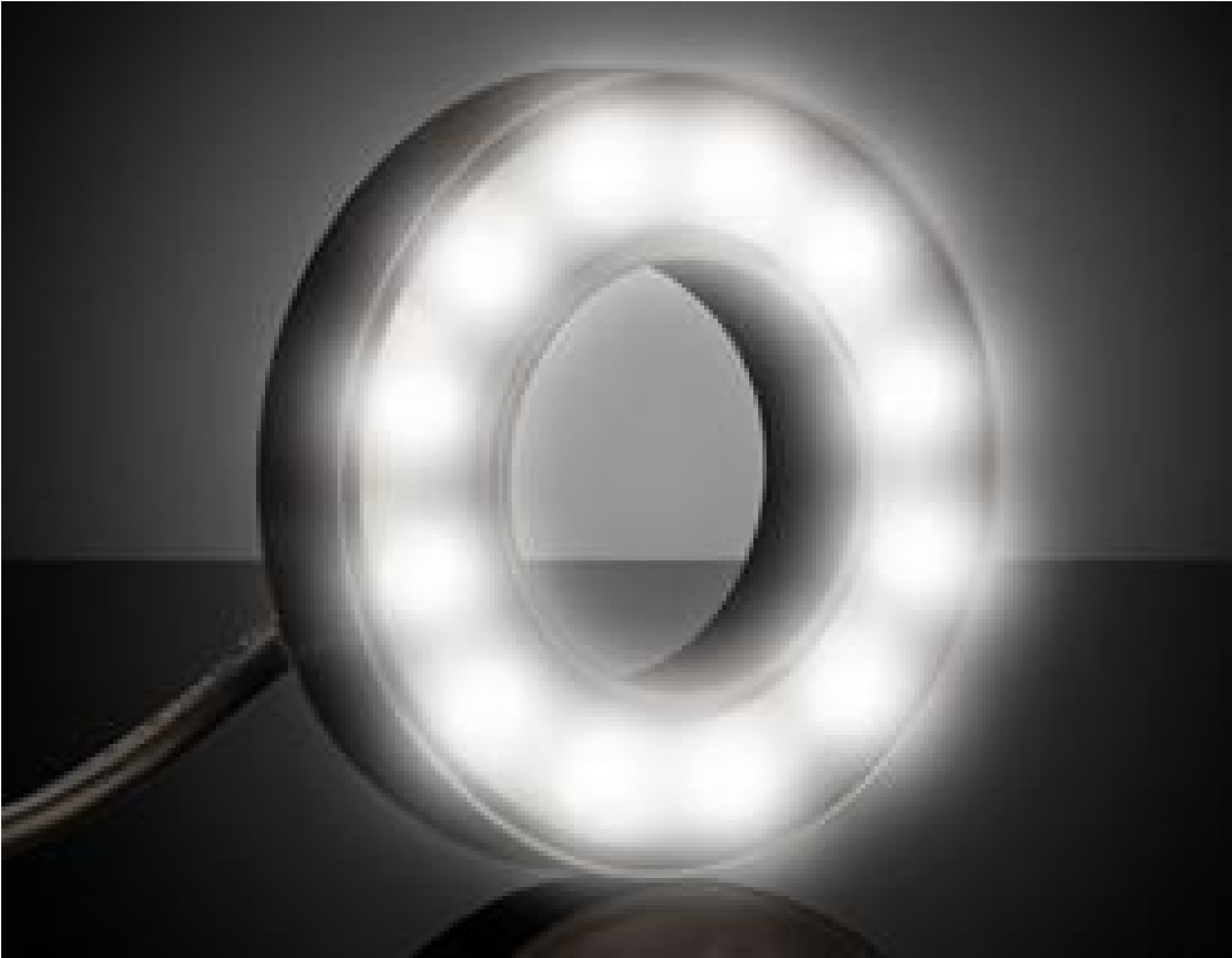

Produkt #18-574 3-4TAGE

- 1 + €1.177,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.177,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
White

Höhe (mm):
19.09

Innendurchmesser (mm):
100

Eingangsspannung (V):
24V

Modellnummer:

RL208M-100WHIC
Betriebstemperatur (°C): 0 - 60
Außendurchmesser (mm): 145.34
Größe (mm): 100.00 x 145.34 x 19.09
Gewinde: M4 x4
Gewicht (g): 400
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: Not Available China: #66-855
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Ring Light
Max. Eingangsstrom: 0.27A
Betriebsmodus: Constant
Schutzart: IP50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)