

TECHSPEC[®]Edelstahlstange metrisch, 101,6 mm Länge, M6-Gewinde



Produkt **#59-762** AUSVERKAUF KONTAKT

-

1

+

€12^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€12,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:

Metric

Hinweis:

Adapter [#58-985](#) is included. Additional [thread adapters](#) available separately.


Physikalische und mechanische Eigenschaften	
4.0	Länge (Zoll):
101.60	Länge (mm):
0.5	Durchmesser (Zoll):
12.70	Durchmesser (mm):
Gewinde & Montage	
M6 x 1.0	Außengewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS

- Metrisch: M4 x 0,7 Außengewinde oder M6 x 1,0 Außengewinde, unten M6 x 1,0 Innengewinde
- Stangen werden mit austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube geliefert
- [Auch Versionen mit englischen Maßen erhältlich](#)

Die TECHSPEC® Edelstahlstangen mit metrischen Maßen besitzen einen 6,35 mm langen Gewindeadapter mit Außengewinde, der problemlos durch andere Adapter ausgetauscht werden kann, sodass die Stangen zu allen Optikhalterungen passen. Nach dem Abbau des mitgelieferten Adapters ist das M4-Innengewinde der Stange zugänglich. Jede Stange besitzt außerdem eine Durchbohrung, damit die Stange einfach mit einem Inbusschlüssel oder einem anderen Werkzeug gedreht werden kann. Die Gewindegröße ist zur einfachen Erkennung und Verwendung auf jeder Stange mit Laser eingraviert. Die TECHSPEC® Edelstahlstangen werden in verschiedenen Längen angeboten, englische Versionen sind ebenfalls verfügbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

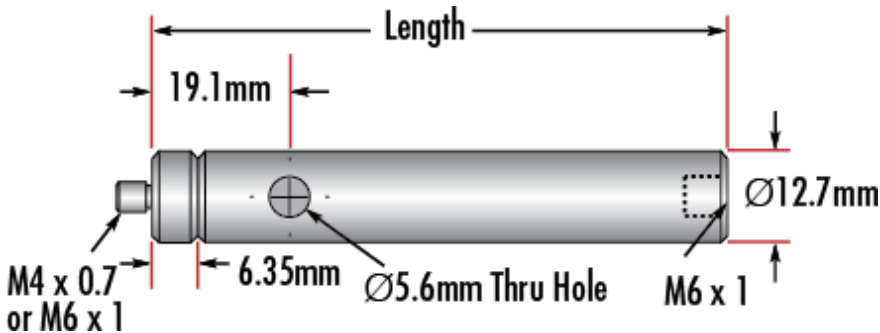

#68-231		
Stock No.	Description	Qty
#58-950	Steel Post, 25.4mm Length	1
#58-951	Steel Post, 38.1mm Length	1
#58-952	Steel Post, 50.8mm Length	2
#58-954	Steel Post, 76.2mm Length	2
#58-955	Steel Post, 101.6mm Length	2
#58-956	Steel Post, 152.4mm Length	1
#58-957	Steel Post, 203.2mm Length	1

#68-232		
Stock No.	Description	Qty
#59-757	Steel Post, 25.4mm Length	1
#59-758	Steel Post, 38.1mm Length	1
#59-759	Steel Post, 50.8mm Length	2
#59-761	Steel Post, 76.2mm Length	2
#59-762	Steel Post, 101.6mm Length	2
#59-763	Steel Post, 152.4mm Length	1
#59-764	Steel Post, 203.2mm Length	1