


Focal-Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 10600 nm, 8-12 mm Eingangsstrahldurchmesser | Focal π Shaper_CO2_Q-10

Mehr Produkte von [AdlOptica](#)

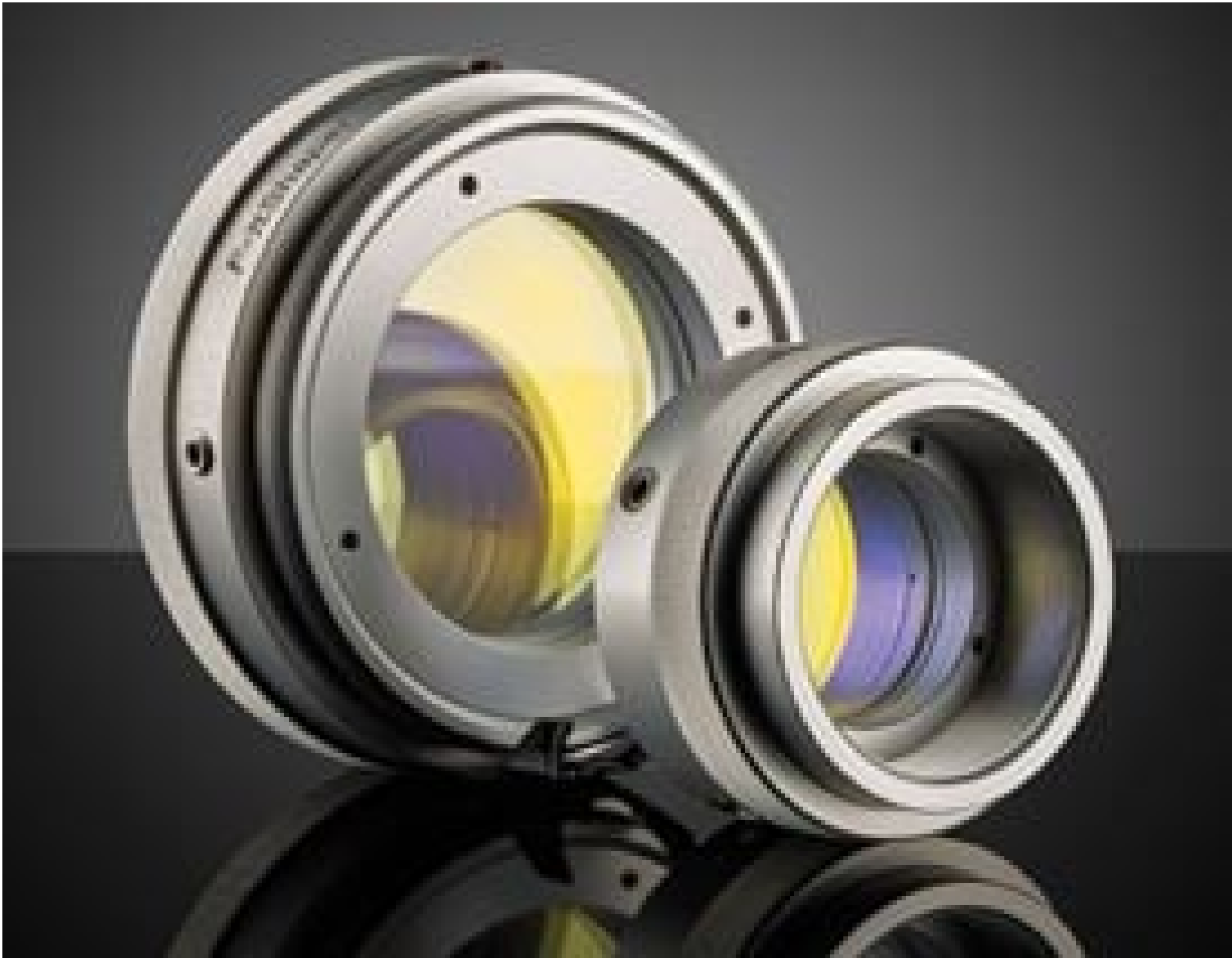

Produkt #17-592 3-4 TAGE

- 1 + **€4.468,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€4.468,00

Stk. 5+
€4.019,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
20

Designwellenlänge DWL (nm): 10600
Durchmesser (mm): 42.00
Modellnummer: πShaper_CO2_Q-10
Länge (mm): 29.00
Transmission (%): >99
Typ: Beam Shaper (ZnSe)
Gewicht (g): 50
Wellenlängenbereich (nm): 9000 - 11000
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 8 - 12
Maximale Eingangsleistung, CW (kW): 0.2
Innengewinde: M30 x0.75
Außengewinde: M30 x0.75
Kompatibler Adapter: #12-322
Mode Eingangsstrahl: TEM ₀₀
Typische Modenqualität Eingangsstrahl, M²: <1.5
Eingangsstrahldivergenz (mrad): ±20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform