


TECHSPEC®

Kegelspiegel 10 mm Durchmesser, aluminiumbeschichtet

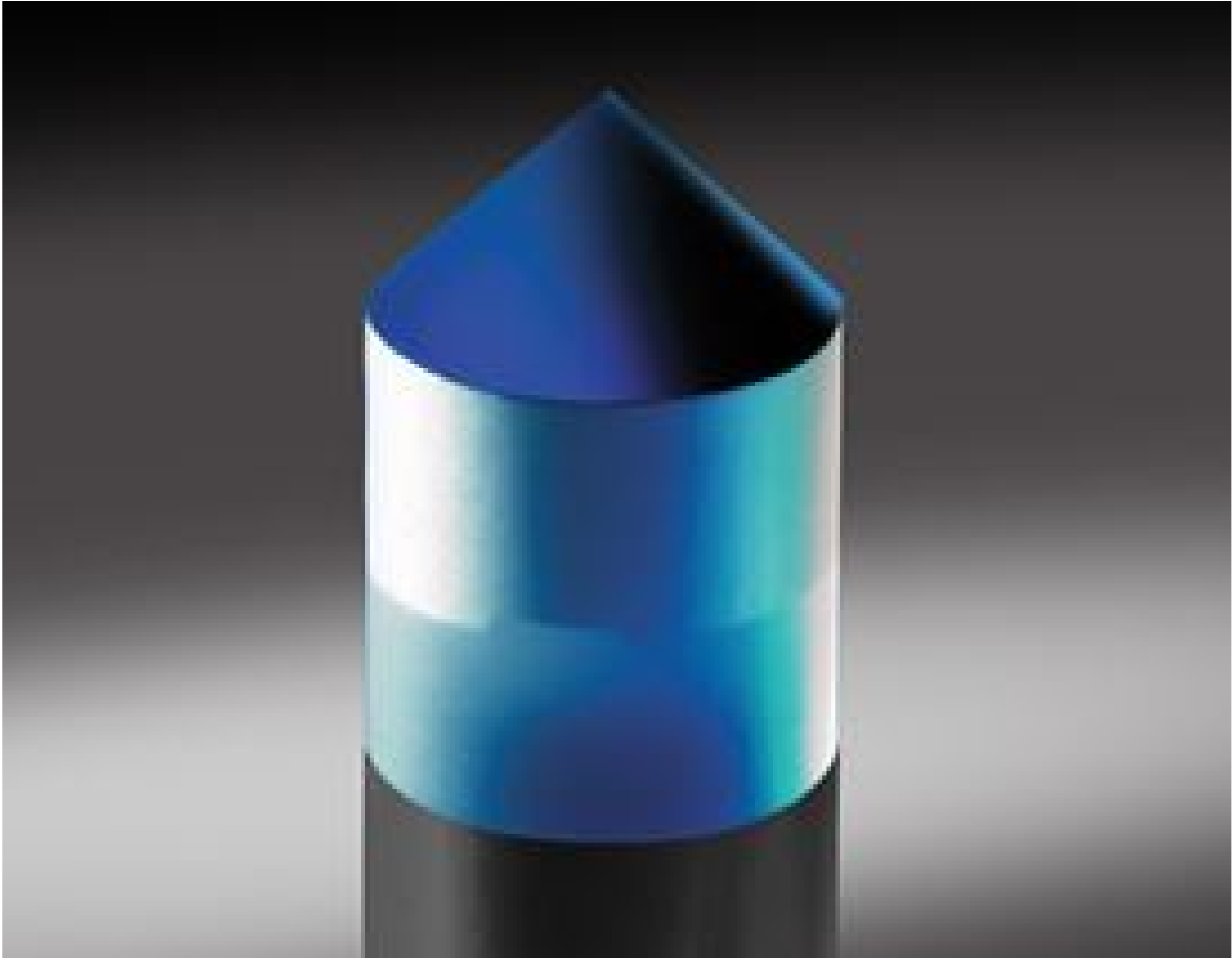

Produkt **#45-939** **7 In Stock**

-

1

+

€432^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€432,00 stückpreis
Stk. 6-25	€346,00 stückpreis
Stk. 26-49	€324,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Specialty Mirror	Typ:
Coating on Cone Surface	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
10.00 +0.00/-0.05	Durchmesser (mm):

10.00	Länge (mm):
±0.1	Toleranz Länge (mm):
15.0	Gesamtlänge (mm):

Optische Eigenschaften

±6	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
Protected Aluminum (400-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} >85% @400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
Metal	Art der Beschichtung:
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal für 360°-Anwendungen
 - Öffnungswinkeltoleranz ±6 arcmin
 - Beschichtung: Protected Aluminium
- TECHSPEC® kegelförmige Spiegel können zur 360° Beleuchtung sowie für Laser- und Bildverarbeitungsanwendungen genutzt werden. Sie besitzen polierte konische Enden sowie geschliffene Außenseiten.

Technische Informationen

