

TECHSPEC<sup>®</sup> 10mm Durchmesser, S-Mount Halterung für Achromate/dicke Linsen



Produkt #63-951 9 In Stock

-

1

+

€40<sup>75</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €40,75 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €36,60 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €34,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed

Typ:

Circular

Optiktyp:

Funktion:

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Optic Mount (Fixed)                         |                                          |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                                          |
| 12.7                                        | Tubuslänge (mm):                         |
| 15.7                                        | Gesamtlänge (mm):                        |
| 16.00                                       | Außendurchmesser (mm):                   |
| 9.0                                         | Freie Apertur CA (mm):                   |
| 6.5                                         | Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): |
| 2.0                                         | Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): |
| Gewinde & Montage                           |                                          |
| 10.0                                        | Optikdurchmesser (mm):                   |
| S-Mount                                     | Gewindeart:                              |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |
| Konform                   | REACH 241:              |


## Produktdetails




- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.



Bitte beachten Sie: [#56-353](#), [#56-354](#), [#52-933](#) und [#52-292](#) bestehen aus 3 Teilen.

## Technische Informationen

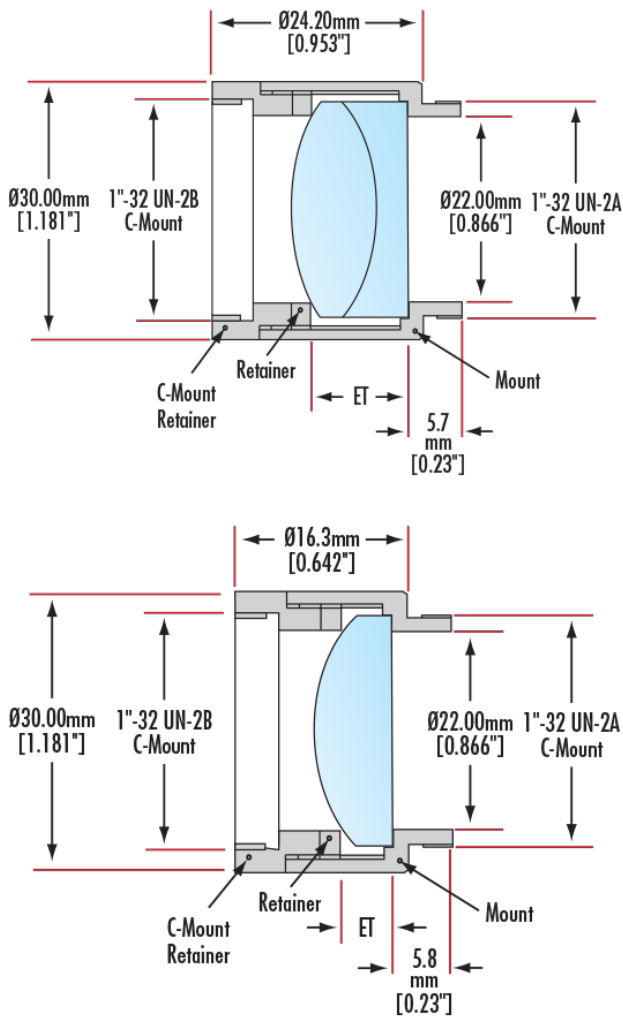


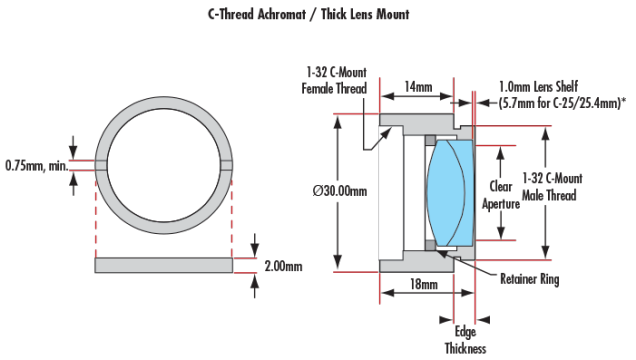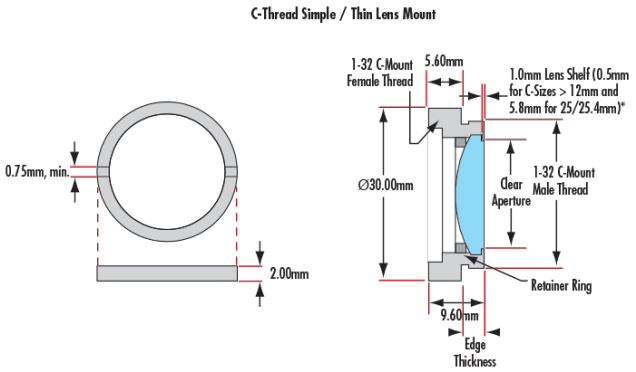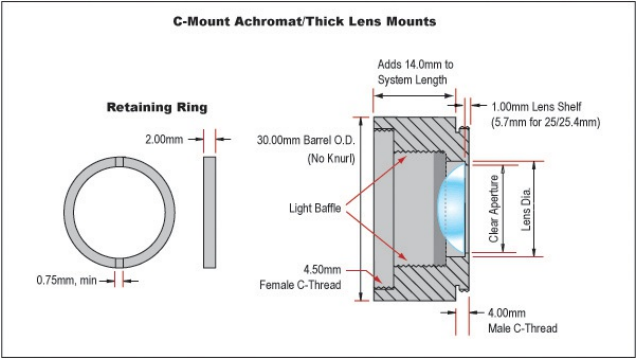


**S-Thread Simple / Thin Lens Mount**

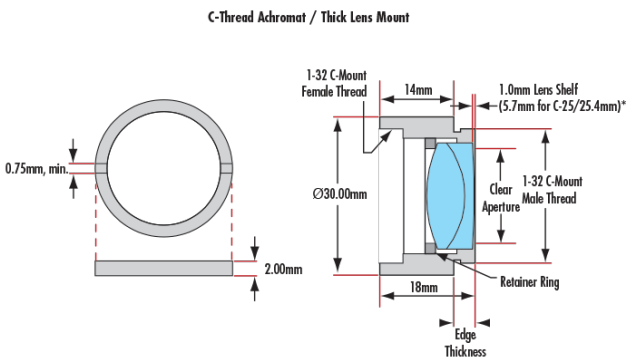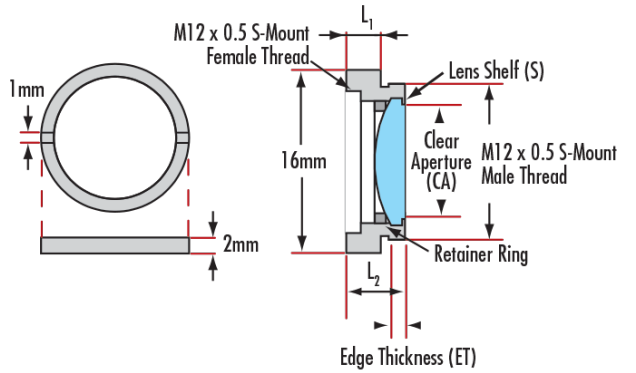


**S-Thread Simple /Thin Lens Mount**

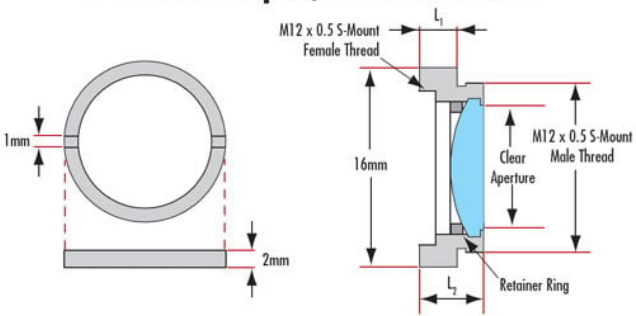

**S-Thread Achromat / Thick Lens Mount**

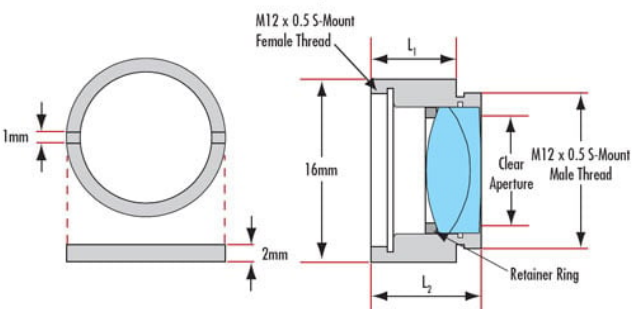

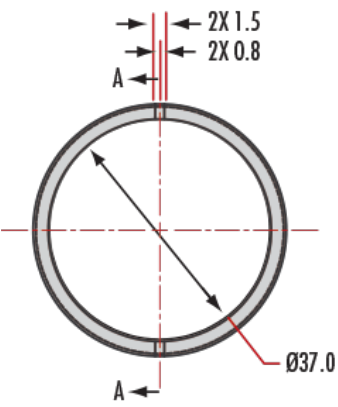

#58-741

