


## 10X beleuchtete Lupe mit linearer Skala



Linear Scale

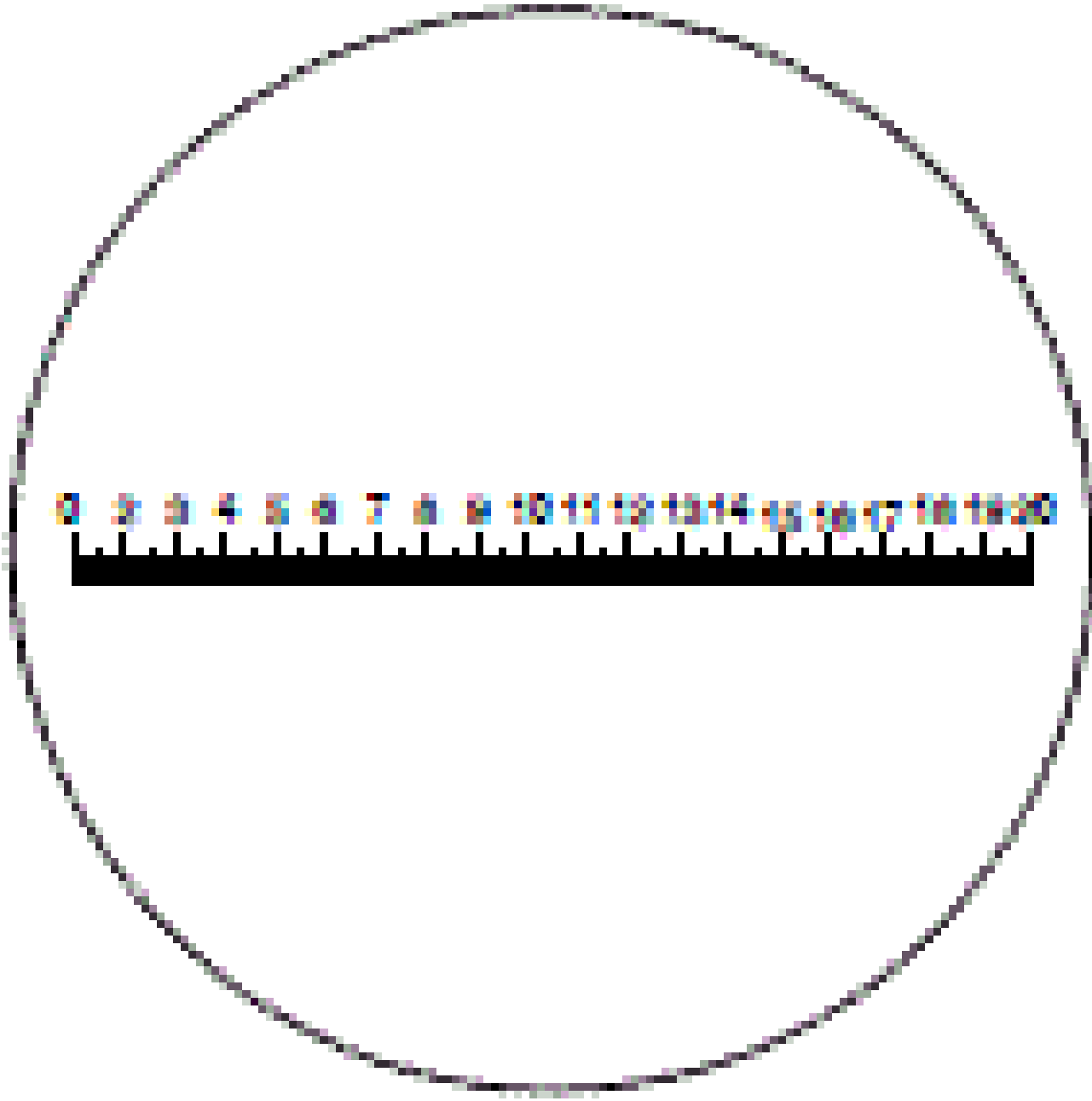

Produkt **#39-100** [KONTAKT](#)

1 €182.<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€182,00 stückpreis
Stk. 5-9	€160,10 stückpreis
Stk. 10+	€141,80 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):  
1.00

Durchmesser der Linse (Zoll):  
0.75

35.00 **Strichplattendurchmesser (mm):**

1.75 **Höhe (Zoll):**

## Optische Eigenschaften

10X **Vergrößerung:**

0.65 **Arbeitsabstand (Zoll):**

## Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

### Lupe mit Beleuchtung

Gleiche Lupe und Strichplatte wie A, aber mit Beleuchtung. Inkl. Schutztasche. Es werden zwei "C" Batterien benötigt, nicht inklusive. 1-3/8" Durchmesser, 7" Länge, Gewicht ca. 100 g. Inkl. Strichplatte mit Skala.

- Vergrößerungen 7X und 10X erhältlich
- Lupe, Lupe mit Beleuchtung und Lupe sets verfügbar
- Strichplatte inklusive

Bei diesen Messlupen mit Kontaktskala hat die herausnehmbare Glasstrichplatte direkten Kontakt zur Arbeitsfläche. Zusätzliche [Strichplatten](#) sind ebenfalls erhältlich. Alle Modelle besitzen eine gleichmäßige Fokuseinstellung und ein vollbeschichtetes, achromatisches Linsensystem, das für ein farbkorrigiertes, flaches Bild sorgt.

### Lupen 7X oder 10X mit Skala

Jede Lupe hat eine klare Acrylbasis (abnehmbar bei der 10X Lupe), einen abnehmbaren Ring für Strichplatten und eine Schutztasche. Für die Strichplatte stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine lineare Skala von 0 - 20 mm in Schritten von 0,1 mm oder eine lineare Skala mit Fadenkreuz von 15 - 0 - 15 mm in Schritten von 0,1 mm.