


Floatglasfenster 12,5mm Durchmesser

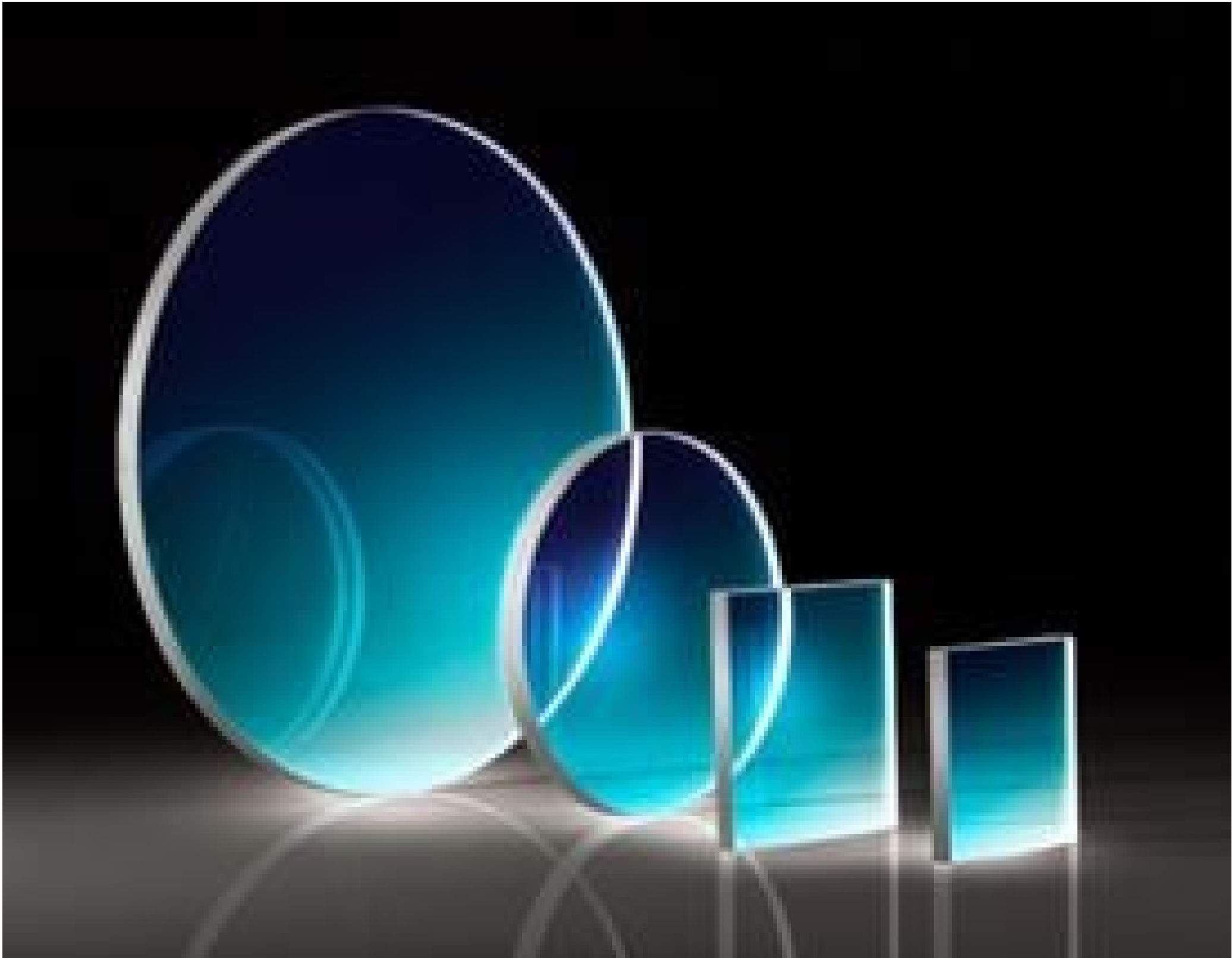

Produkt **#02-105** 20+ In Stock

-

1

+

€15^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€15,00 stückpreis
Stk. 6-49	€14,00 stückpreis
Stk. 50-99	€13,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Protective Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
12.50	Durchmesser (mm):
1.50	Dicke (mm):
Fine Ground	Kanten:
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
Float Glass	Substrat:
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
80-50	Oberflächenqualität:
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Durchlässig für sichtbares Licht und das nahe Infrarotspektrum
- Lieferbar ohne Beschichtung oder mit Antireflexionsbeschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar

Fenster aus Floatglas sind optische Gläser mit polierten, parallelen Oberflächen, die als Schutz zwischen zwei Umgebungen eingesetzt werden. Floatglas lässt Licht im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich durch und kann für viele Anwendungen eingesetzt werden.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN