


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm Durchmesser, unbeschichtet, Brewsterfenster aus Quarzglas

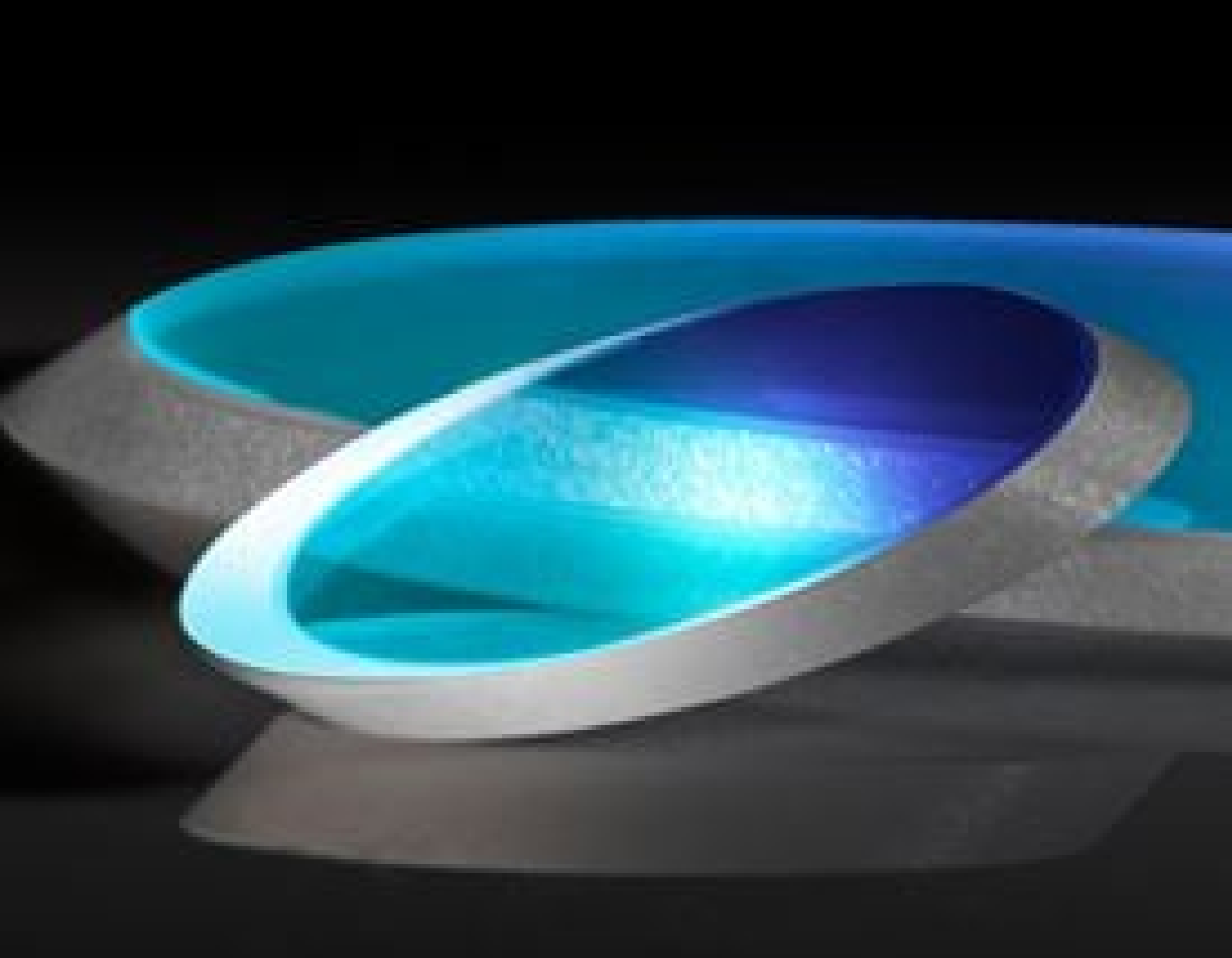

Produkt #65-824 3-4TAGE

1 **€90,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€90,00
Stk. 11+
€81,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
11.25 x 19.90

Dicke (mm):
2.00 ±0.20

Beschichtung:
Uncoated

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.458
Hauptachse (mm): 22.11
Nebenachse (mm): 12.50 +0.00/-0.25
Parallelität (Bogensekunden): ≤10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10
Typ: Linear Polarizer
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa): 73
Aufbau: Brewster Window

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen