


**TECHSPEC® 125mm engl. verläng. Mikrometer, seidl. Verstell., o/Durchbohr.**

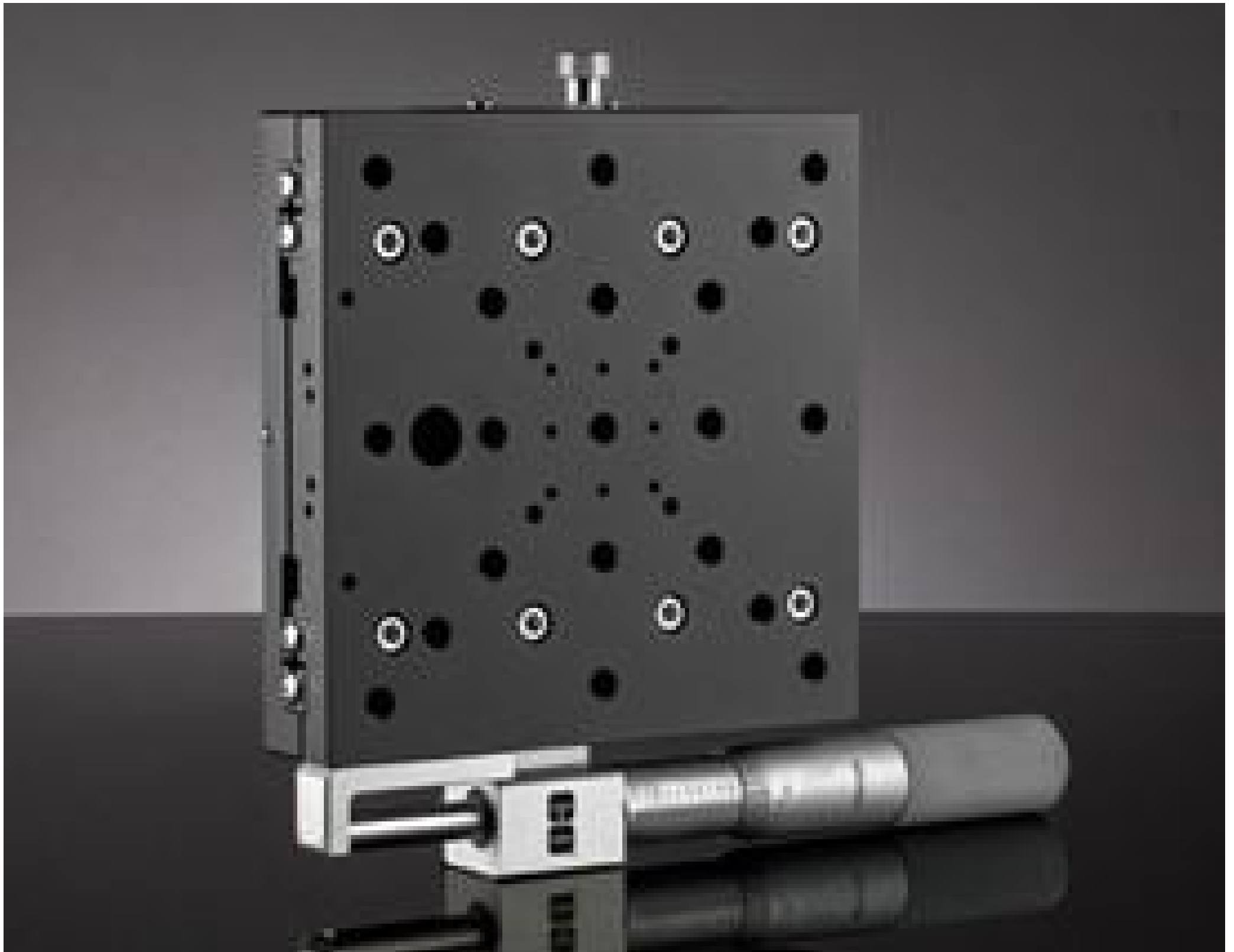

125mm Micrometer Drive Stage

Produkt #66-455 **3 In Stock**

- 1 + €850<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€850,00 stückpreis
Stk. 3+	€744,10 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

English **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Linear (X) **Art der Bewegung:**

Crossed Roller Bearing **Führungssystem:**



**30mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**30mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**40mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**40mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**70mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**70mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**125mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**125mm Standard-Top Stages - Side Drive**

