

TECHSPEC® 12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß



12.7mm Side Flange Direct Mount, #36-418

Produkt **#36-418** **12 In Stock**

- 1 + €59.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€59,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed **Typ:**

Circular **Optiktyp:**

Side Flange **Hinweis:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):

Aufbau:

Black Anodized Aluminum

1" Optical Axis Height:

Yes

Höhe Mittelachse (mm):

25.4

Gewinde & Montage**Größe der kompatiblen Optiken (mm):**

12.5 - 12.7

Dicke kompatible Optiken (mm):

1.0 - 9.0

Tubusgewinde:

ID05 (0.535" x 40 TPI)

Konformität mit Standards**RoHS 2015:****Konform****Reach 224:****Konform****Konformitätszertifikat:****Anzeigen**

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungscomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails


- Direkte Montage auf der Montageplatte
- Höhe der Mittenachse 25,4 mm
- Kompakte Größe

Die kompakten TECHSPEC® Fassungen ermöglichen eine direkte Montage auf einem Optiktisch oder einer Montageplatte. Die Fassungen besitzen eine Mittenachse von 25,4 mm, sodass eine problemlose Integration im Labor und bei OEM-Anwendungen möglich ist. Für Optiken mit Durchmessern von 25,4 mm und 12,7 mm sowie Strahlteilerwürfel mit einer Kantenlänge von 25 mm erhältlich. Durch unsere kompakten TECHSPEC® Fassungen entfallen die üblichen Stangen und Stangenhalterungen mit verschiedenen Toleranzen; die Abweichung vom rechten Winkel zwischen Linse und Sockel beträgt max 4 Bogenminuten. Die Fassungen eignen sich ideal für kinematische TECHSPEC® Halterungen. Die Mittenhöhe von 25,4 mm und die Aluminiumkonstruktion ermöglichen die Montage und Integration auch für anspruchsvollste Anwendungen.


Technische Informationen

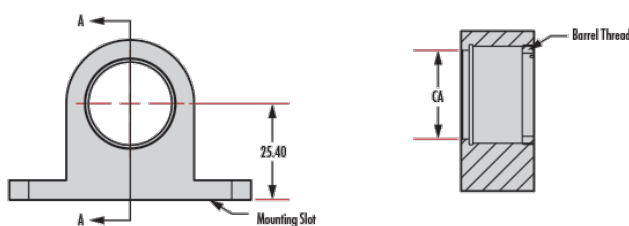

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)

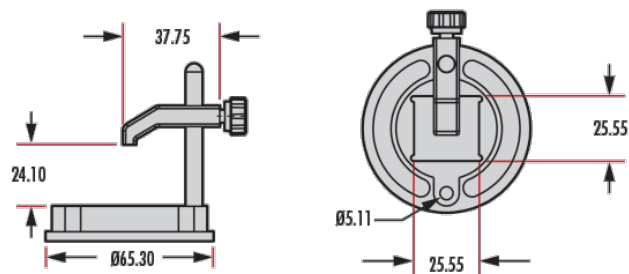

Cube Beamsplitter Type (#36-415)

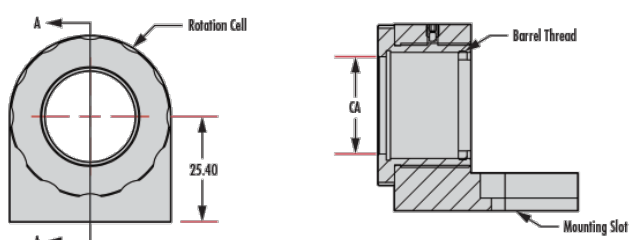

L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation



L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

;