


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

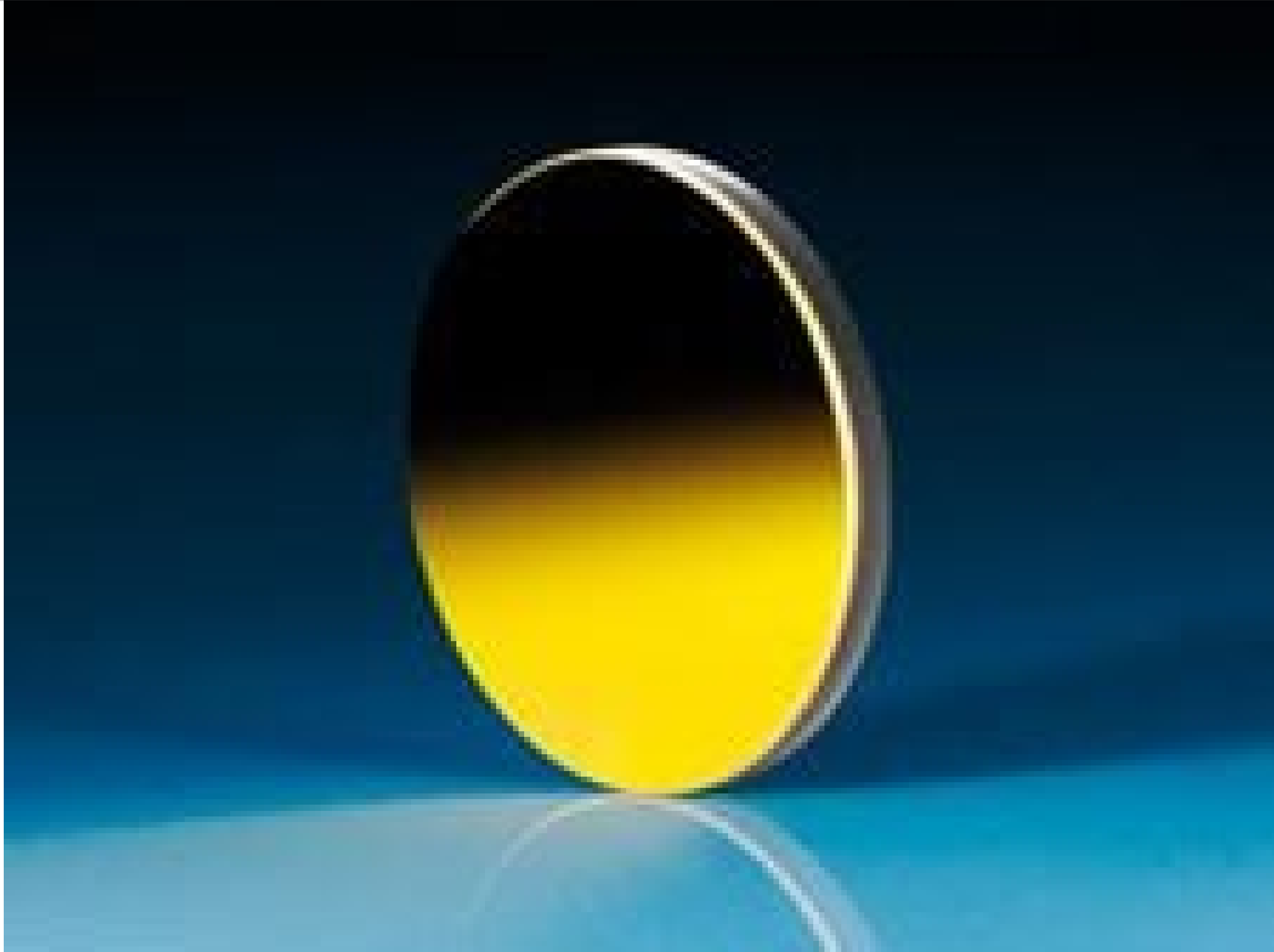

Produkt #64-069 3-4 TAGE

-

1

+

 €45,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€45,50

Stk. 6+

€41,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Brennweite BW (mm):
-6.10

Mittendicke CT (mm):
3.00

Freie Apertur (%):

Beschichtung:
Protected Gold (700-10000nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >96% @ 700 - 2000nm
R_{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm

Art der Beschichtung:
Metal

Randdicke ET (mm):
1.41

Toleranz Brennweite (%):
±2

Radius R (mm):
12.11

Substrat: ☐
[NSF](#)

Oberflächenqualität:
60-40

Typ:
Spherical Mirror

Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10000

Zerstörschwelle, Referenz: ☐
0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)