


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

12" X 12" , durchlässig, Fenster aus IR-Material

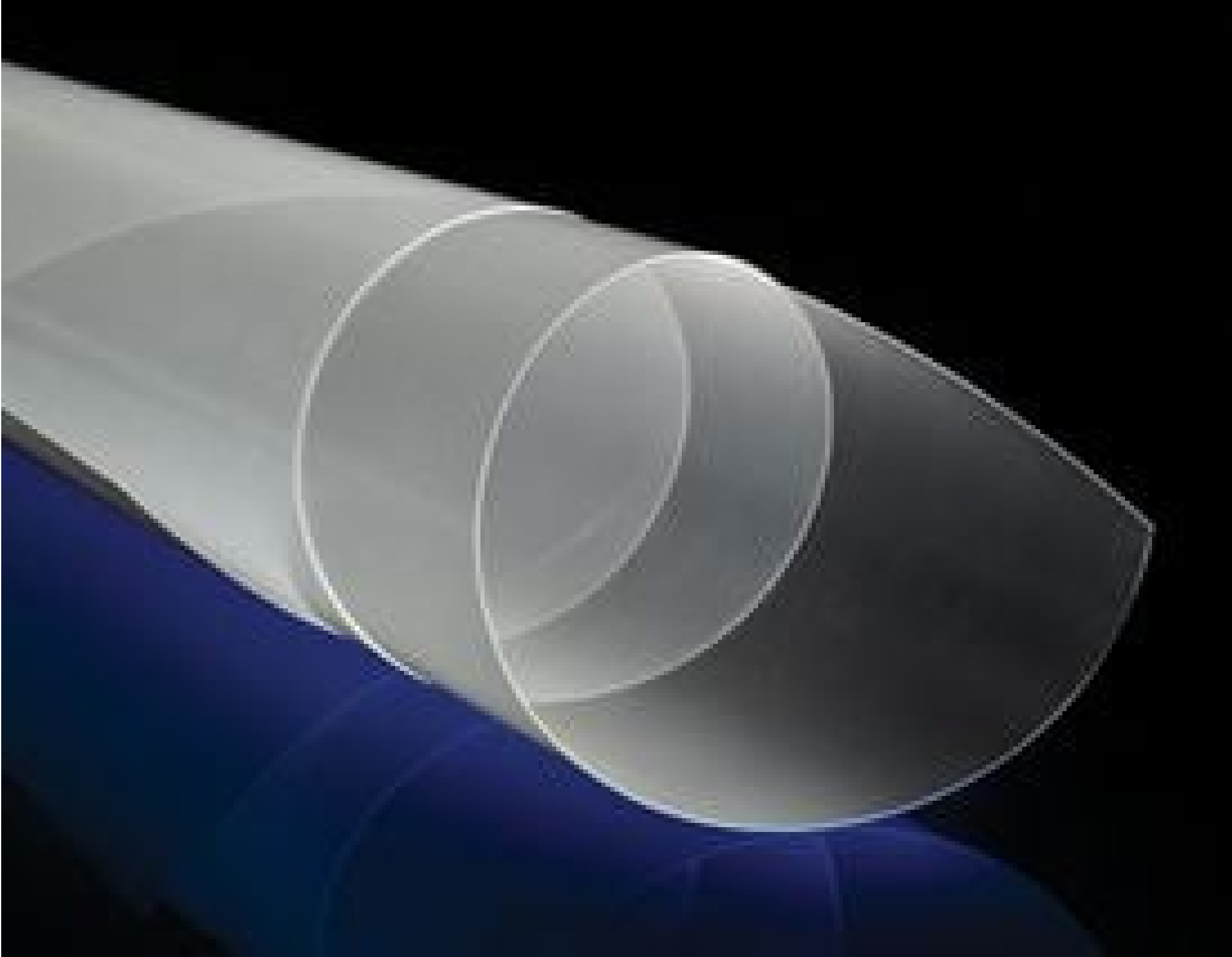

Produkt #32-808 3-4 TAGE

- 1 + €77,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€77,50
Stk. 6+
€69,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
304.80 x 304.80

Größe (Zoll):
12.00 x 12.00

Dicke (mm):
0.38

Dicke (Zoll):

0.015
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 11 - 13
Farbe: Translucent
Biegemodul (psi): (100-260) x 10 ³
Brechungsindex n_d: Visible (Sodium D Line): 1.52 8-14µm: 1.53 15µm+: 1.48
Betriebstemperatur (°C): 100 (Max)
Shore-Härte: D60-70
Substrat: ☐ Polymer Film
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 14000
Elastizitätsmodul (GPa): 0.40 - 1.24

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen