

Nicht verstellbarer Filterhalter, 15 mm quadratisch



Fixed Filter Mounts

Produkt #54-996 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €67⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9	€67,50 stückpreis
Stk. 10-25	€60,80 stückpreis
Stk. 26-49	€56,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed **Typ:**

Square or Rectangular **Optiktyp:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:

Black Anodized Aluminum

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
5.0

Basisbreite (mm):
30.0

Basisdicke (mm):
10.0

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
15.0 - 50.8

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 247:
[Contains SVHC\(s\)](#)


Produktdetails

- Oberfläche beschädigt Optiken nicht
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- M6 Gewinde zur Befestigung

Diese nicht verstellbaren Filterhalter sind ideal für eine Vielzahl an Filtergrößen, Spiegeln, Strahlteilern, etc. geeignet. Die freie Apertur wird nur geringfügig verkleinert. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt.

Technische Informationen

A	B	C	D	E	F	Stock No.
15	5	30	15	10	5	#54-996
40	8.5	70	22	16	10	#54-997
80	18	140	30	30	15	#54-998

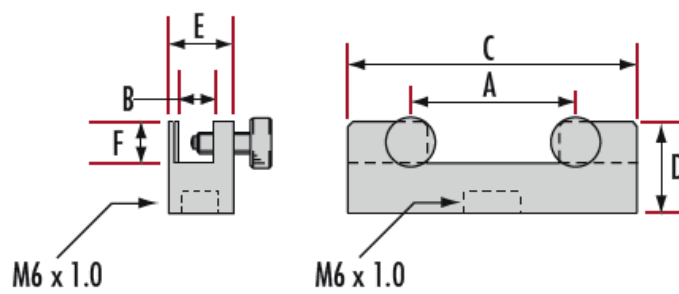

Units: mm