
 


1,5" Durchmesser, negativ, kreisförmiges USAF Auflösungschart

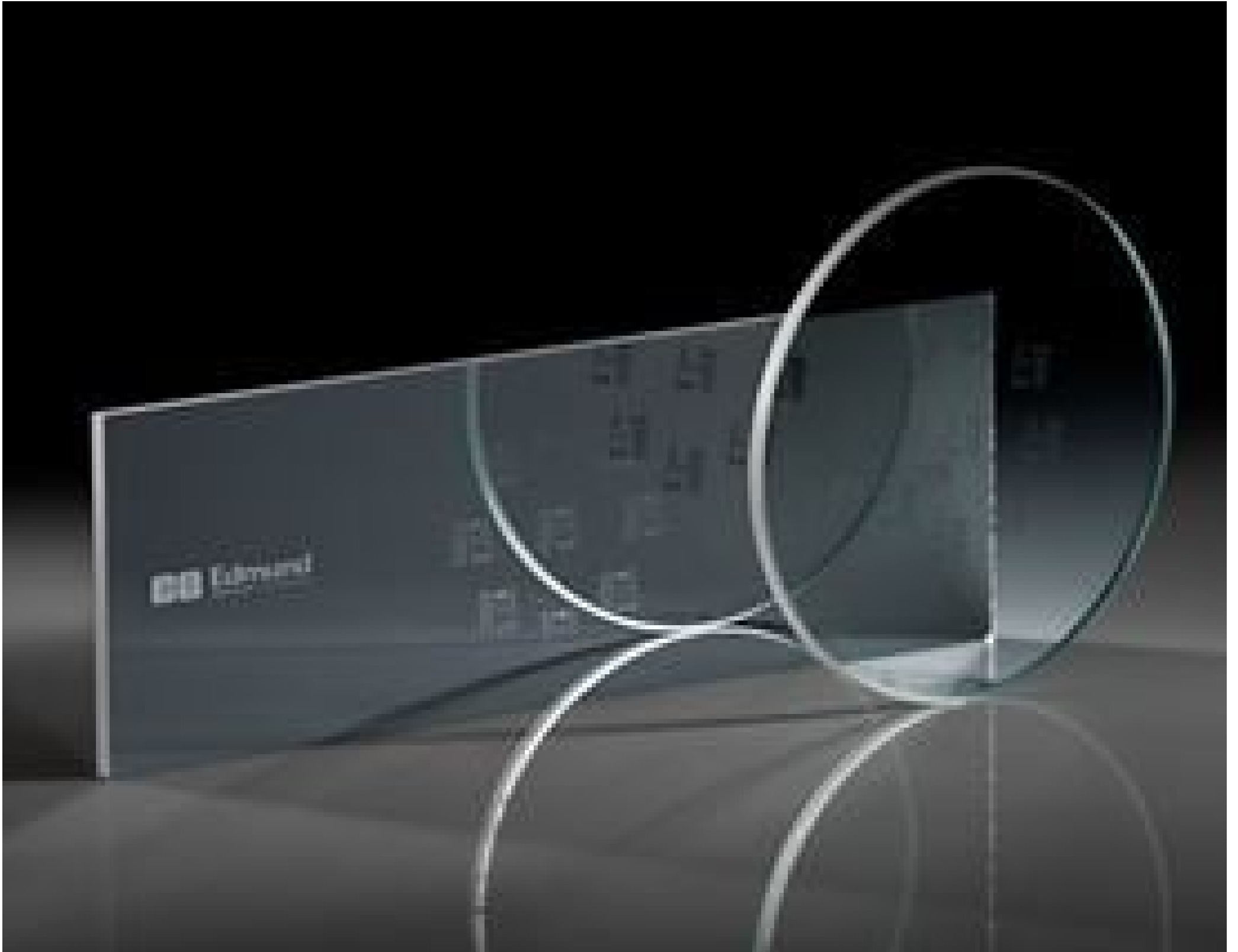

USAF Pattern Wheel Targets



Produkt #59-207 **AUSVERKAUF** 3 In Stock

- 1 + €386⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€386,00 stückpreis
Stk. 5+	€367,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
1.50

Parallelität (Inch):
<0.0005 per inch

Toleranz Linienbreite (mm):
±0.0005

Optische Eigenschaften

First Surface Reflective Chromium **Beschichtung:**

Float Glass **Substrat:** □

Minimum: Group 2 Element 1
Maximum: Group 7 Element 6 **Auflösung:**

20-10 **Oberflächenqualität:**

2λ **Oberflächenebenheit (P-V):**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Konform **Reach 240:**

Produktdetails

- Testet Auflösungen von 4 - 228 lp/mm
- Verkürzt die Testzeit
- Testet mehrere Punkte im Bildfeld

Das kreisförmige USAF-Auflösungschart ist das ideale Testbild, um die Auflösung an mehreren Punkten im Bildfeld gleichzeitig zu bestimmen. Das Testbild ist in drei Größen erhältlich: 25,4 mm quadratisch, 38,1 mm rund oder 25,4 x 76,2 mm. Jede Größe zeigt acht Testmuster, die in einem Kreis um ein Testmuster in der Mitte angeordnet sind. Jede Größe wird sowohl positiv (opakes Muster auf transparentem Hintergrund) als auch negativ (transparentes Muster auf opakem Hintergrund) angeboten.

Technische Informationen

Element	Group No.					
	2	3	4	5	6	7
1	4.00	8.00	16.00	32.0	64.0	128.0
2	4.49	8.98	17.95	36.0	71.8	144.0
3	5.04	10.10	20.16	40.3	80.6	161.0
4	5.66	11.30	22.62	45.3	90.5	181.0
5	6.35	12.70	25.39	50.8	102.0	203.0
6	7.13	14.30	28.50	57.0	114.0	228.0