


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 18mm Doveprisma, unbeschichtet

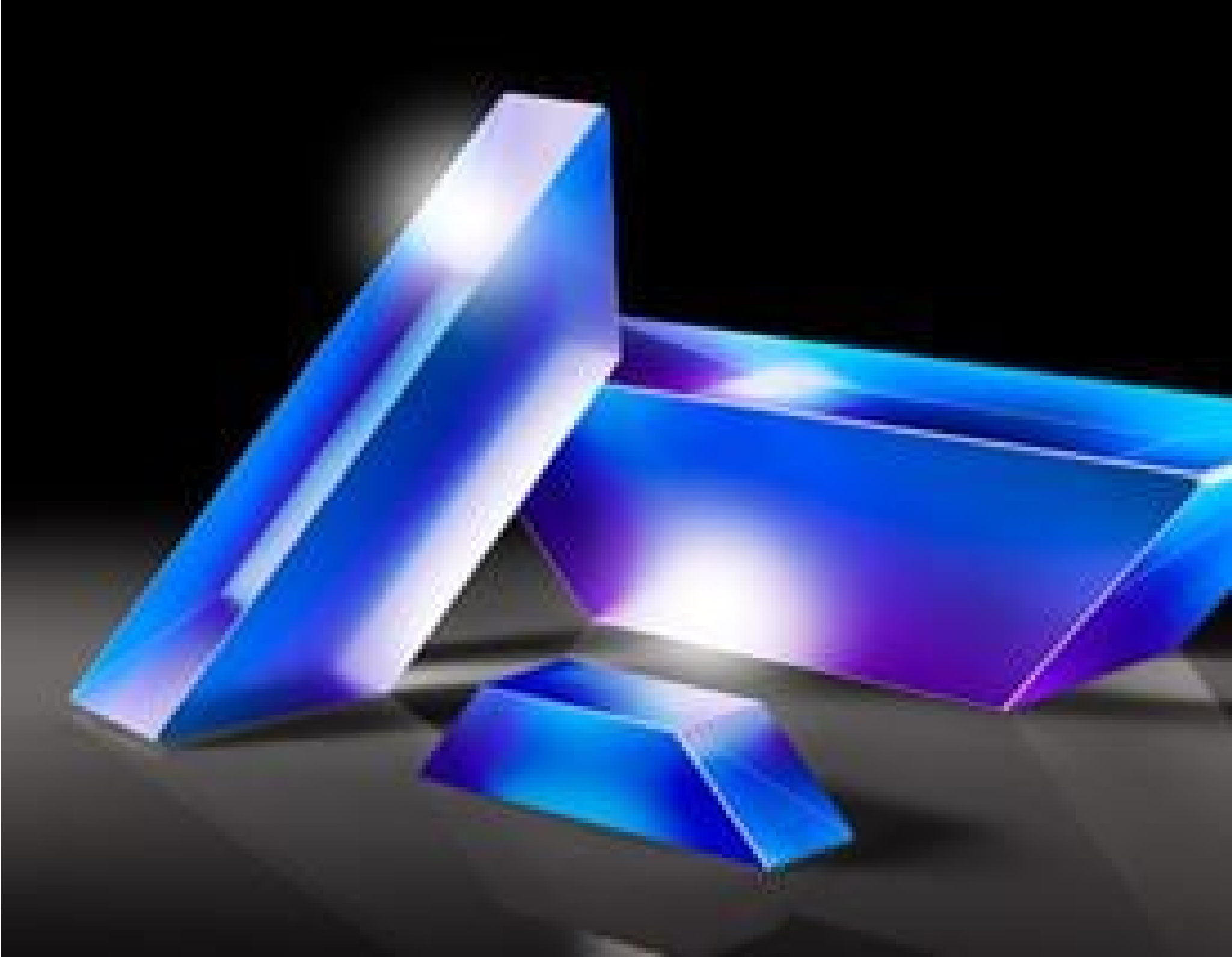

Produkt #31-055 3-4 TAGE

- 1 + €142,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€142,00

Stk. 6+

€127,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Höhe (mm):
18.0

Länge (mm): 76.10
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Dove Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.13 Legs, ±0.38 Hypotenuse
Winkeltoleranz (Bogenminuten): 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 0
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8 (Entrance and Exit Faces)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen