

Keilprisma, 1°, Commercial Grade



Produkt **#27-676**

AUSVERKAUF

4 In Stock

-

1

+

€24^{,95}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€24,95 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Wedge Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.00 ±0.1

Durchmesser (mm):


3.00	Dicke (mm):
56'0"	Keilwinkel (arcmin):
Optische Eigenschaften	
MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
N-BK7	Substrat: ☐
1.00	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
1λ	Oberflächengenauigkeit:
Beam Deviation	Bildorientierung:
R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
1.74	Dioptrie:
1°	Keilwinkel (°):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Feature Standard Designs and Specifications
- Ideal for Beam Steering
- For More Options, View Precision Quality [Wedge Prisms](#)

Wedge prisms can be used individually to deviate a laser beam a set angle, or two wedge prisms can be used together as an anamorphic pair. Commercial Grade Wedge Prisms offer commercial quality, at an affordable price.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

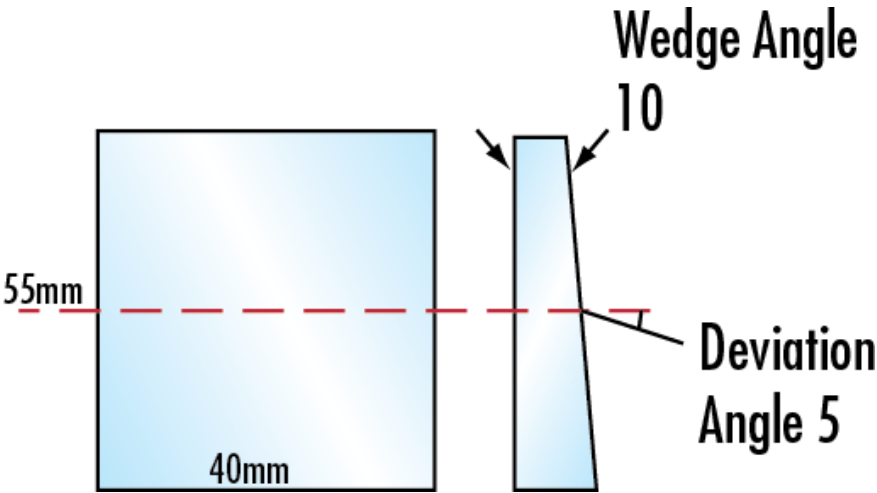

BESCHICHTUNGSKURVEN