


[Alle Produkte](#) / [Testcharts](#) / [Aufträge](#)

[3 Produkte der Produktfamilie](#)

Strichgitter aus

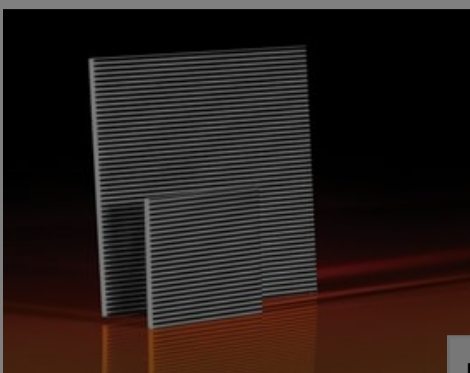

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden

1

€210^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€210,00 stückpreis
Stk. 5+	€200,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Downloadbereich

- STEP:step
- PDF-Zeichnung:pdf IGES:igs
- eDrawing:eprt
- EO Spec Sheet
- [Alle Dateien herunterladen](#)

! Preise exklusiv
der geltenden
Mehrwertsteuer
und Abgaben

Produktdetails

Typ: English

NIST-Zertifikat: No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (Zoll): ±0.004

Größe (Zoll): 1 x 1

Dicke (mm): 1.52 ±0.1

Toleranz Linienbreite (mm): ±0.001

Freie Apertur (%): 95

Optische Eigenschaften

Substrat: Opal Glass

Frequenz (lp/Zoll): 500.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: **Konform**

Konformitätszertifikat: [Anzeigen](#)


Reach 235: **Konform**

Produktdetails

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. [Contact us](#) for more information.

- Chrom auf Glas
- Enge Toleranzen
- Englische und metrische Versionen

Häufig zusammen gekauft

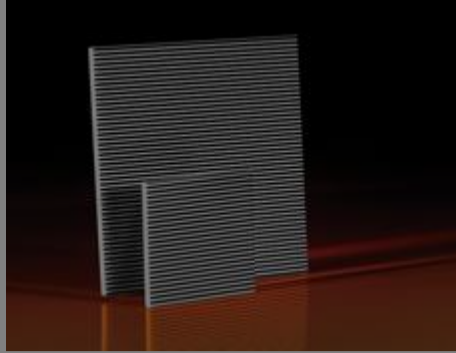

#59-507 – Strichgitter aus Opalglas,
1" x 1", 2000 lp/Zoll
€269,00

Stk.



#5


€975,00

Stk.



€126,00

Stk.

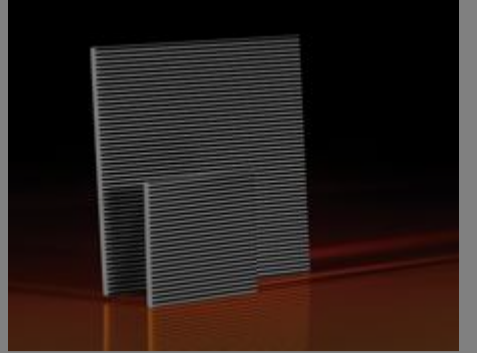

#59-501 – Strichgitter aus Opalglas,
1" x 1", 200 lp/Zoll
€150,00

Stk.

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Tipps & Downloads

Medientyp

- Video
- FAQ
- Anwendungshinweis

▶ VIDEO

Wavelength
and f#

? FAQ

What is a
video
micrometer?

? FAQ

What is the
cycle length of
a Metric
Ronchi Rulina?

▶ VIDEO

Objektivtypen,
Auflösung und
Sensorabdeckuna

▶ VIDEO

Axial and
Lateral
Chromatic
Aberration

▶ VIDEO

Best Practice
#6 There Can
Be Only One

mehr anzeigen