
 


1“ Verstellweg, engl. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager mit Durchbohrung

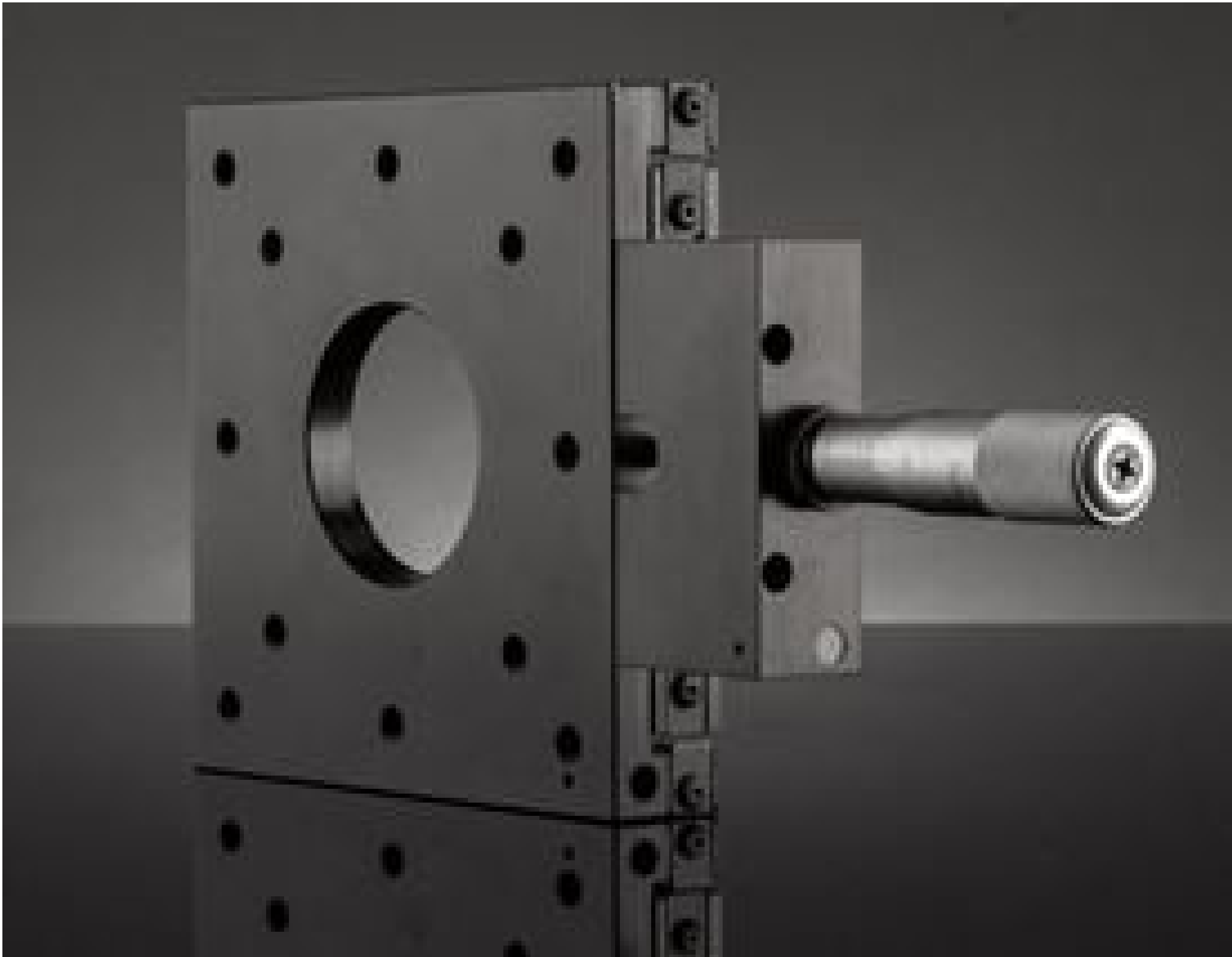

5" Center drive stage



Produkt **#33-488** 3-4 Tage

- 1 +

€927,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€927,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
English Micrometer

Orientierung VerstelleSchraube:

Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 127 x 127
Verstellweg (Zoll): 1
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (Zoll): 0.001
Höhe (Zoll): 1.00
Höhe (mm): 25.4
Belastbarkeit, Normal (lbs): 105
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 5.00 x 5.00
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 2.7
Thrust Capacity, T_a (lbs): 30
Thrust Capacity, T_b (lbs): 2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen