


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

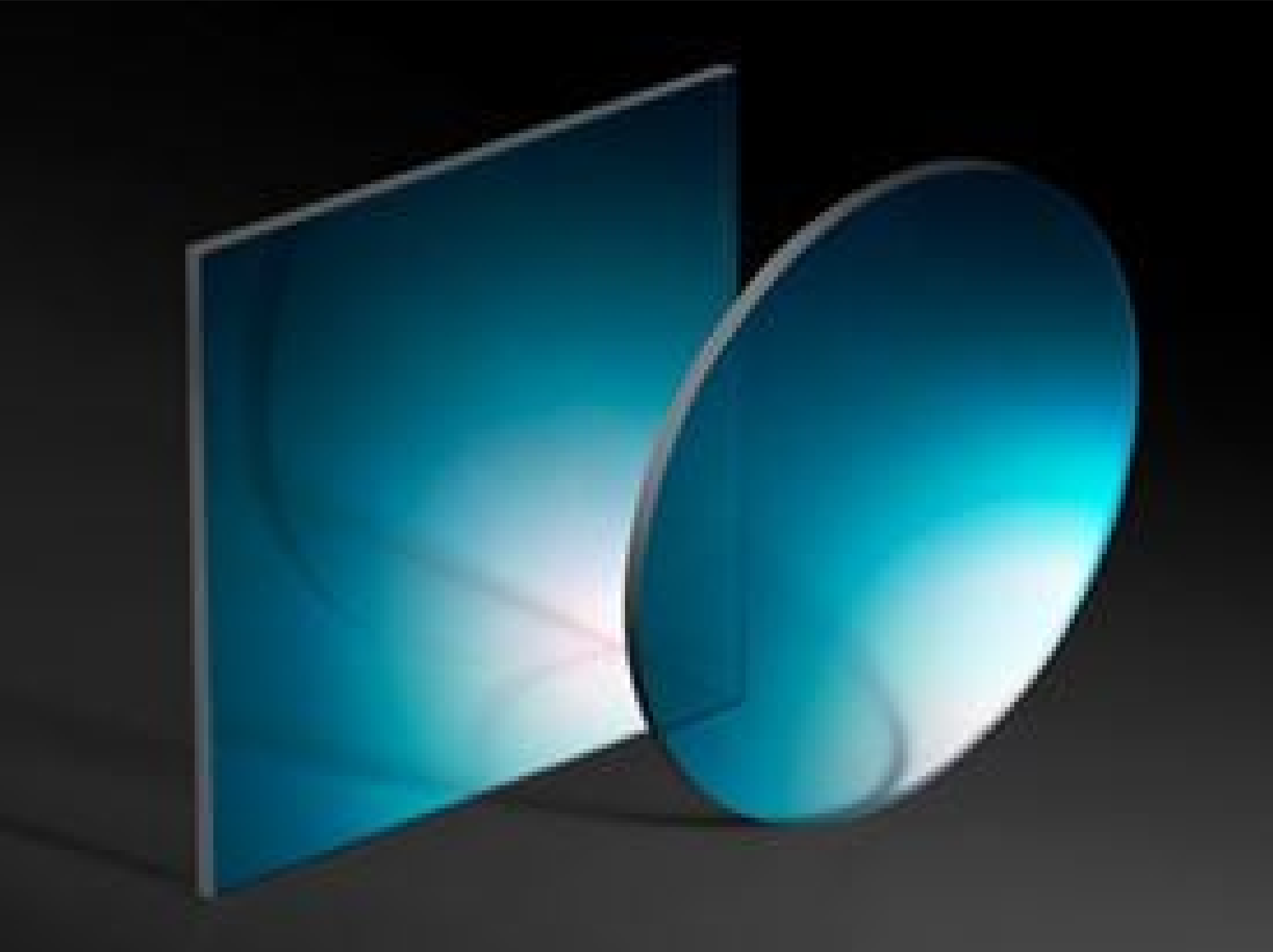

Produkt #19-628 Lagernd

1 €27,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€27,00

Stk. 6+

€21,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
34

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
45.72

Durchmesser (mm):

50.80 ±0.254
Durchmesser (Zoll): 2
Dicke (mm): 1.52 ±0.1
Dicke (Zoll): 0.06
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 68
Kanten: Smooth, Machined
Brechungsindex n_d: 1.585
Substrat: Polycarbonate
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen