


TECHSPEC® λ /20-Oberflächenspiegel, 20 x 20 mm, Protected Silber

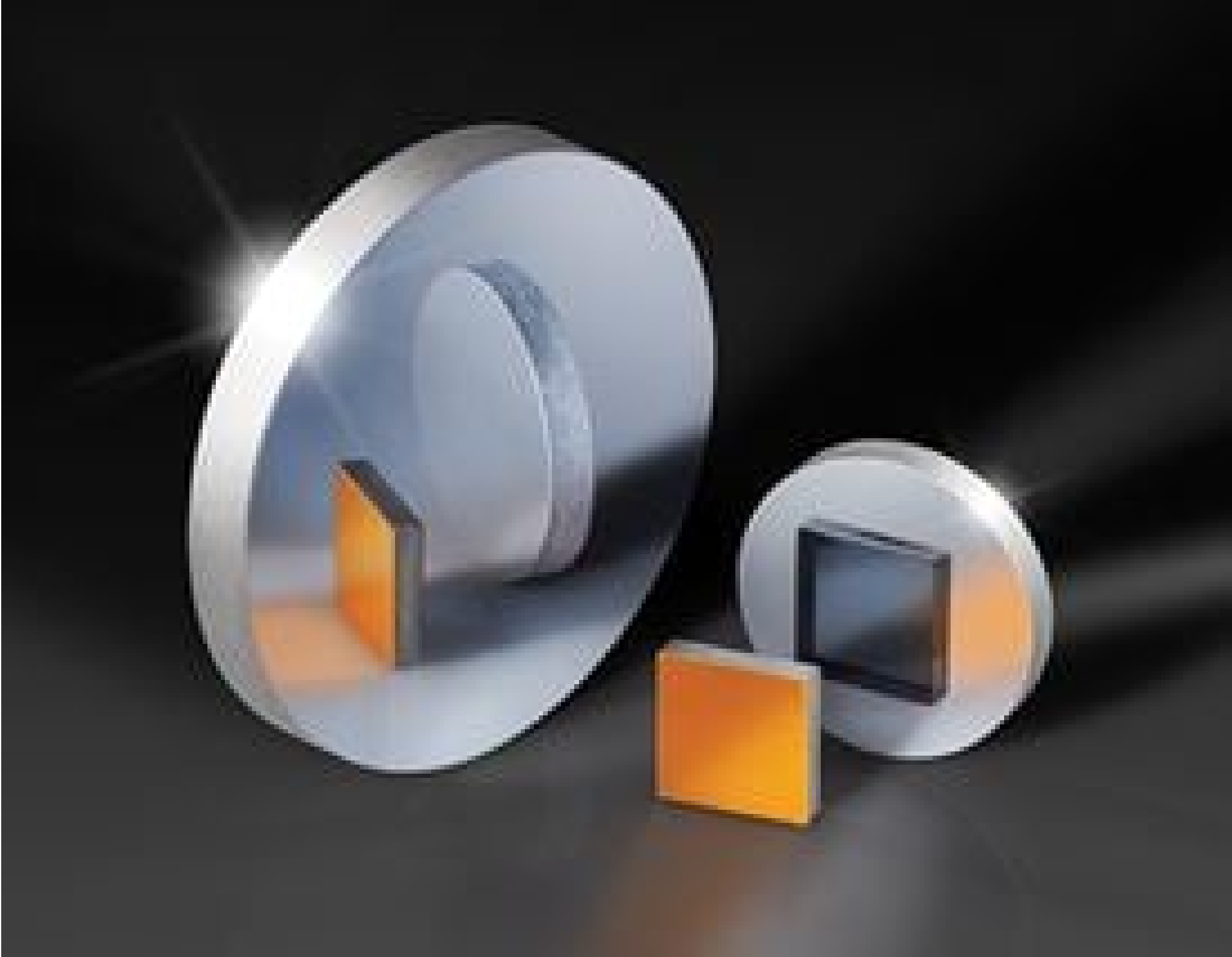

Produkt **#34-391** 3-4TAGE

- 1 + **€163,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€163,00
Stk. 6+
€130,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 λ /20 (flatness pre-coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 20.0 x 20.0 +0.00/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%): 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden): 30.00
Dicke (mm): 3.00
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Länge (mm): 20.00
Breite (mm): 20.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform