


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

2000µm, optische Plastikraser ohne Ummantelung

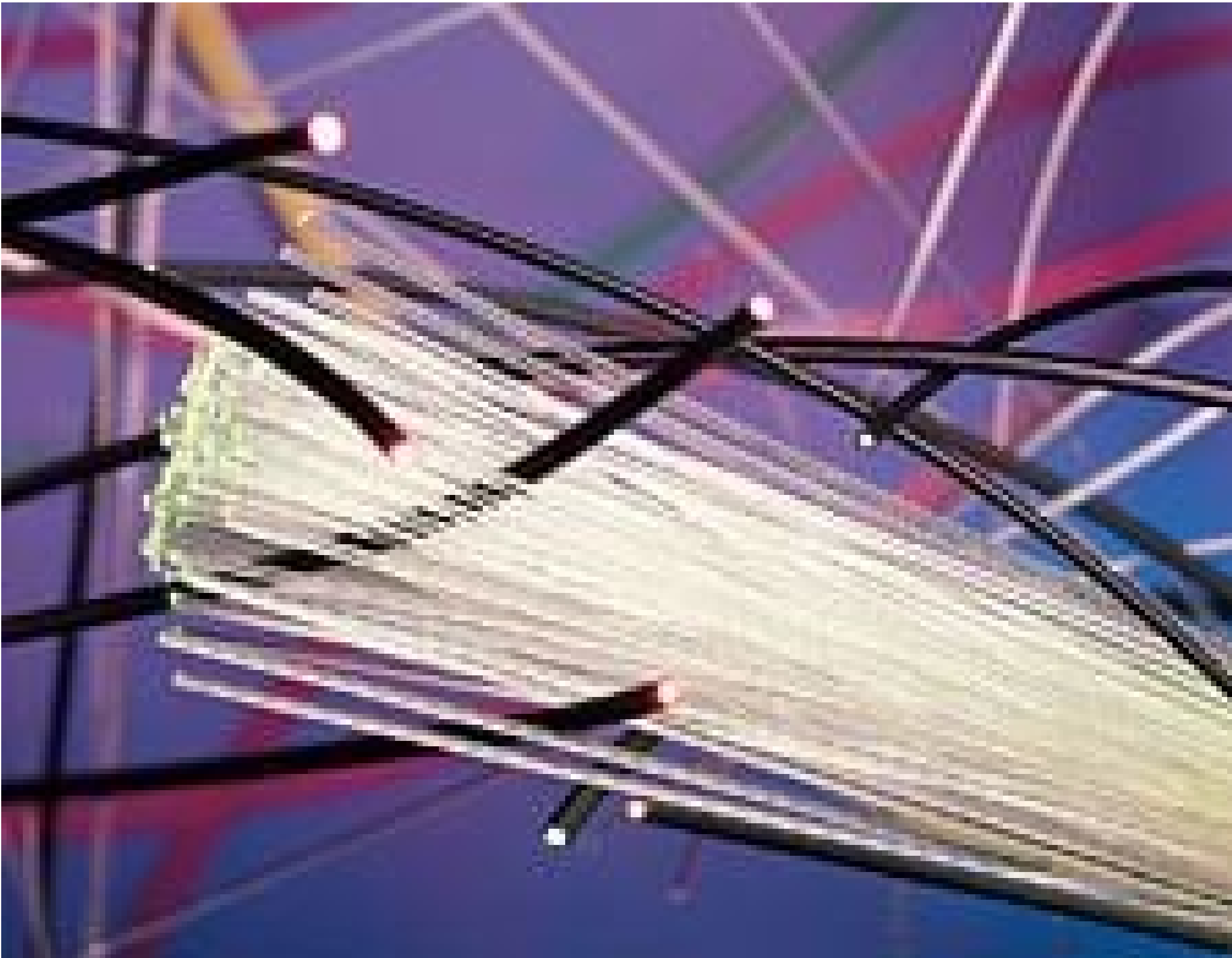

Produkt #02-549 KONTAKT

- 1 + €3,90

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):  
61.00

Min. Biegehalbmesser (mm):  
50.00

Substrat: ☐  
Acrylic

Abschwächung (dB/m):  
0.15

Numerische Apertur NA:  
0.51

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Anzahl an Fasern:</b><br>1.00                     |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-55 to +70        |
| <b>Außendurchmesser (mm):</b><br>2.0                 |
| <b>Kerndurchmesser (µm):</b><br>1960.00              |
| <b>Faserdurchmesser (µm):</b><br>2000.00             |
| <b>Länge (Fuß):</b><br>Cut to Order, Minimum 10      |
| <b>Aufbau:</b><br>Unjacketed                         |
| <b>Brechungsindex Kern n<sub>d</sub>:</b><br>1.492   |
| <b>Brechungsindex Mantel n<sub>d</sub>:</b><br>1.402 |
| <b>Abschwächung (dB/km):</b><br>150 - 300 (@ 650nm)  |
| <b>Toleranz Numerische Apertur (NA):</b><br>±0.03    |
| <b>Diameter Tolerance (%):</b><br>±6                 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 197:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |