


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

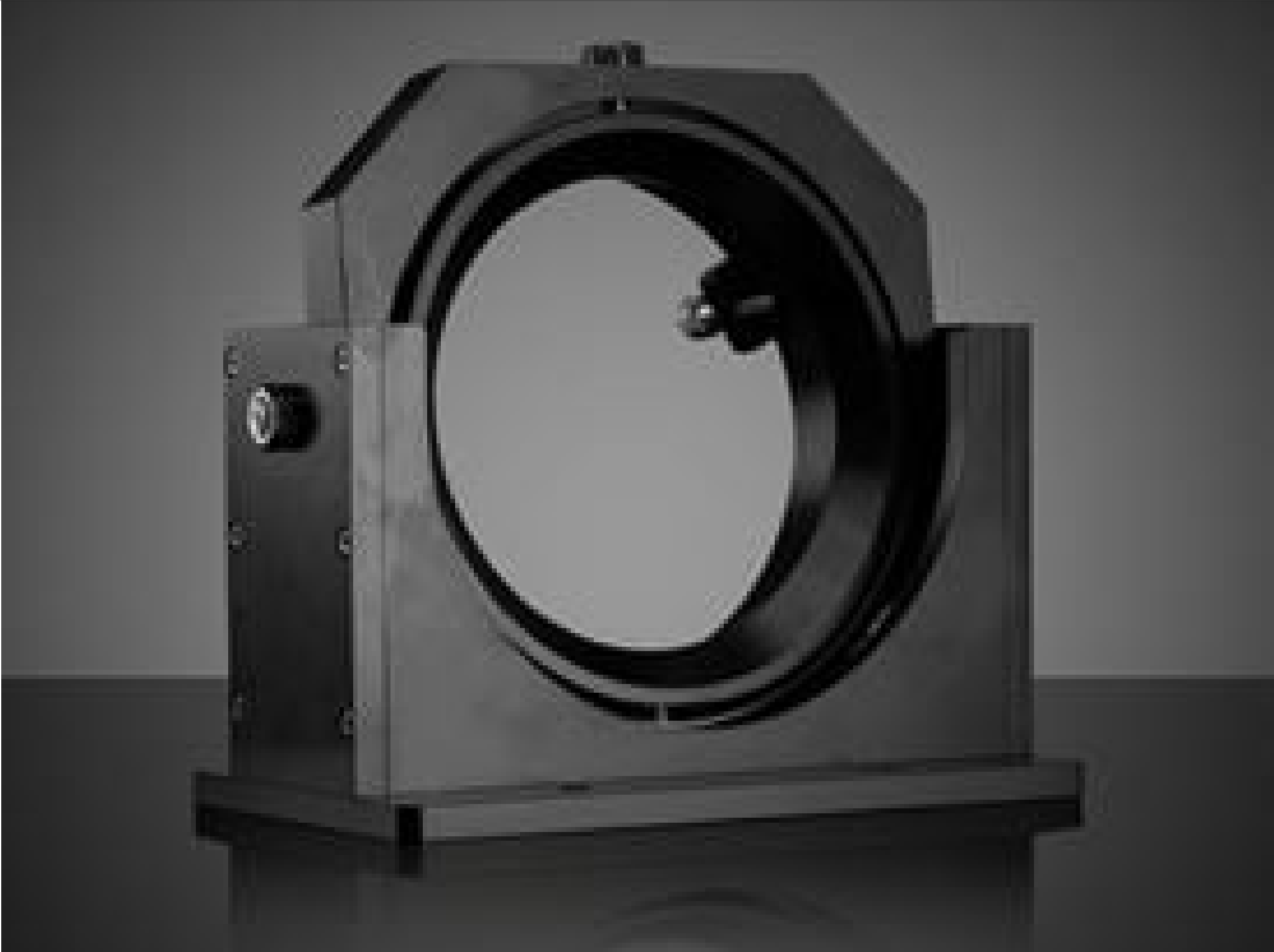

Produkt #17-412 3-4TAGE



1



€3.110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€3.110,00

Stk. 5+

€2.954,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

203.20
Freie Apertur CA (mm): 190
Feiner Neigewinkel (°): ±6.5
Feiner Kippwinkel (°): ±6.5
Fixierung der Optik: Three Spring-Loaded Clips
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 40
Höhe optische Achse (mm): 158.80
Art der Einstellschrauben: Micrometer
Möglicher Optikdurchmesser (Zoll): 8
Höhe optische Achse (Zoll): 6.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform