


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 20mm hexagonaler Lichtleiterstab, 200mm Länge, standardmäßige NA

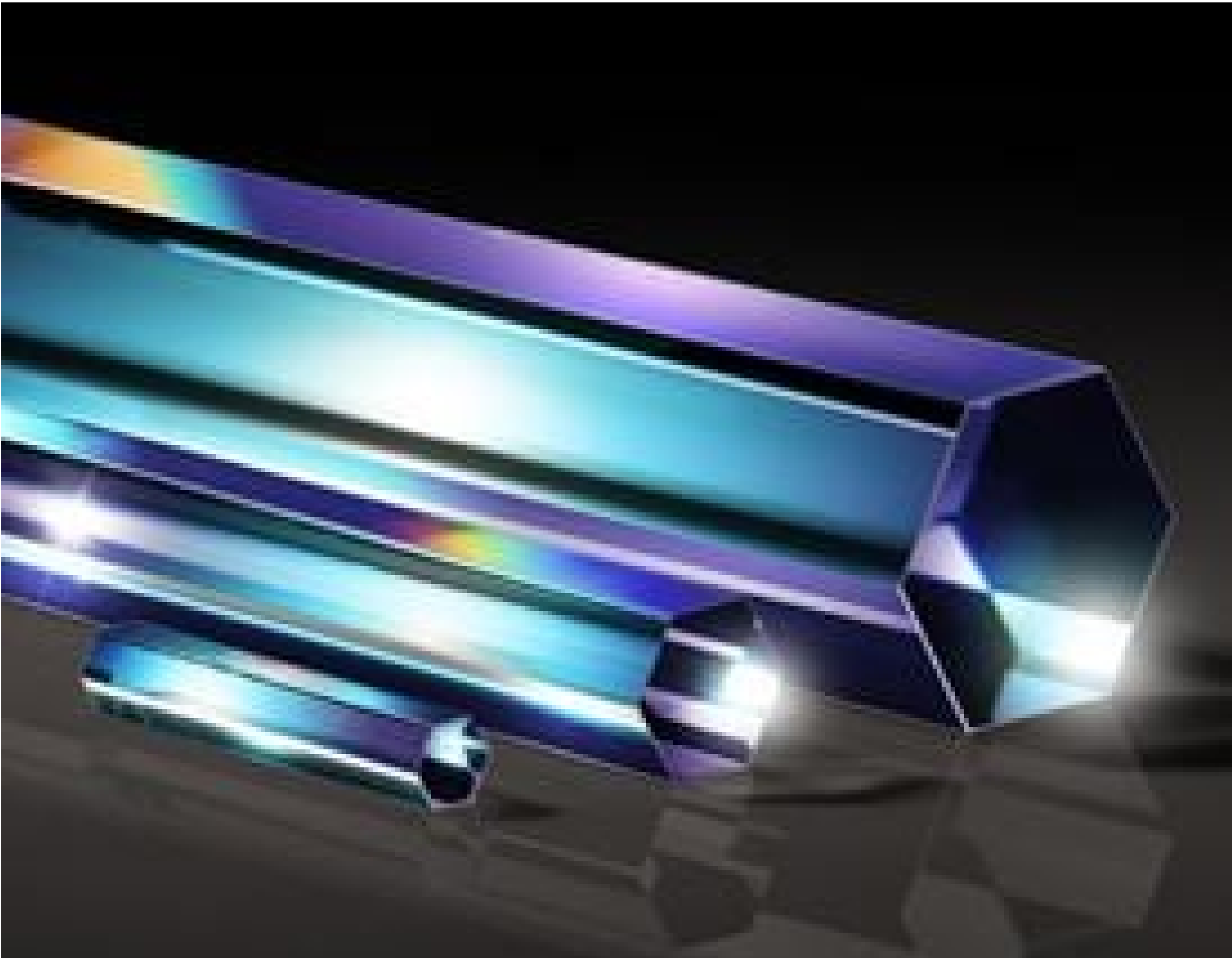

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods



Produkt #84-536 3-4TAGE

- 1 +

€255,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€255,00

Stk. 6+

€204,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐

N-BK7
Länge (mm): 200.00
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Light Pipe
Eingangs- und Ausgangsapertur (mm): 20.0
Parallelität (Bogenminuten): 5.00
Toleranz Länge (mm): ±0.3
Toleranz Apertur (mm): ±0.10
Bildorientierung: Light Homogenization
NA der Lichtquelle: Standard
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): 5λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen