


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 20 mm, Protected Silber, λ/20 Oberflächenspiegel

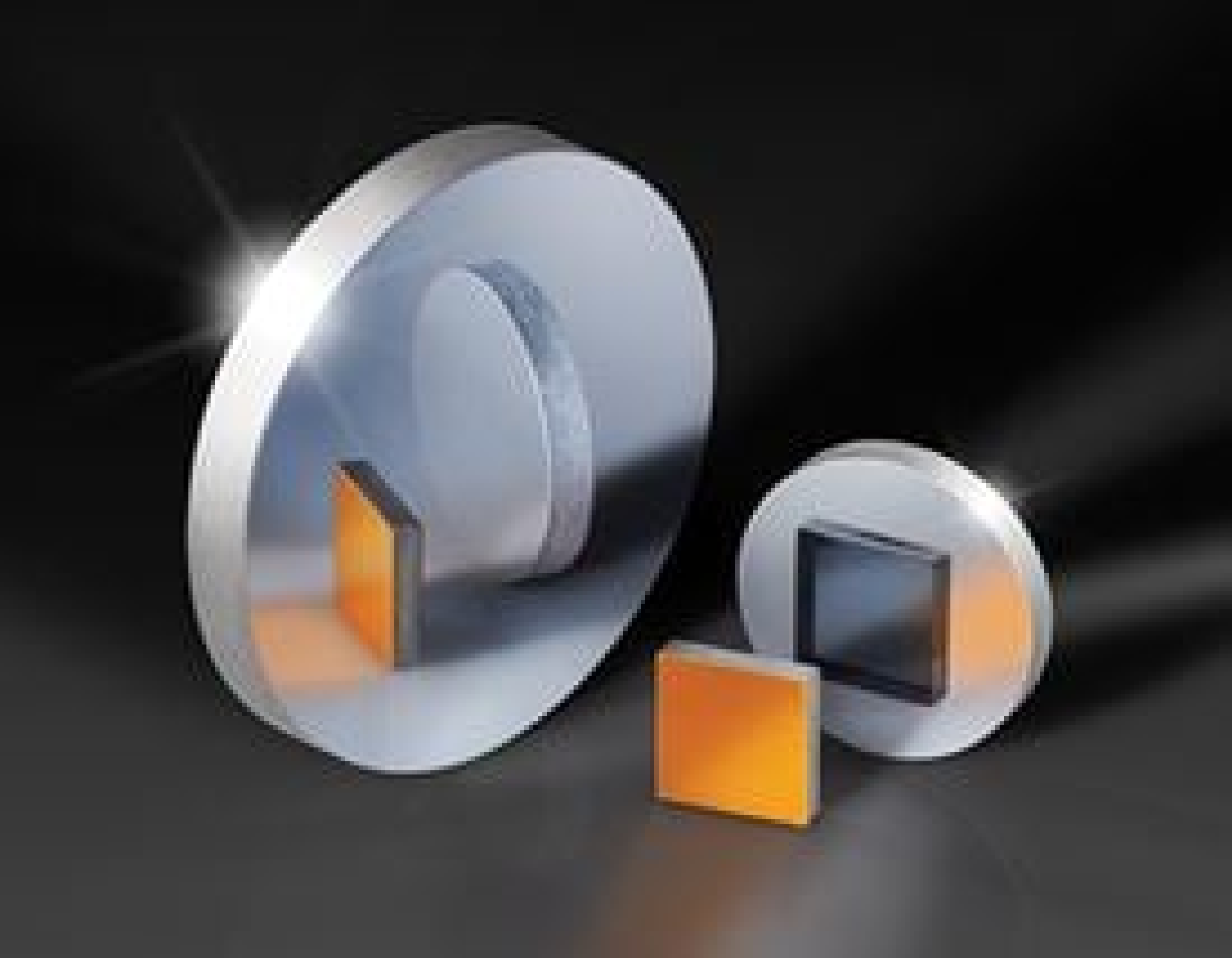

Produkt #34-390 3-4 Tage

1 **€163,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€163,00

Stk. 6+

€130,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20 (flatness pre-coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%): 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden): 30.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform