


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Spnarischer Spiegel, 20 mm D. x 40 mm Brennweite

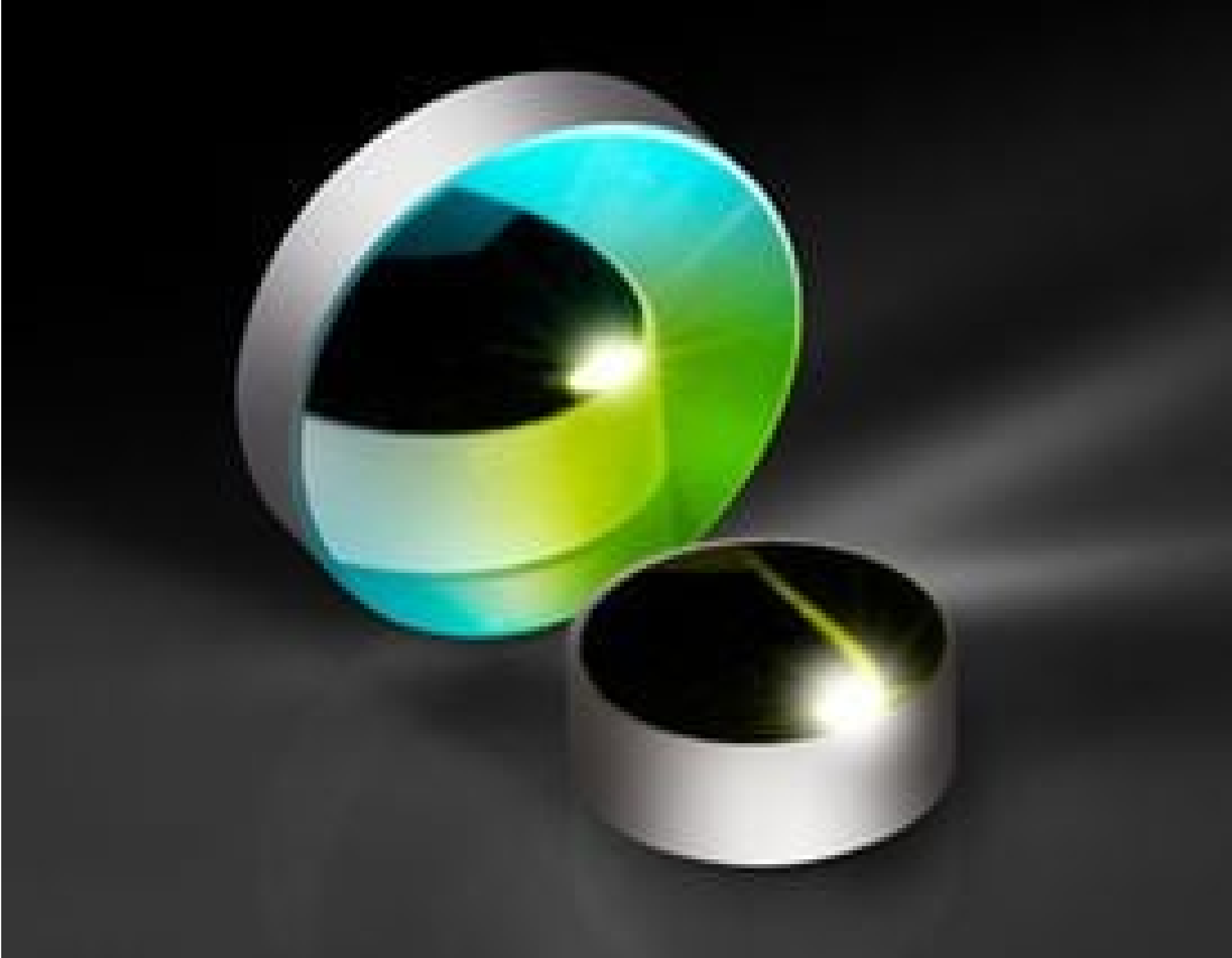

Produkt #46-238 KONTAKT

- 1 + €46,50

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€46,50

Stk. 50+

€42,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ [N-BK7](#)

Toleranz Brennweite (%):
±2

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit:

N4
Durchmesser (mm): 20.00 +0.00/-0.30
Effektive Brennweite EFL (mm): 40.00
Krümmungsradius (mm): 80.00
Blende (f/#): f/2
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.30
Randdicke ET (mm): 3.63
Kanten: Ground
Radius R (mm): 80.0
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform