


Klares optisches Kunststofffenster, 20 mm Durchmesser

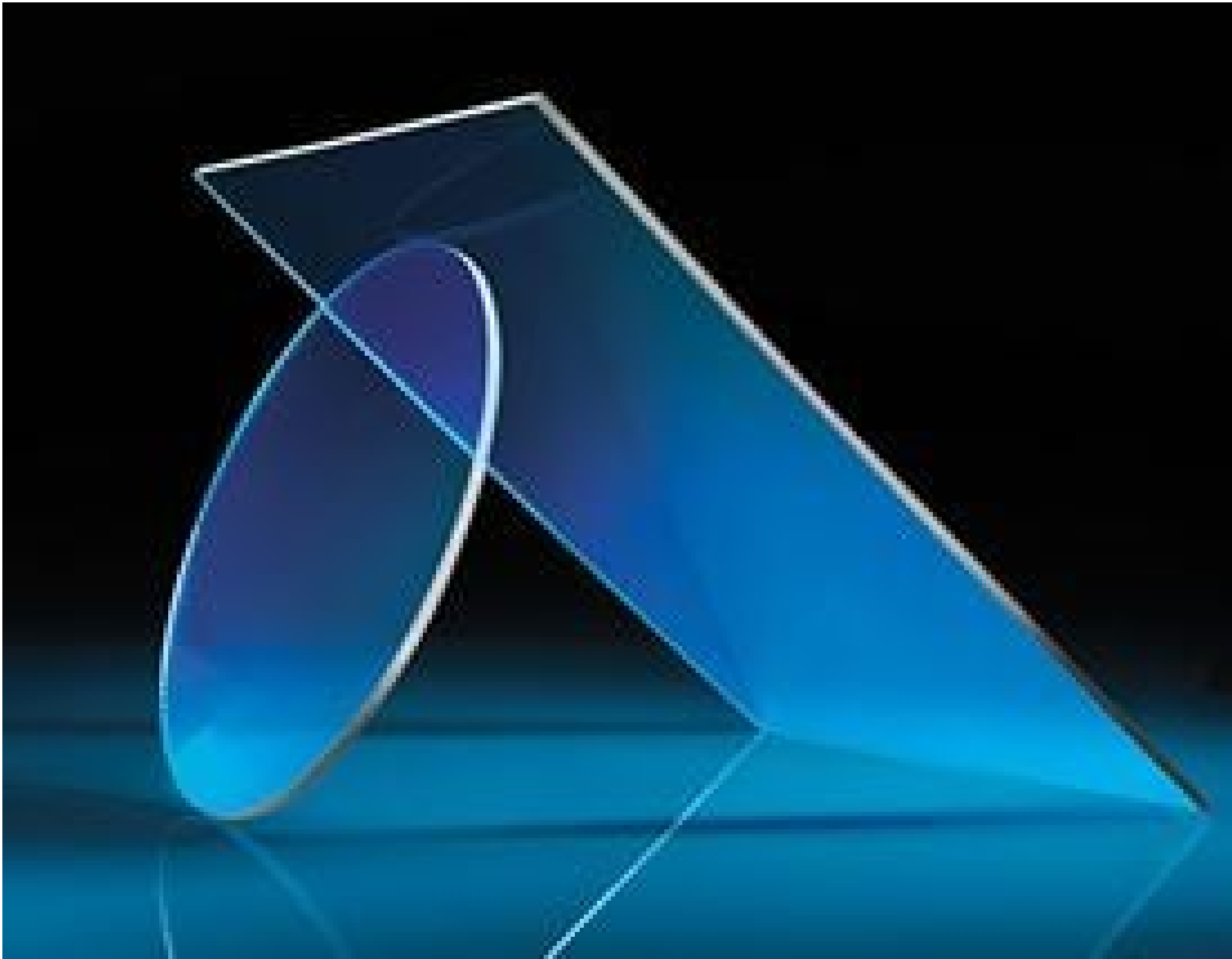

Produkt #19-825 Lagernd

1 €19,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49
€19,00
Stk. 50+
€15,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
57.00

Durchmesser (mm):
20.00 ±0.3

Durchmesser (Zoll):
0.79

Dicke (mm): 1.50 ±0.15
Beschichtung: Uncoated
Dichte (g/cm³): 1.320
Brechungsindex n_d: 1.501
Betriebstemperatur (°C): 100 Continuous, 130 for 1 hour
Substrat: Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%): >90 (typical)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen