


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 20mm, BBAR, VIS 0° Beschichtung, rechtwinkliges Prisma

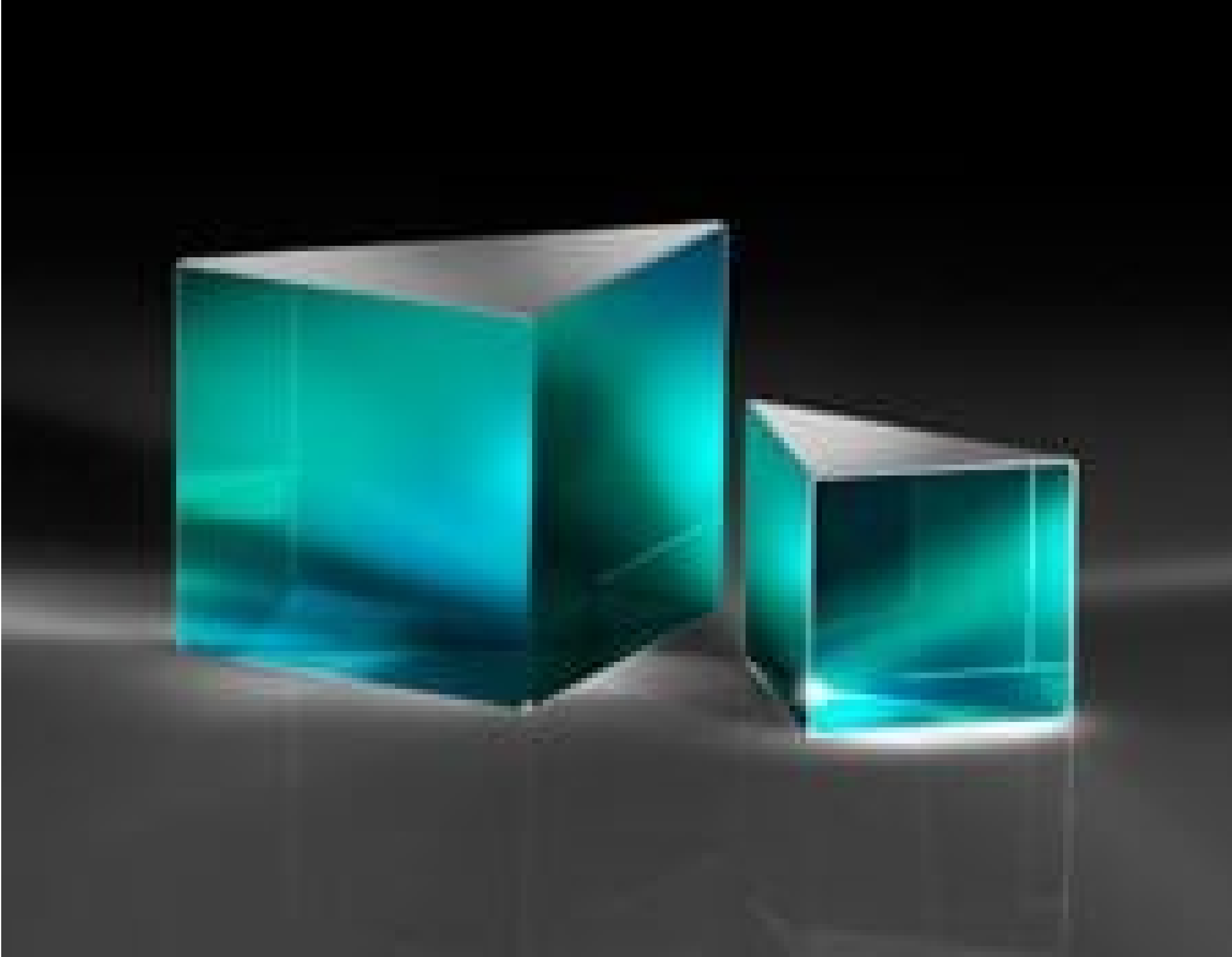

Produkt #84-509 3-4 TAGE

1 €121,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€121,00

Stk. 6+

€97,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)

Substrat: N-BK7

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Länge Hypotenuse (mm): 28.30
Länge Katheten (mm): 20.00
Bildorientierung: Left-Handed
Hinweis: Coating on Entrance/Exit Faces
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ Entrance/Exit Faces: 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform