


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

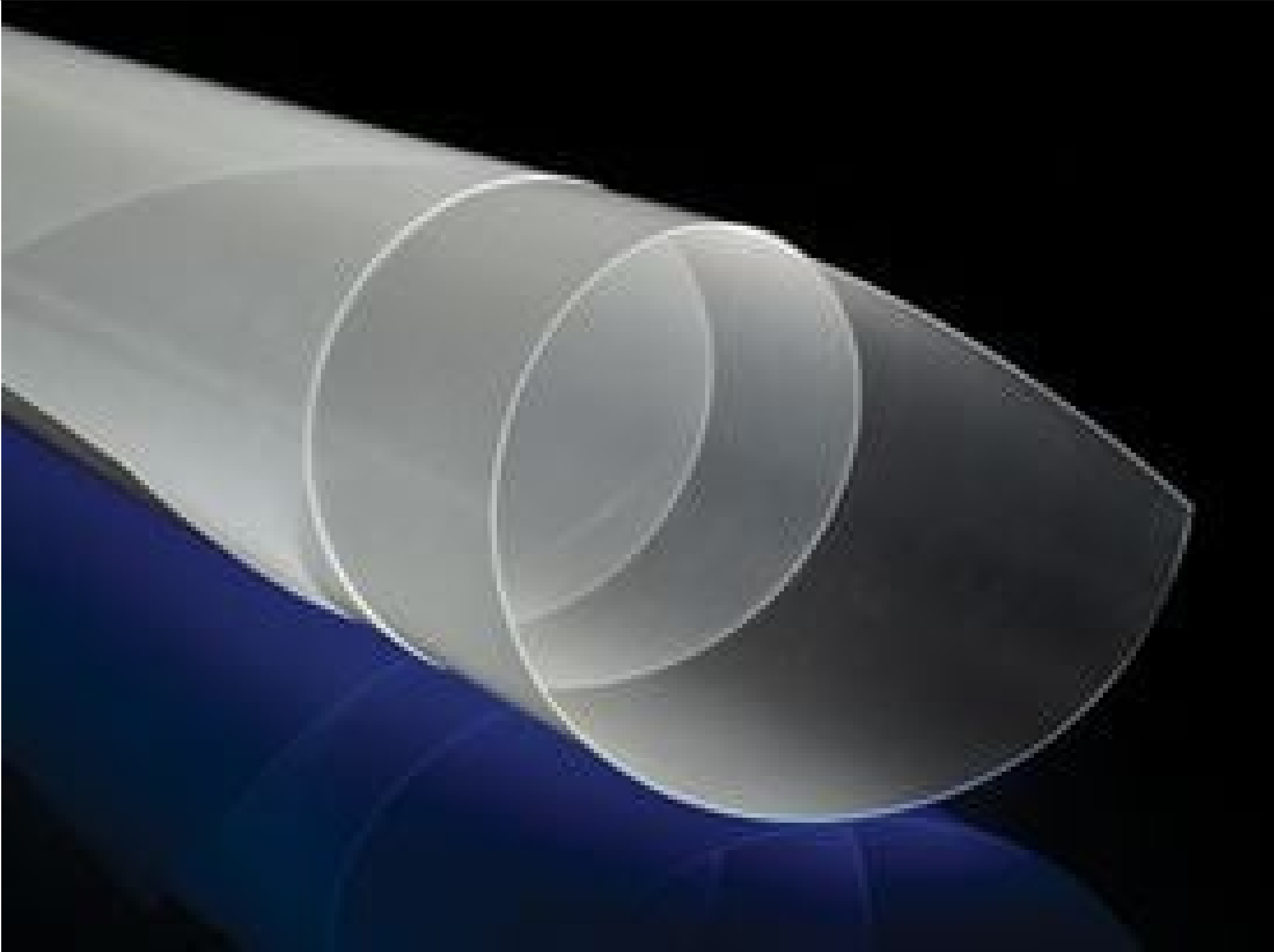

Produkt #88-611 Lagernd

1 €102,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€102,50

Stk. 6+

€92,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
609.60 x609.60

Größe (Zoll):
24.00 x24.00

Dicke (mm):
0.38

Dicke (Zoll):

0.015
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 11 - 13
Farbe: White
Biegemodul (psi): (100-260) x 10 ³
Brechungsindex n_d: Visible (Sodium D Line): 1.52 8-14µm: 1.53 15µm+: 1.48
Betriebstemperatur (°C): 100 (Max)
Shore-Härte: D60-70
Substrat: ☐ Polymer Film
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 14000
Elastizitätsmodul (GPa): 0.40 - 1.24

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen