

# Strahlteilerplatte, 25 x 38 mm, 25R/75T



Produkt **#46-702** 20+ In Stock

-

1

+

€59<sup>,74</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €59,74 stückpreis               |
| Stk. 10-24    | €45,32 stückpreis               |
| Stk. 25-49    | €42,23 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## SPEZIFIKATIONEN

### Produktdetails

Standard Beamsplitter

Typ:


| Physikalische und mechanische Eigenschaften                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| >85                                                                                          | Freie Apertur (%):                       |
| Plate                                                                                        | Aufbau:                                  |
|                                                                                              |                                          |
| ±0.38                                                                                        | Toleranz Größe (mm):                     |
| 25.0 x 38.0                                                                                  | Größe (mm):                              |
|                                                                                              |                                          |
| Cut                                                                                          | Kanten:                                  |
| 1.50                                                                                         | Dicke (mm):                              |
| Optische Eigenschaften                                                                       |                                          |
| Beschichtungsspezifikation:<br>Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm<br>Surface 2: Uncoated |                                          |
| 25/75                                                                                        | Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): |
|                                                                                              |                                          |
| Float Glass                                                                                  | Substrat: <input type="text"/>           |
| 4 - 6λ                                                                                       | Oberflächenebenheit (P-V):               |
|                                                                                              |                                          |
| 80-50                                                                                        | Oberflächenqualität:                     |
| 400 - 700                                                                                    | Wellenlängenbereich (nm):                |
|                                                                                              |                                          |
| Konformität mit Standards                                                                    |                                          |
| Konform                                                                                      | RoHS 2015:                               |
| Anzeigen                                                                                     | Konformitätszertifikat:                  |
|                                                                                              |                                          |
| Konform                                                                                      | Reach 247:                               |
|                                                                                              |                                          |

## PRODUKTDDETAILS

- Kostengünstig
- Mehrere Größen erhältlich
- Verschiedene Strahlteilverhältnisse erhältlich

Unsere Strahlteilerplatten sind mit verschiedenen Teilungsverhältnissen erhältlich, einige Platten sind mit AR-Beschichtung auf der Rückseite erhältlich, um die Effizienz zu erhöhen und Geisterbilder zu vermeiden. Wenn Sie kundenspezifische Größen oder andere Reflexions-/Transmissionsverhältnisse benötigen, wenden Sie sich bitte an unser [Vertriebsbüro](#).

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

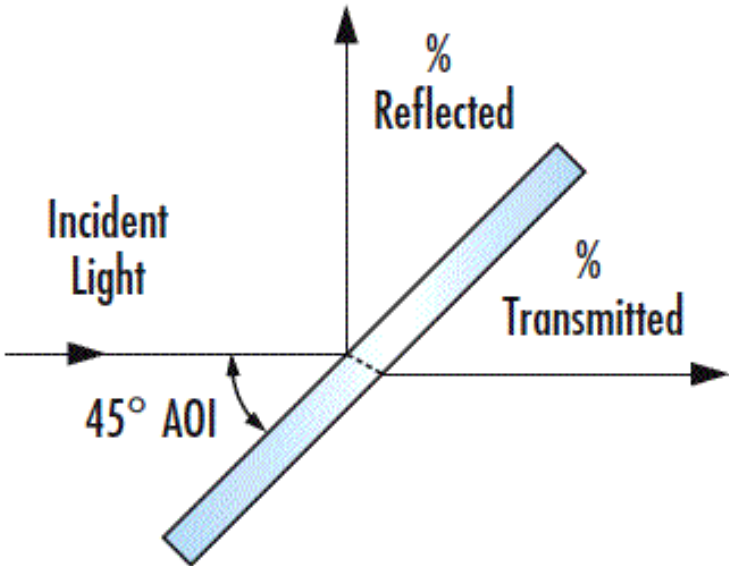

## KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit

- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## KOMPATIBLE HALTERUNGEN

