

TECHSPEC<sup>®</sup> Achromatenset, 25 mm Durchmesser, VIS-0°-Beschichtung



Achromatic Lens Kit

Produkt #48-615 1 In Stock

-

1

+

€1.240<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €1.240,00 stückpreis            |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Enthaltene Brennweiten (mm):  
30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 85, 100, 125, 150, 175,  
200, 225, 250, 300, 400

17.00  
Anzahl Linsen:

Achromatic Lens Kit  
Inhalt des Sets:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|                             |  |                                      |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm):           |  | 25.00                                |
| Optische Eigenschaften      |  |                                      |
| Beschichtung:               |  | VIS 0° (425-675nm)                   |
| Beschichtungsspezifikation: |  | R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm |
| Wellenlängenbereich (nm):   |  | 425 - 675                            |

|                           |  |                          |
|---------------------------|--|--------------------------|
| Konformität mit Standards |  |                          |
| Konformitätszertifikat:   |  | <a href="#">Anzeigen</a> |


Produktdetails

• Sets für Linsen mit Durchmessern von 12,5 und 25 mm  
• Beschichtungsoptionen VIS 0°, VIS-NIR und MgF<sub>2</sub>  
• Kompatibel mit dem Tubus- und Cage-System  
• Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

Die TECHSPEC® Achromatensets enthalten unsere hochwertigsten Optiken mit verschiedenen Brennweiten passend für unsere Optikhalterungen. Alle Linsen besitzen eine Antireflexionsbeschichtung. Vollständige Spezifikationen zu jeder Linse im Set finden Sie in der Tabelle mit technischen Informationen.

**Hinweis:** Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternatiwrapackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne [kontaktieren](#).

Technische Informationen

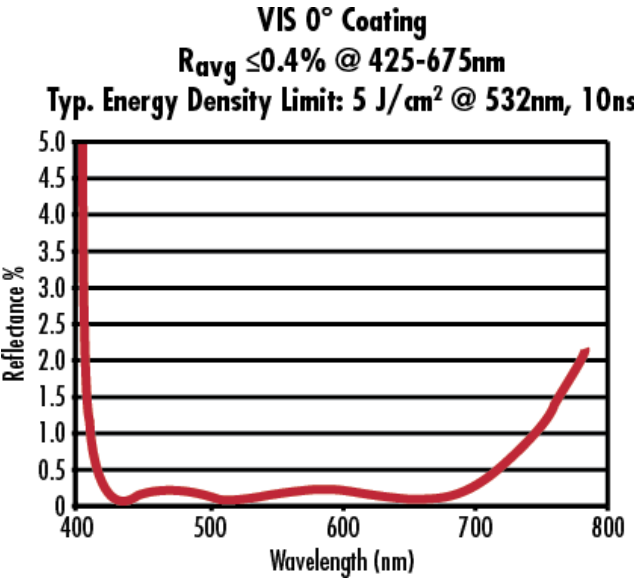

| Lens Specifications        |                       |     | Coating Options          |                         |                         |
|----------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Effective Focal Length EFL | Back Focal Length BFL | f/# | MgF <sub>2</sub> Coating | VIS 0° Coating          | VIS-NIR Coating         |
| 14mm                       | 9.92mm                | 1.1 | <a href="#">#45-209</a>  | <a href="#">#47-660</a> | <a href="#">#49-321</a> |
| 20mm                       | 16.45mm               | 1.6 | <a href="#">#32-309</a>  | <a href="#">#47-661</a> | <a href="#">#49-322</a> |
| 25mm                       | 21.47mm               | 2.0 | <a href="#">#32-311</a>  | <a href="#">#47-662</a> | <a href="#">#49-323</a> |
| 30mm                       | 26.12mm               | 2.4 | <a href="#">#32-313</a>  | <a href="#">#47-663</a> | <a href="#">#49-324</a> |
| 35mm                       | 32.5mm                | 2.8 | <a href="#">#45-210</a>  | <a href="#">#47-664</a> | <a href="#">#49-325</a> |
| 40mm                       | 37.54mm               | 3.2 | <a href="#">#32-315</a>  | <a href="#">#47-665</a> | <a href="#">#49-326</a> |
| 45mm                       | 42.52mm               | 3.6 | <a href="#">#45-136</a>  | <a href="#">#47-666</a> | <a href="#">#49-327</a> |
| 50mm                       | 47.61mm               | 4.0 | <a href="#">#32-317</a>  | <a href="#">#47-667</a> | <a href="#">#49-328</a> |
| 60mm                       | 57.59mm               | 4.8 | <a href="#">#45-137</a>  | <a href="#">#47-668</a> | <a href="#">#49-329</a> |
| 75mm                       | 72.35mm               | 6.0 | <a href="#">#32-882</a>  | <a href="#">#47-669</a> | <a href="#">#49-330</a> |
| 80mm                       | 78.40mm               | 6.4 | <a href="#">#45-409</a>  | <a href="#">#47-670</a> | <a href="#">#49-331</a> |
| 90mm                       | 88.47mm               | 7.2 | <a href="#">#45-410</a>  | <a href="#">#47-671</a> | <a href="#">#49-332</a> |
| 100mm                      | 97.92mm               | 8.0 | <a href="#">#45-265</a>  | <a href="#">#47-672</a> | <a href="#">#49-333</a> |

| Lens Specifications        |                       |     | Coating Options          |                         |                         |
|----------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Effective Focal Length EFL | Back Focal length BFL | f/# | MgF <sub>2</sub> Coating | VIS 0° Coating          | VIS-NIR Coating         |
| 30.0mm                     | 22.23mm               | 1.2 | <a href="#">#45-211</a>  | <a href="#">#47-633</a> | <a href="#">#49-352</a> |
| 35.0mm                     | 27.55mm               | 1.4 | <a href="#">#32-319</a>  | <a href="#">#47-634</a> | <a href="#">#49-353</a> |
| 40.0mm                     | 33.26mm               | 1.6 | <a href="#">#32-321</a>  | <a href="#">#47-635</a> | <a href="#">#49-354</a> |
| 45.0mm                     | 39.28mm               | 1.8 | <a href="#">#45-212</a>  | <a href="#">#47-636</a> | <a href="#">#49-355</a> |
| 50.0mm                     | 43.53mm               | 2   | <a href="#">#32-323</a>  | <a href="#">#47-637</a> | <a href="#">#49-356</a> |

|         |          |     |         |         |         |
|---------|----------|-----|---------|---------|---------|
| 60.0mm  | 52.23mm  | 2.4 | #32-724 | #47-638 | #49-357 |
| 75.0mm  | 70.39mm  | 3   | #32-325 | #47-639 | #49-358 |
| 85.0mm  | 81.12mm  | 3.4 | #45-213 | #47-640 | #49-359 |
| 100.0mm | 95.92mm  | 4   | #32-327 | #47-641 | #49-360 |
| 125.0mm | 120.89mm | 5   | #32-492 | #47-642 | #49-361 |
| 150.0mm | 146.10mm | 6   | #32-494 | #47-643 | #49-362 |
| 175.0mm | 170.84mm | 7   | #32-884 | #47-644 | #49-363 |
| 200.0mm | 194.14mm | 8   | #32-917 | #47-645 | #49-364 |
| 225.0mm | 222.69mm | 9   | #45-214 | #47-646 | #49-365 |
| 250.0mm | 243.63mm | 10  | #32-919 | #47-647 | #49-366 |
| 300.0mm | 297.73mm | 12  | #45-215 | #47-649 | #49-368 |
| 400.0mm | 397.73mm | 16  | #45-216 | #47-650 | #49-369 |

## Beschichtungskurven

;