

**TECHSPEC® 25,4mm Länge, M6 Gewinde, Stangenhalterung**



Produkt #58-970 **14 In Stock**

- 1 + €13<sup>50</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€13,50 stückpreis
Stk. 10+	€13,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Metric **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

25.40 **Länge (mm):**

**Optische Eigenschaften**

**Substrat:**

## Gewinde & Montage

M6 x 1.0 Gewinde:

## Konformität mit Standards

[Konform](#) RoHS 2015:

[Konform](#) Reach 224:


[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Englisch: 1/4 - 20 Bohrung in Basis
- Metrisch: M6 x 1,0 Bohrung in Basis
- Einzigartiges Dreipunktdesign

Die Stangenhalterungen haben ein einzigartiges Dreipunktdesign, das die **TECHSPEC® Stangen** automatisch akkurater zentriert. Die drei Kontaktpunkte erstrecken sich über die gesamte Innenlänge der Halterung, um einen engen Kontakt zu den Stangen zu haben. Zusätzlich ermöglichen die drei Gewindebohrungen eine Ausrichtung mit Feststellschrauben ohne die Halterungen von der Montageplatte zu entfernen. Die Tiefe des Lochs für die Stange ist die Länge der Stangenhalterung minus 0,25" (6,35 mm). Die Gewindegröße ist auf jeder Stangenhalterung mit Laser eingraviert. Inklusive Feststellschraube.

## Technische Informationen

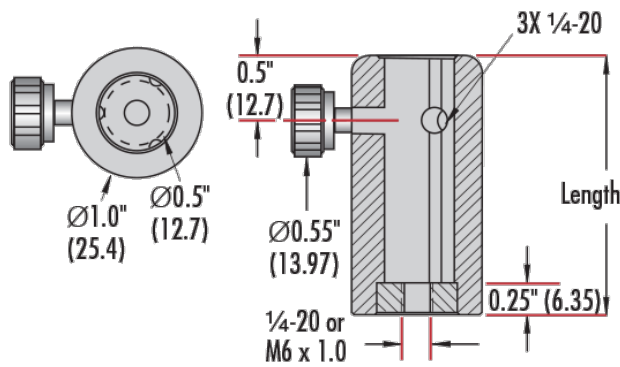

Description	Qty	Stock No.
Post Holder, 1" Length	1	<a href="#">#58-976</a>
Post Holder, 1.5" Length	1	<a href="#">#58-977</a>
Post Holder, 2" Length	2	<a href="#">#58-978</a>
Post Holder, 3" Length	2	<a href="#">#58-979</a>
Post Holder, 4" Length	1	<a href="#">#58-980</a>
Post Holder, 6" Length	1	<a href="#">#58-981</a>

Description	Qty	Stock No.
Post Holder, 25.4mm Length	1	<a href="#">#58-970</a>
Post Holder, 38.1mm Length	1	<a href="#">#58-971</a>
Post Holder, 50.8mm Length	2	<a href="#">#58-972</a>
Post Holder, 76.2mm Length	2	<a href="#">#58-973</a>
Post Holder, 101.6mm Length	1	<a href="#">#58-974</a>
Post Holder, 152.4mm Length	1	<a href="#">#58-975</a>